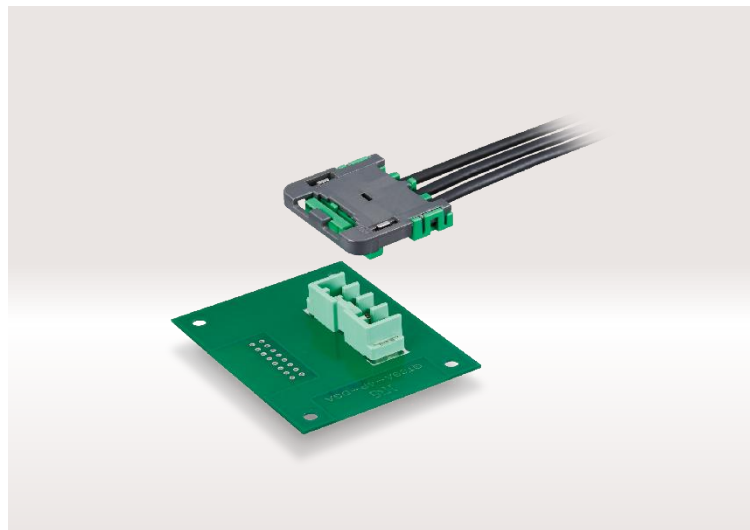




特長

- 1 小型・低背設計（嵌合高さ12mm）
- 2 ETC*帯域対応の優れた高周波特性
- 3 豊富なキー・芯数バリエーション
- 4 リードリフロー対応

*Electric Toll Collection system



Space-Saving

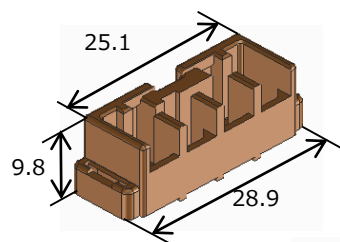
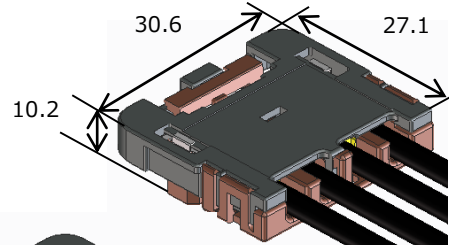


Low Profile

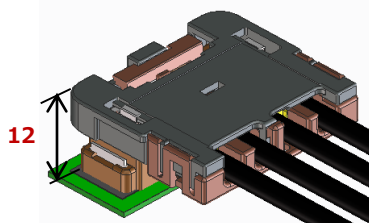


RF

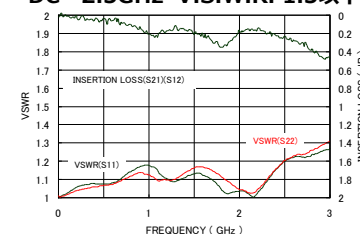
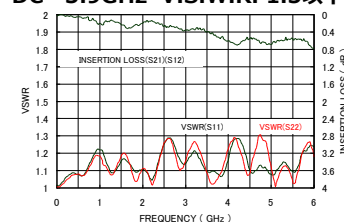
寸法

レセプタクル
GT36A-4P-DSAプラグ
ハウジング : GT36A-4S-HU
カバー : GT36A-4S-HU

嵌合状態



ETC帯域（5.9GHz）対応端子をご用意

【GPS、TEL、Bluetooth対応端子】
DC～2.5GHz V.S.W.R. 1.5以下【ETC対応端子】
DC～5.9GHz V.S.W.R. 1.5以下

特性

定格電流	1A
定格電圧	50V DC
使用温度範囲	-40 to +105°C*
接触抵抗	50mΩ 以下 (1A DC)
耐電圧	125V ACで1分間
絶縁抵抗	100MΩ 以上 (500V DC)
電圧定在波比	V.S.W.R. 1.5 以下 (～5.9GHz) ※GT36G端子と組み合わせ時
挿抜回数	30回

*通電時の温度上昇を含む