


特長

- 1 125℃耐熱 / 車載スペックに対応
- 2 フローティング量 : XY軸方向 ±0.8mm
- 3 高速伝送対応 (5Gbps)
- 4 シールド及びグランド接地によるEMI対策
- 5 大きなセルフアライメント量 : XY軸方向 ±1.2mm
- 6 コネクタ両端に電源端子を2芯ずつ配置 (3A×4芯)*1

寸法・バリエーション

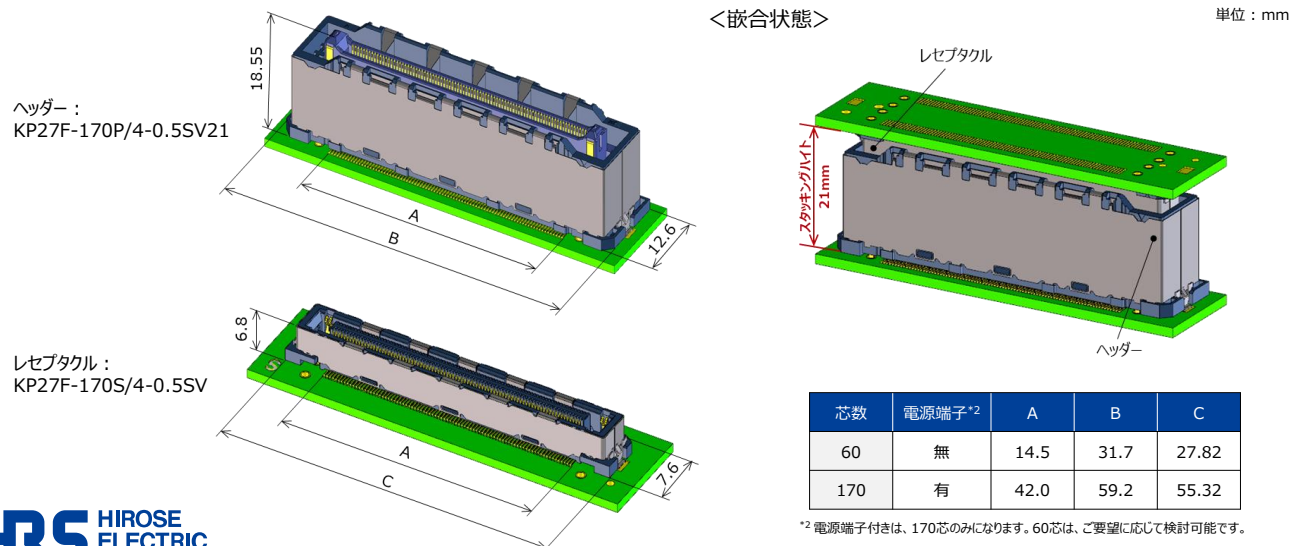

仕様

定格電流	信号端子 : 0.5A 電源端子*1 : 3.0A
定格電圧	50V AC
使用温度範囲	-55 to +125℃*3
接触抵抗	信号端子 : 50mΩ 以下 電源端子*1 : 30mΩ 以下
耐電圧	150V AC で1分間
絶縁抵抗	100MΩ 以上 (100V DC)
挿抜回数	100回

*3 通電時の温度上昇を含む

*1 170芯のみ

・ハロゲンフリー対応品
(Br含有率 : 900ppm以下、Cl含有率 : 900ppm以下、Br+Cl総合含有率 : 1,500ppm以下)