




Waterproof



Harsh Environment



Bayonet

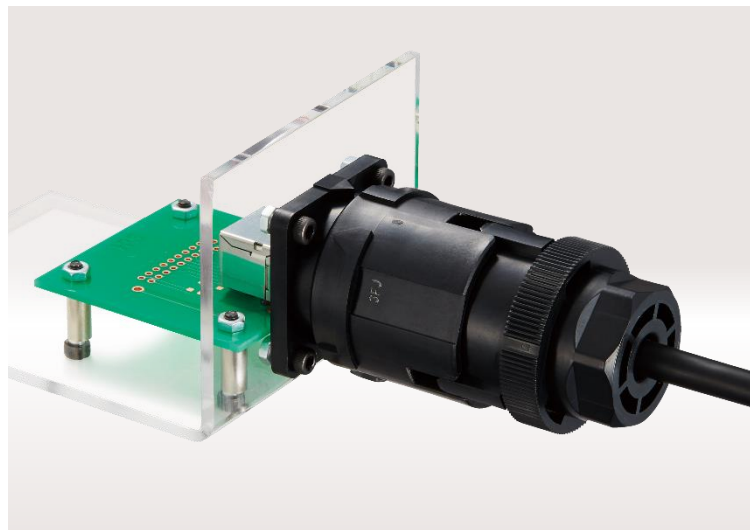

特長

- 1 IP67対応、屋外使用向け耐候性防水RJ-45LANコネクタカバー
- 2 基板実装タイプ RJ-45LANコネクタ対応
- 3 実装取り付け誤差を±1mmまで許容する構造
- 4 二重ロックで誤挿抜を防止
- 5 強固なケーブルクランプ力

既存RJ-45LANコネクタを使用可能

◆ 既存のRJ-45LANコネクタを変えずに、
IP67防水性能 & 耐候性を確保

- IP67防水性能
- 屋外使用可能な耐候性樹脂
- 堅牢なバヨネットロック




RJ-45コネクタは
従来品を使用可

ケーブルは
屋外用を推奨

寸法


レセプタクル側
TM41W-R

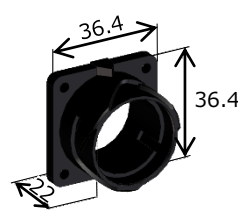


防水キャップ (レセプタクル側)
HR41-25WBR-C



プラグ側
TM41W-P

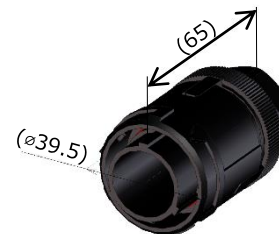

嵌合状態

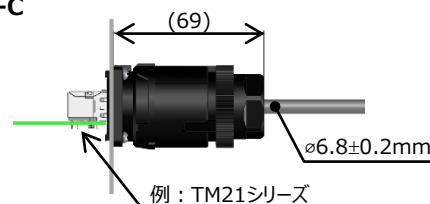

仕様

使用温度範囲	プラグ	-25℃～+60℃ (通電時の温度上昇を含む)
	レセプタクル	-55℃～+85℃ (通電時の温度上昇を含む)
保存温度範囲	-25℃～+60℃	
挿抜回数	100回 (バヨネットロック部)	
防水性	IP67	

- RoHS対応品