


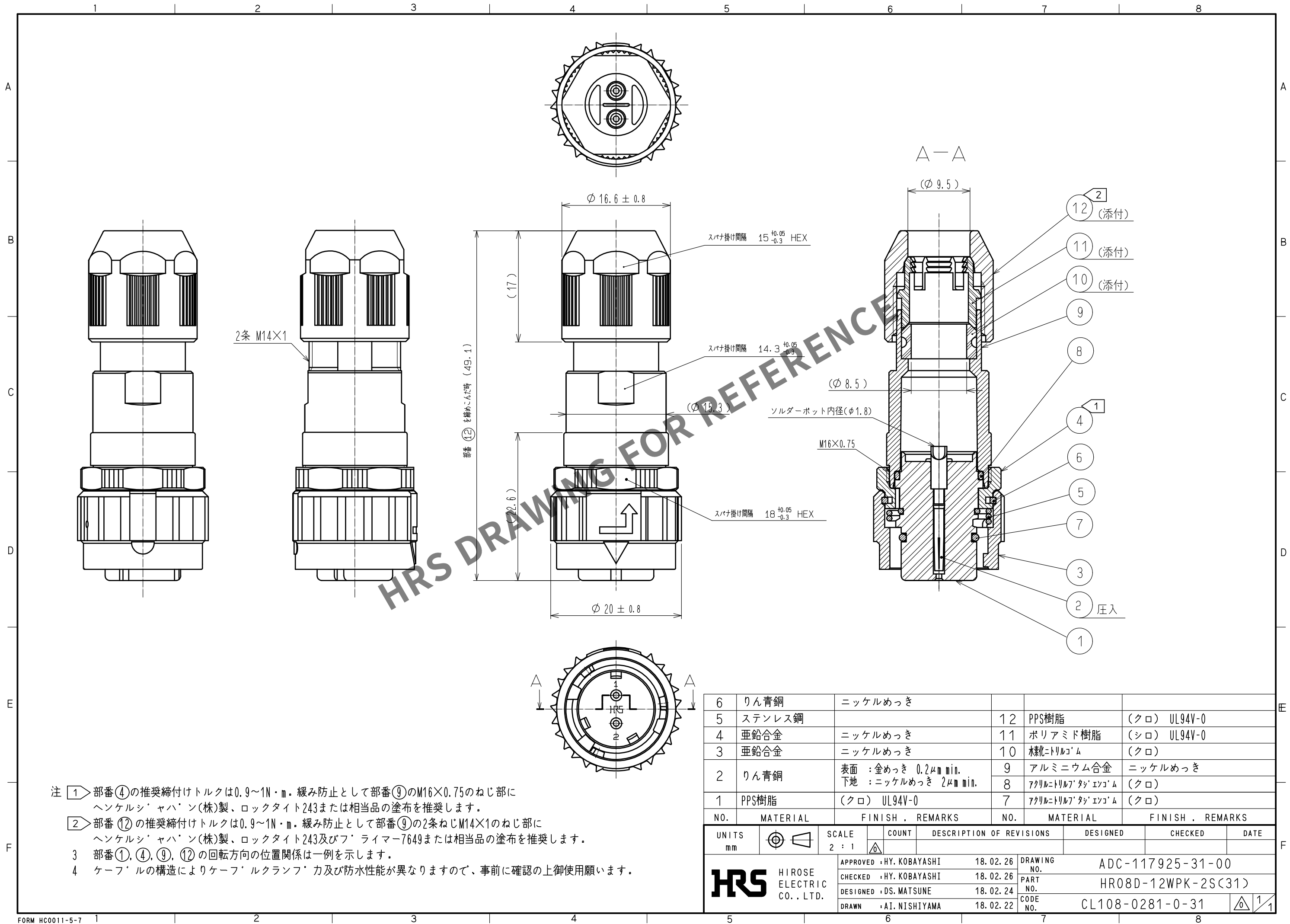

注 1 部番④の推奨締付けトルクは0.9~1N・m。緩み防止として部番⑨のM16×0.75のねじ部に
ヘンケルシヤハン(株)製、ロックタイト243または相当品の塗布を推奨します。
2 部番⑫の推奨締付けトルクは0.9~1N・m。緩み防止として部番⑨の2条ねじM14×1のねじ部に
ヘンケルシヤハン(株)製、ロックタイト243及びフライマー7649または相当品の塗布を推奨します。
3 部番①, ④, ⑨, ⑫の回転方向の位置関係は一例を示します。
4 ケーブルの構造によりケーブルクランプ力及び防水性能が異なりますので、事前に確認の上御使用願います。