


Nov.1.2021 Copyright 2021 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

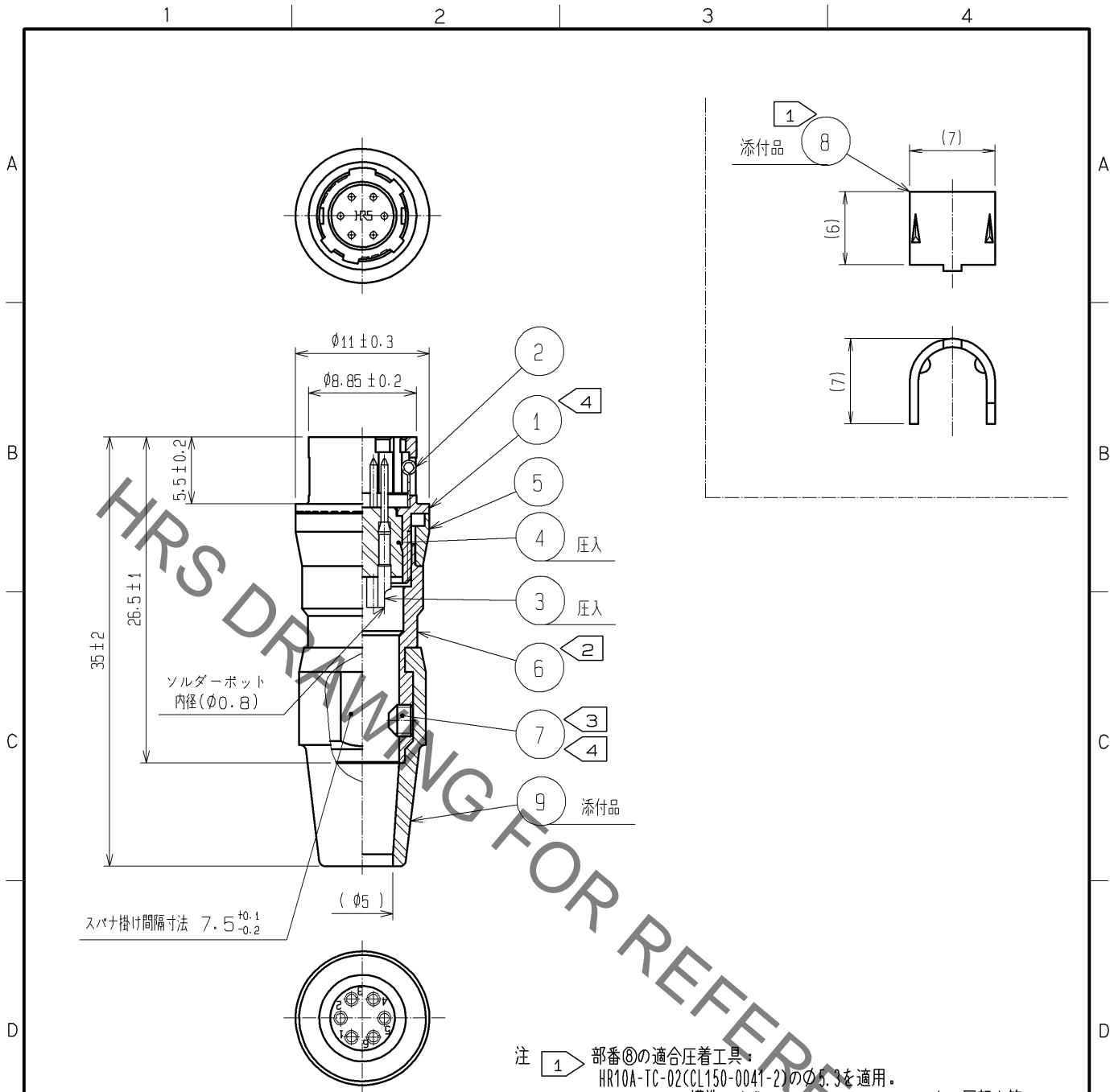

- 注 ① 部番⑩の適合圧着工具、HR10A-TC-02(CCL150-0041-2)のΦ5.3を適用。ケーブルの構造により、ケーブルクランプ力、回転力等が異なりますので事前に御確認の上、御使用願います。
- ② 部番⑩の推奨締付トルク：1.5~2N・m
- ③ 部番⑦の六角穴の対辺寸法：1.27
 推奨締付トルク：0.3~0.4N・m
- ④ 部番①及び⑦のねじ部にはゆるみ防止としてヘンケルジャパン(株)製ロックタイト243又は同等品の塗布を推奨します。
- ⑤ 部番①に対する部番⑩の回転方向の位置関係は一例を示す。

4	ポリアミド樹脂	(クロ) UL94V-0	8	クロロプレングム	(クロ)
3	黄銅	表面：金めっき 0.2μm min. 下地：ニッケルめっき 2μm min.	8	黄銅	
2	ステンレス鋼		7	鋼	ニッケルめっき JISB1177 六角穴付止めじ (ばみ元 M2.6X0.45X2)
1	亜鉛合金	梨地ニッケルめっき	6	黄銅	梨地ニッケルめっき
			5	黄銅	梨地ニッケルめっき
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考

UNITS mm		SCALE 2 : 1	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : EJ.KUNII 13.11.25	検図 : EJ.KUNII 13.11.25	設計 : HY.KISHI 13.11.22	製図 : HY.KISHI 13.11.22	函番 : ADC4-118515-74	製品名 : HR10G-7J-6P(74)
				製品コード CL110-1628-8-74			