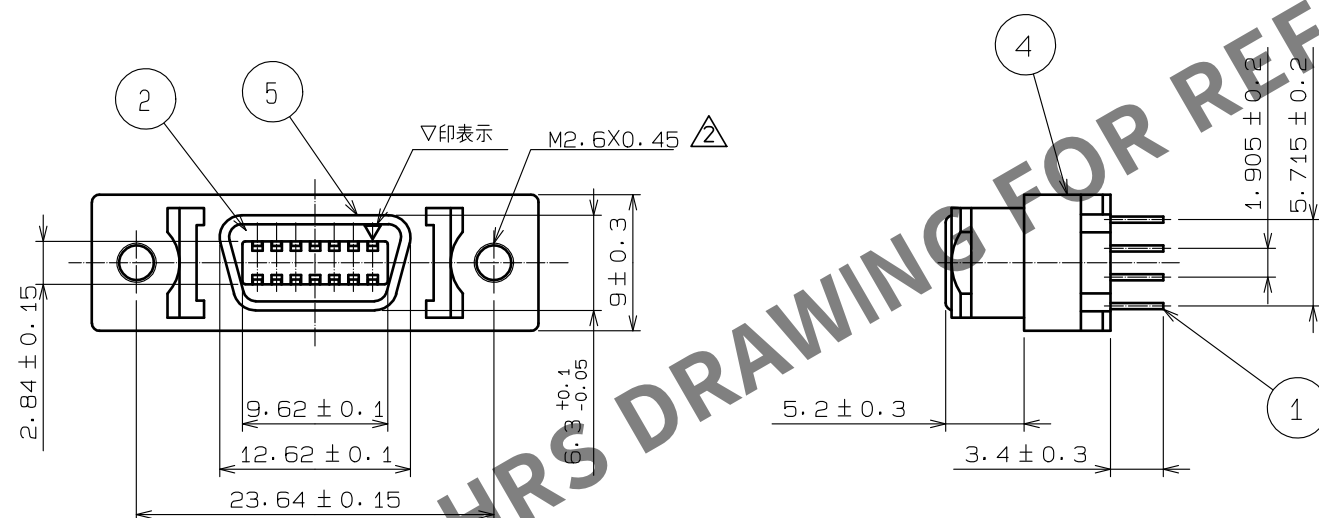
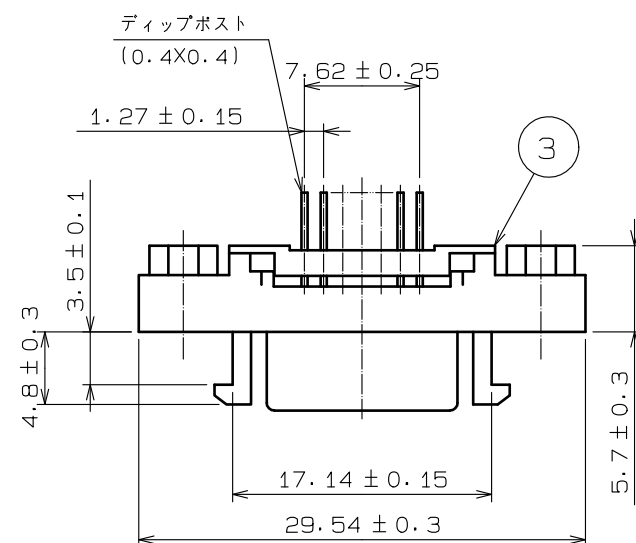
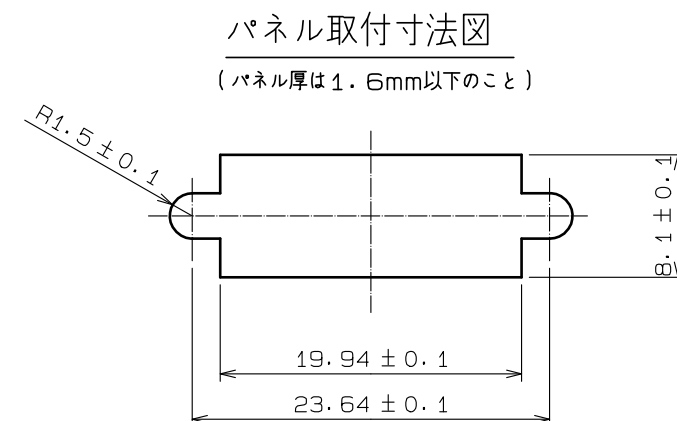
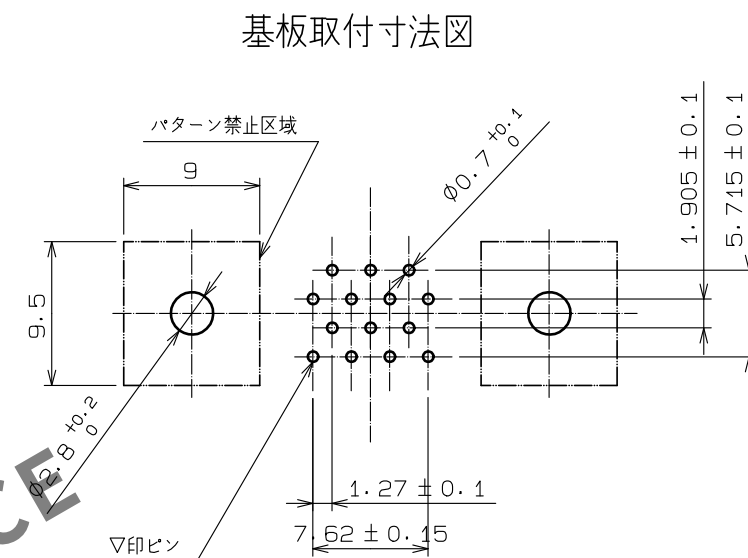


△2 製品-基板取り付け状態

△ 注 1 ▶ 本品は基板にネジ締めをお願いします。
ネジはお客様にてご準備下さい。
＜ネジ条件＞
呼び径 : M2.6×0.45
ネジ長さ: 1.8±0.45 + 基板厚 +

[illegible]