



2

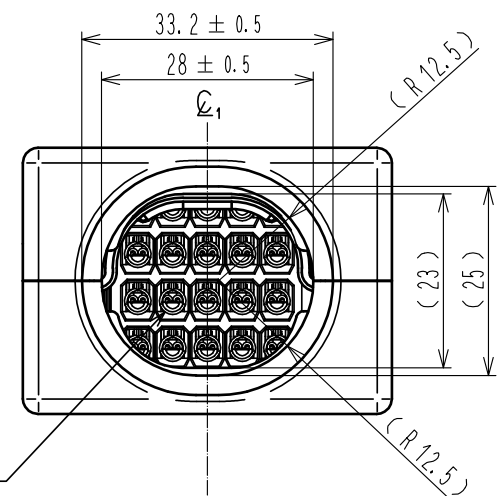


圧着オス端子

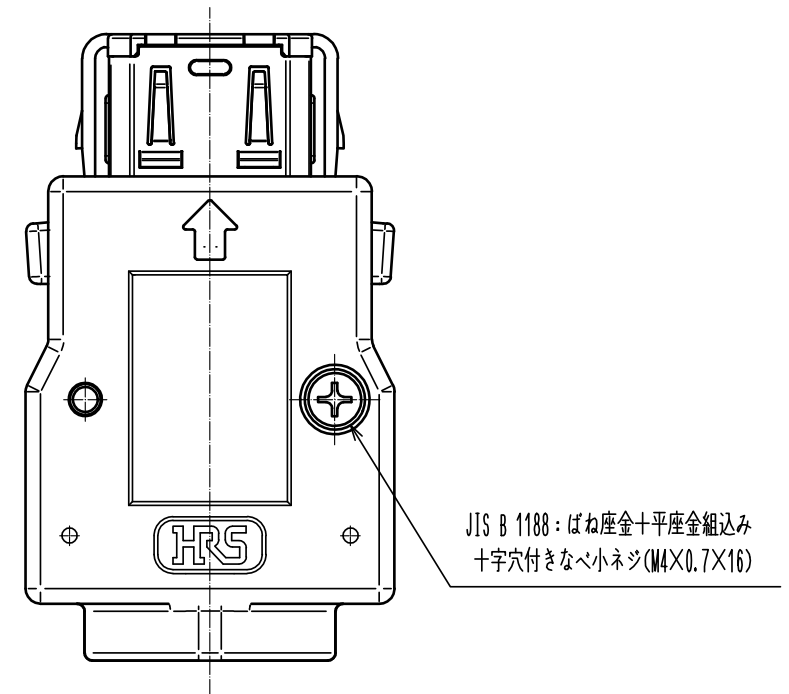

2


2

誤かん合防止キー（極性）タイプ°

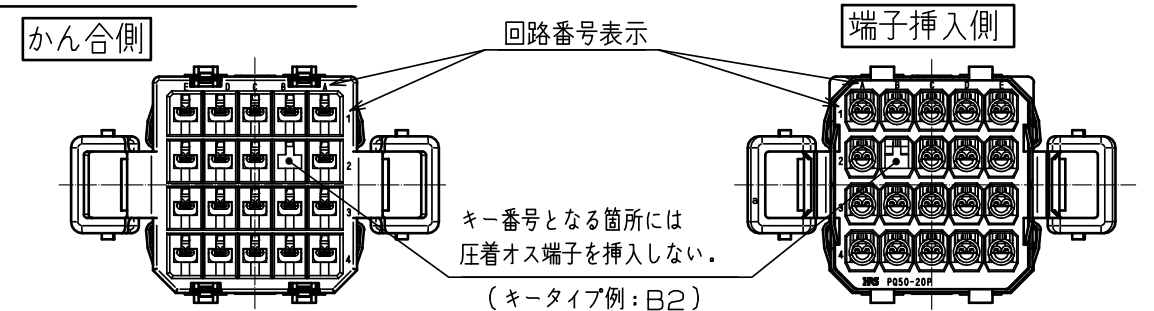

| COUNT                                                             | DESCRIPTION OF REVISIONS | DESIGNED    | CHECKED                                       | DATE         |          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| △ 11                                                              | DIS-E-00007929           | HY. MATSUDA | KG. OKITA                                     | 20220106     |          |
| 名 称     T I T L E<br><br>△ PQ50 シリーズ 20芯タイプ<br><br>組立状態☒ & かん合状態☒ |                          |             | HRS    ヒロセ電機株式会社<br>HIROSE ELECTRIC CO., LTD. |              |          |
|                                                                   |                          |             | APPROVED                                      | A0. SUZUKI   | 20100709 |
|                                                                   |                          |             | CHECKED                                       | KN. ICHIKAWA | 20100709 |
|                                                                   |                          |             | CHARGED                                       | TY. MIURA    | 20100708 |
|                                                                   |                          |             | WRITTEN                                       | TY. MIURA    | 20100708 |
| 技 術 指 定 書    T E C H N I C A L   S P E C I F I C A T I O N        |                          |             | ATAD-E2925                                    |              |          |
|                                                                   |                          |             | △                                             | 1 / 5        |          |



メス端子中継ケーブル（PQ50シリーズ20芯タイプ）

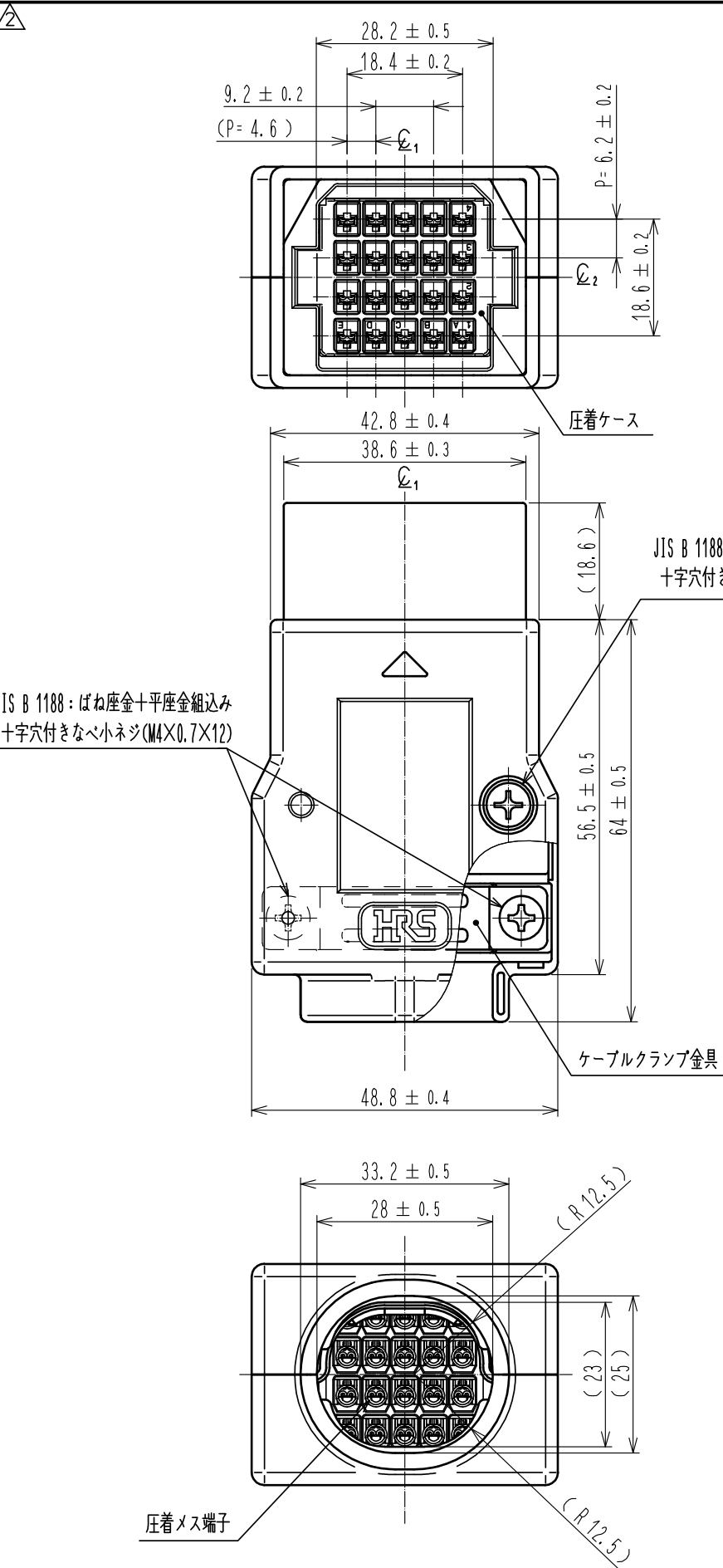


メス端子中継ケーブル 1セットの部品構成

| 部品構成         | 所要数   | 製品名                           | CL No.                          | 備考                                                                                                |
|--------------|-------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| △ 圧着ケース      | 1     | PQ50-20S                      | CL236-2014-2                    | S絶縁ケースのみの製品となります。                                                                                 |
| △ Dシェル       | 1     | PQ50-20S-DS                   | CL236-2015-5                    |                                                                                                   |
| カバーケース       | 2     | PQ50-20P-JC                   | CL236-2002-3                    | 1セットにつき 2個使用。<br>JIS B 1188: 平座金+ばね座金組込み十字穴付きなべ小ねじ (M4×0.7×16) 添付                                 |
| △ ケーブルクランプ金具 | 1     | PQ-CM(22.0) or<br>PQ-CM(15.0) | CL236-2013-0 or<br>CL236-2005-1 | 適合ケーブル外径: $\phi 22\text{mm}$ or $15\text{mm}$<br>JIS B 1188: 平座金+ばね座金組込み十字穴付きなべ小ねじ (M4×0.7×12) 添付 |
| 圧着メス端子       | ① 必要分 | PQ50-1618SCFA                 | CL236-2008-0                    | 適合電線: UL1007 AWG#16~18、UL1015 AWG#16~18                                                           |
|              | ② 必要分 | PQ50-2022SCFA                 | CL236-2010-1                    | 適合電線: UL1007 AWG#20~22、UL1015 AWG#20~22                                                           |
| 誤かん合防止ピン     | ③ 必要分 | PQ50-SC-KY                    | CL236-2009-2                    | 誤かん合防止用ダミー端子                                                                                      |

注 1. 用途に応じて、圧着端子 (①~②) 及び誤かん合防止ピン (③) を必要分ご使用願います。

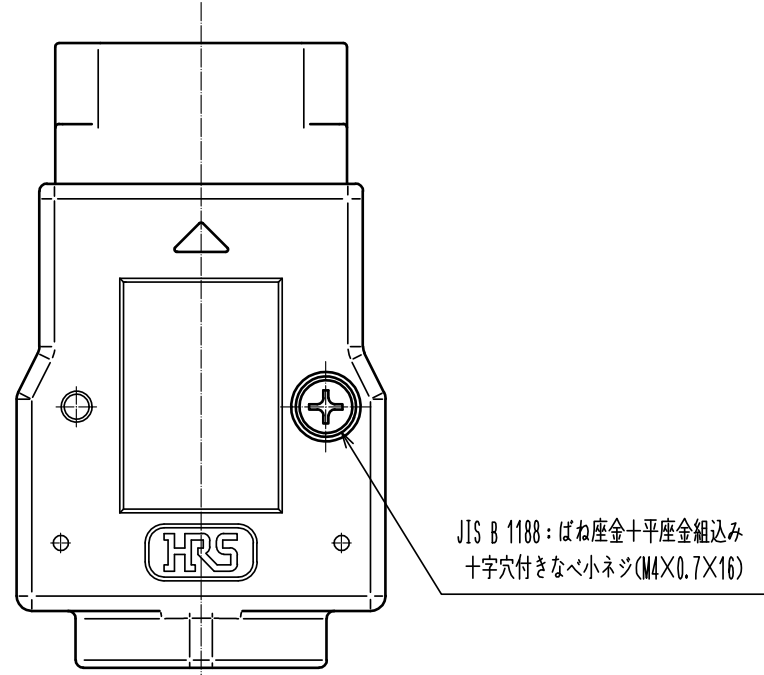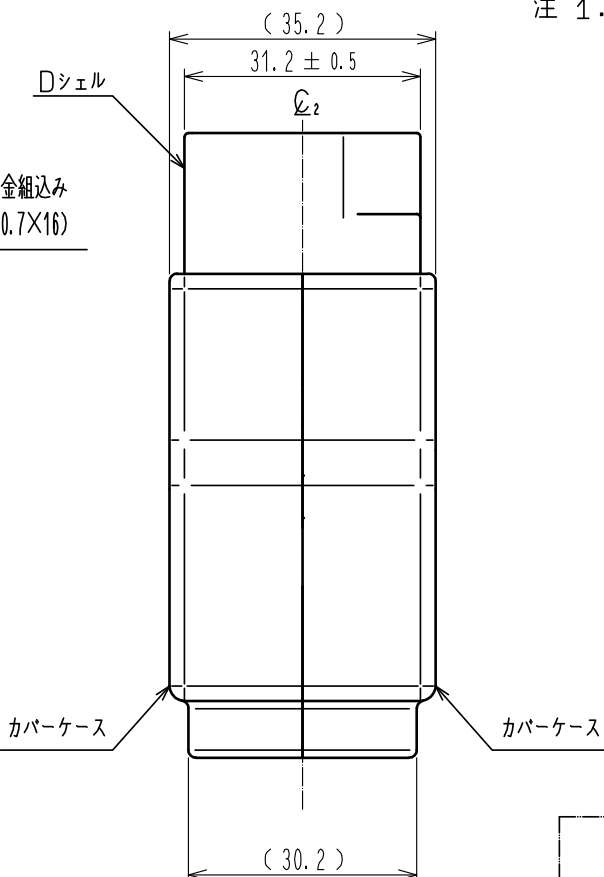

誤かん合防止キー（極性）タイプ

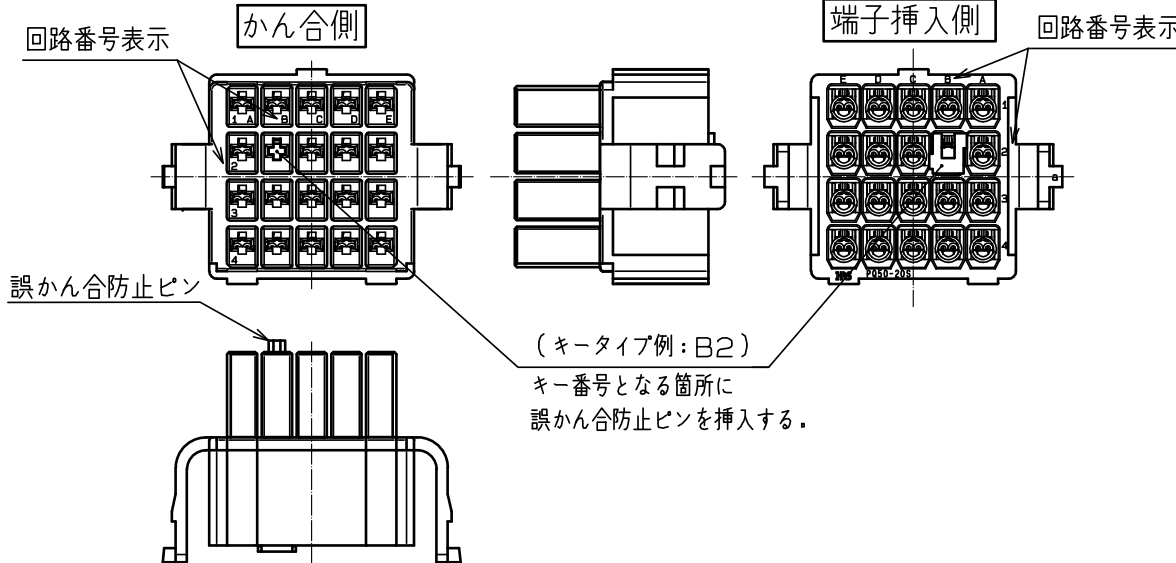


HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

ATAD-E2925



2



メス端子フランジパネル ( PQ50シリーズ20芯タイプ )

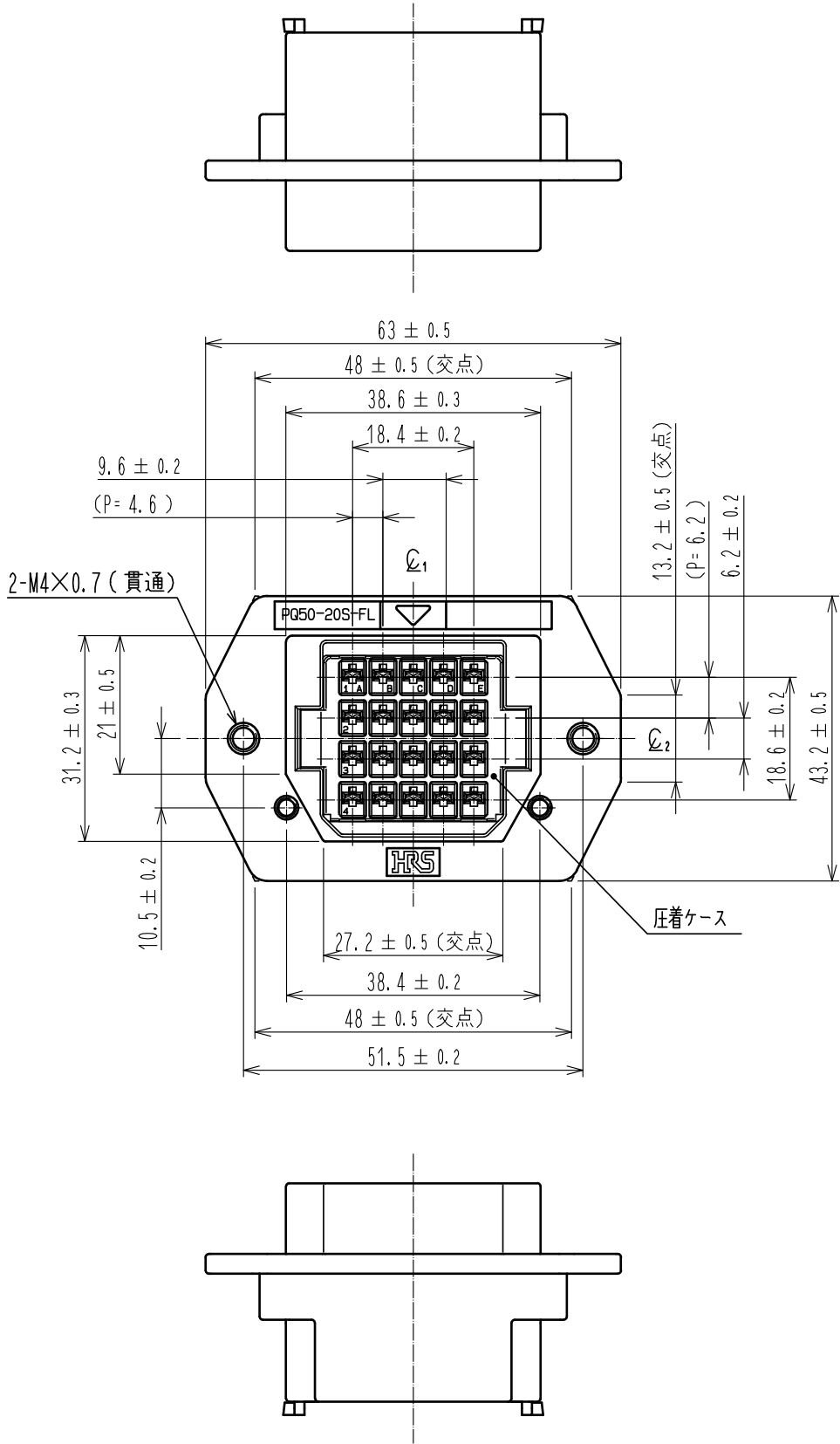


メス端子フランジパネル 1 セットの部品構成

| 部品構成     | 所要数   | 製品名           | CL No.       | 備 考                                    |
|----------|-------|---------------|--------------|----------------------------------------|
| 圧着ケース    | 1     | PQ50-20S      | CL236-2014-2 | S絶縁ケースのみの製品となります。                      |
| Dシェル     | 1     | PQ50-20S-FL   | CL236-2001-0 |                                        |
| 圧着メス端子   | ① 必要分 | PQ50-1618SCFA | CL236-2008-0 | 適合電線：UL1007 AWG#16～18、UL1015 AWG#16～18 |
|          | ② 必要分 | PQ50-2022SCFA | CL236-2010-1 | 適合電線：UL1007 AWG#20～22、UL1015 AWG#20～22 |
| 誤かん合防止ピン | ③ 必要分 | PQ50-SC-KY    | CL236-2009-2 | 誤かん合防止用ダミー端子                           |

注 1. 用途に応じて、圧着端子 ( ①～② ) 及び誤かん合防止ピン ( ③ ) を必要分ご使用願います。

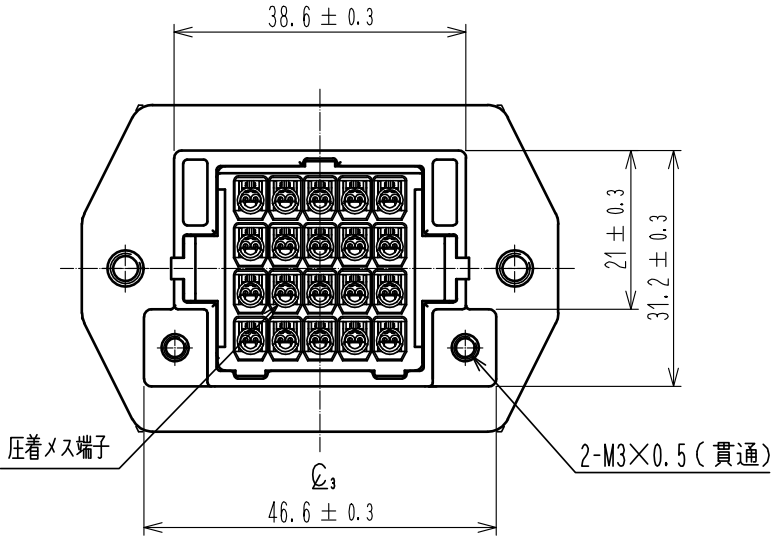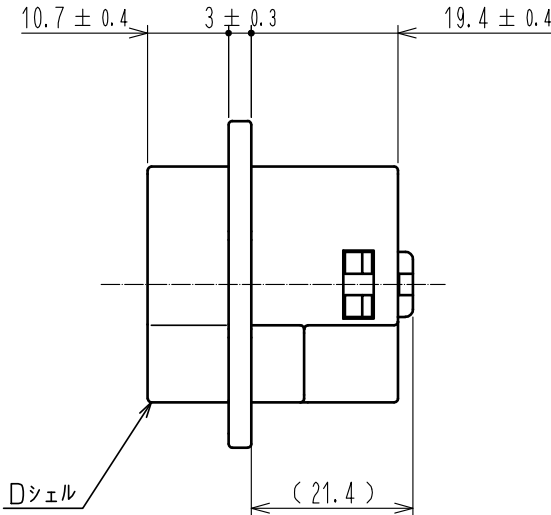

誤かん合防止キー ( 極性 ) タイプ

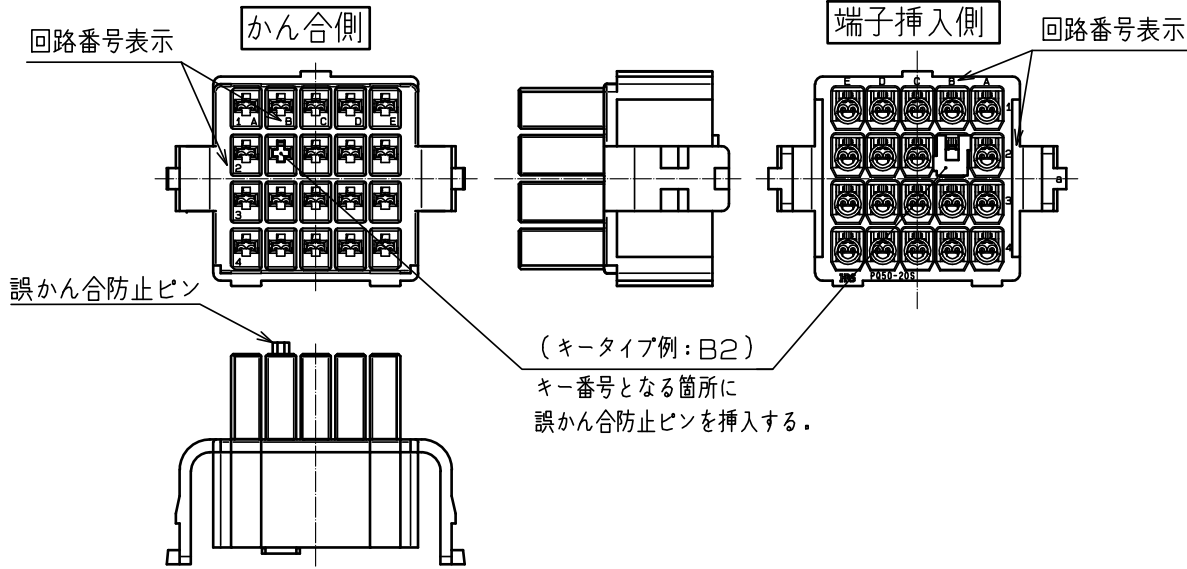

HRS


HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

ATAD-E2925

△

3/5

オス端子ケーブルプラグ・メス端子中継ケーブル かん合状態図

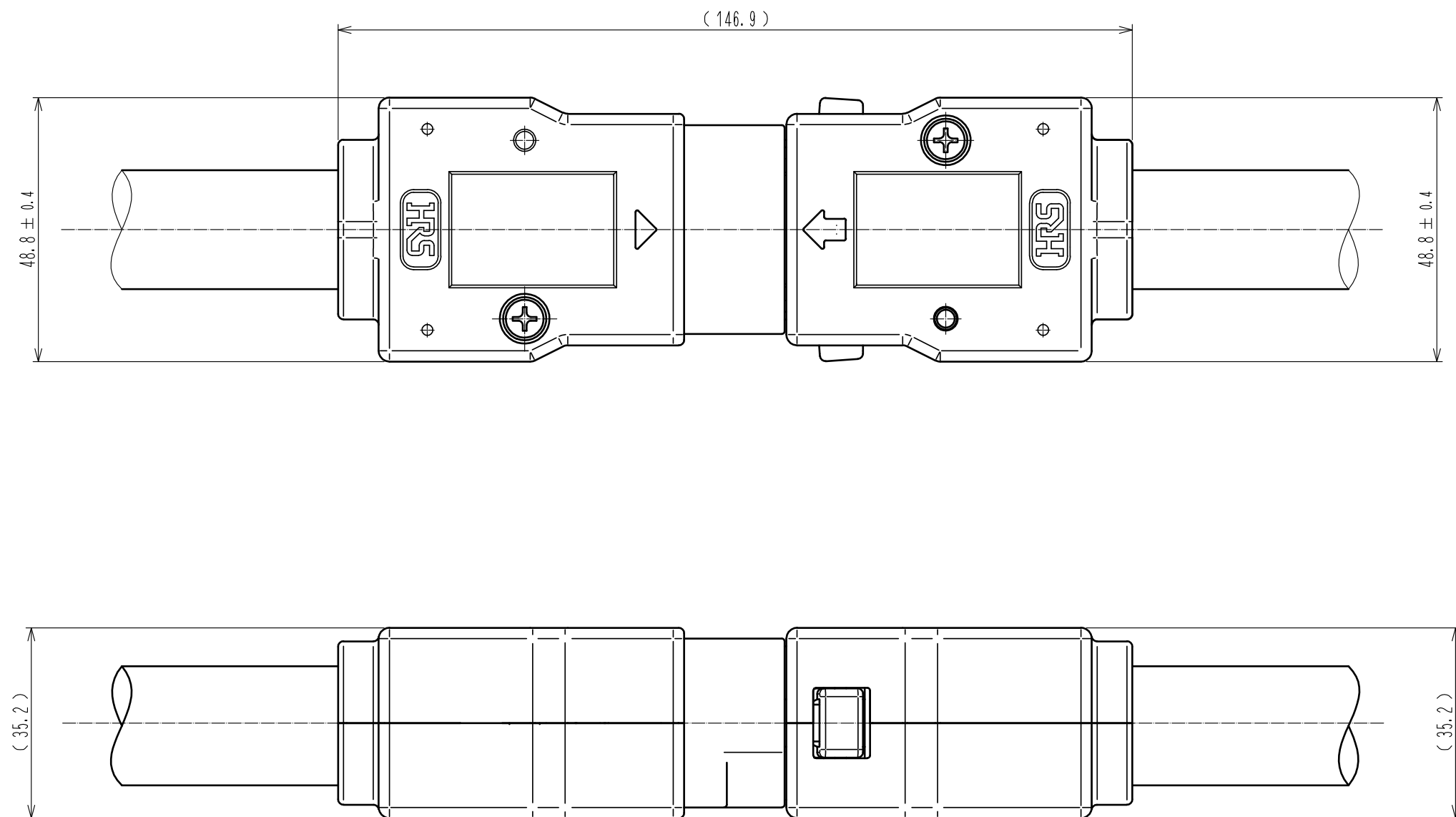


記事削除


Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

オス端子ケーブルプラグ・メス端子パネルタイプ かん合状態図


前面取り付け時のかん合状態

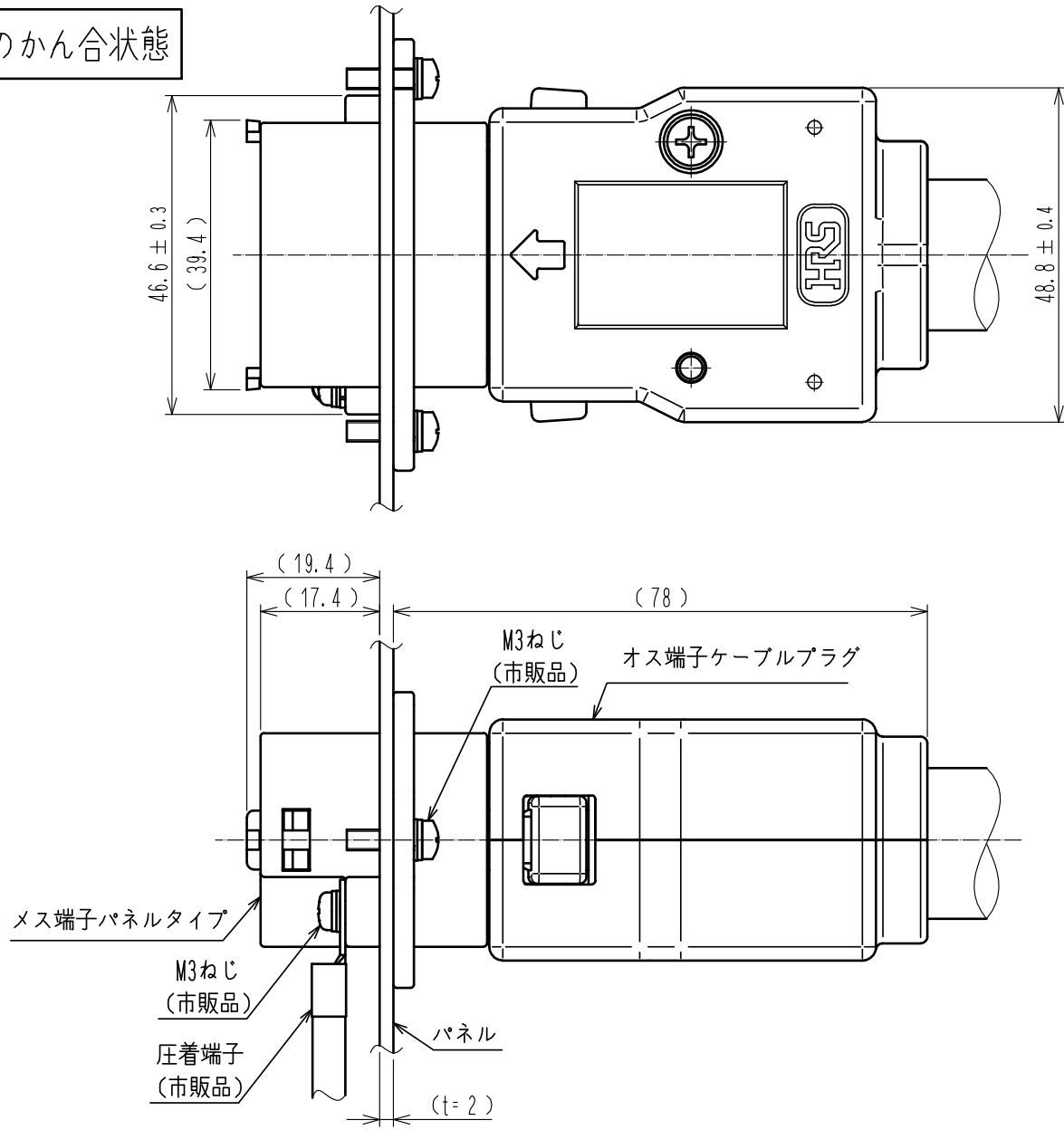


推奨パネル切り取り寸法

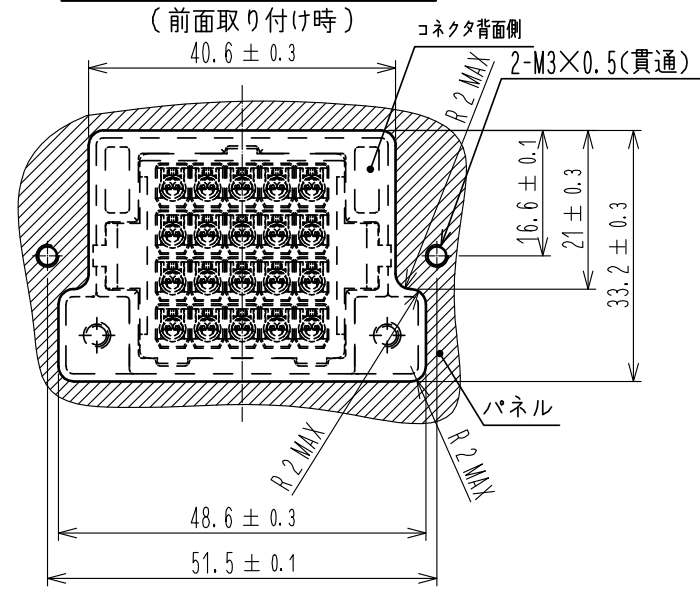

後面取り付け時のかん合状態

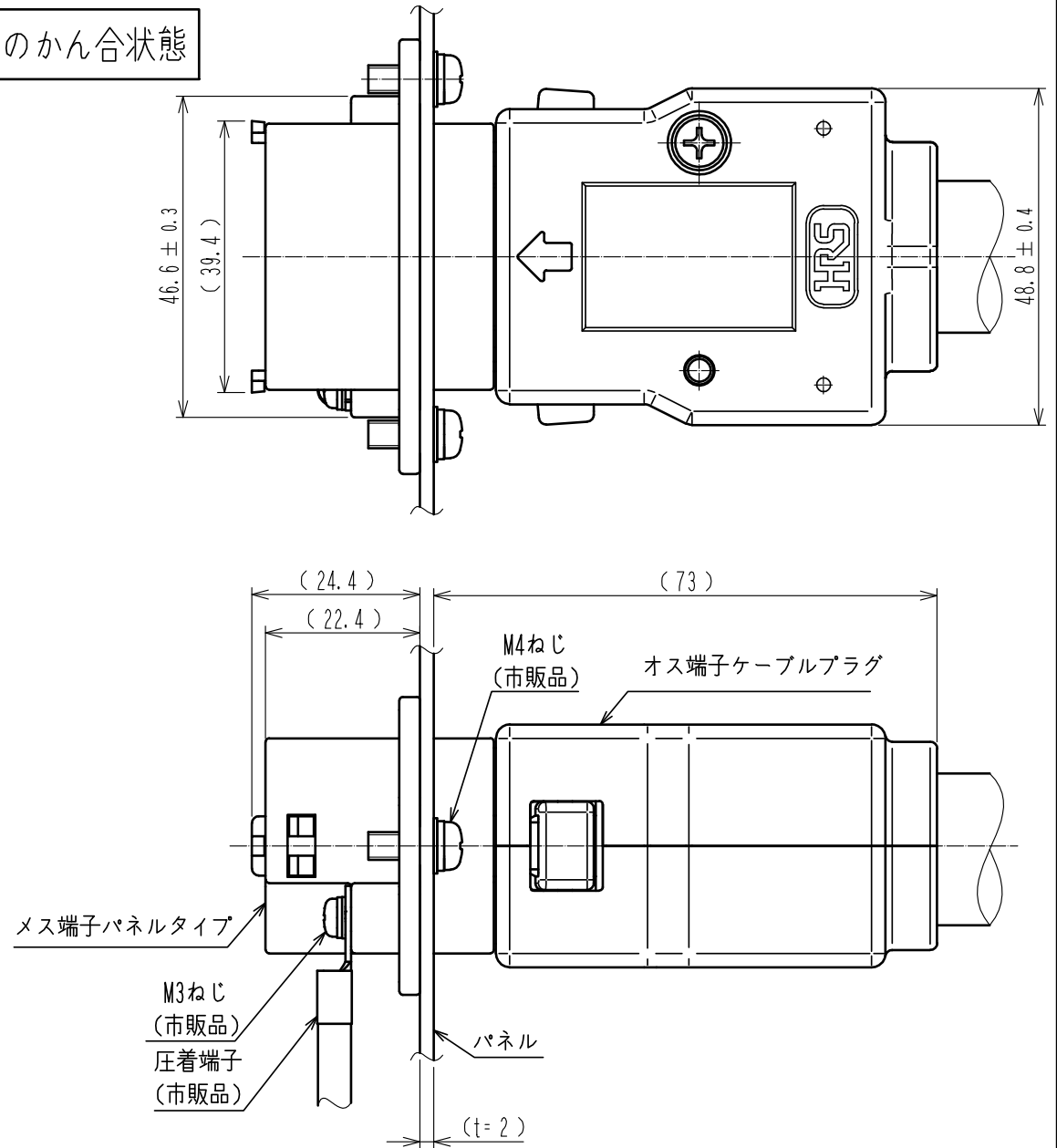

推奨パネル切り取り寸法

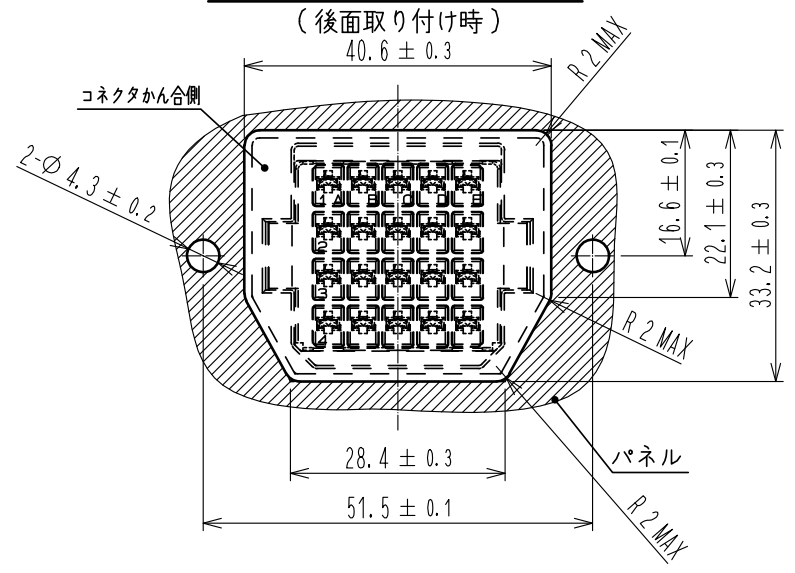

記事削除

HRS

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

ATAD-E2925

2

5