


Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

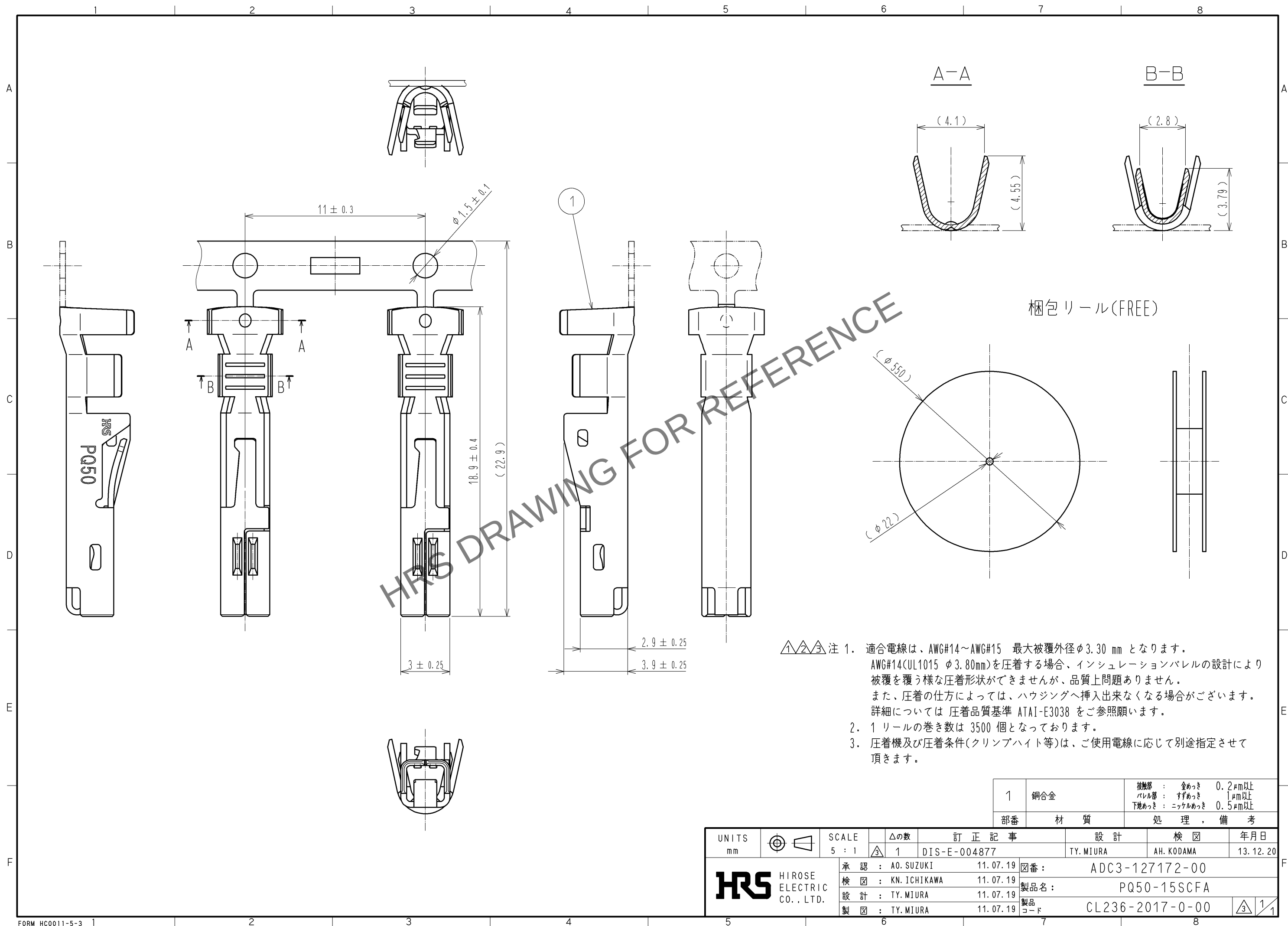

- △△△注 1. 適合電線は、AWG#14~AWG#15 最大被覆外径φ3.30 mm となります。
AWG#14(CUL1015 φ3.80mm)を圧着する場合、インシュレーションバレルの設計により被覆を覆う様な圧着形状ができませんが、品質上問題ありません。
また、圧着の仕方によっては、ハウジングへ挿入出来なくなる場合がございます。
詳細については 圧着品質基準 ATAI-E3038 をご参照願います。
2. 1 リールの巻き数は 3500 個となっております。
3. 圧着機及び圧着条件(クリンプハイト等)は、ご使用電線に応じて別途指定させて頂きます。

1	銅合金	接触部 : 金めっき 0.2μm以上 バレル部 : すずめっき 1μm以上 下地めっき : ニッケルめっき 0.5μm以上
部番	材 質	処 理 , 備 考

UNITS mm	SCALE 5 : 1	△の数 1	訂 正 記 事 DIS-E-004877	設 計 TY. MIURA	検 図 AH. KODAMA	年月日 13. 12. 20
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : AO. SUZUKI	11. 07. 19	図番 : ADC3-127172-00		
		検 図 : KN. ICHIKAWA	11. 07. 19	製品名 : PQ50-15SCFA		
		設 計 : TY. MIURA	11. 07. 19	製品コード : CL236-2017-0-00		
		製 図 : TY. MIURA	11. 07. 19			