
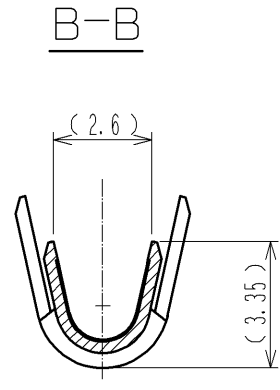
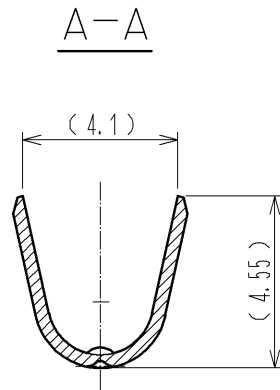
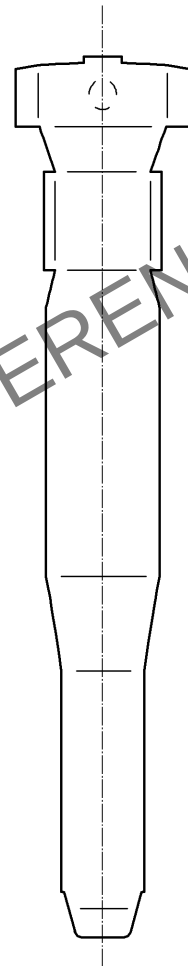
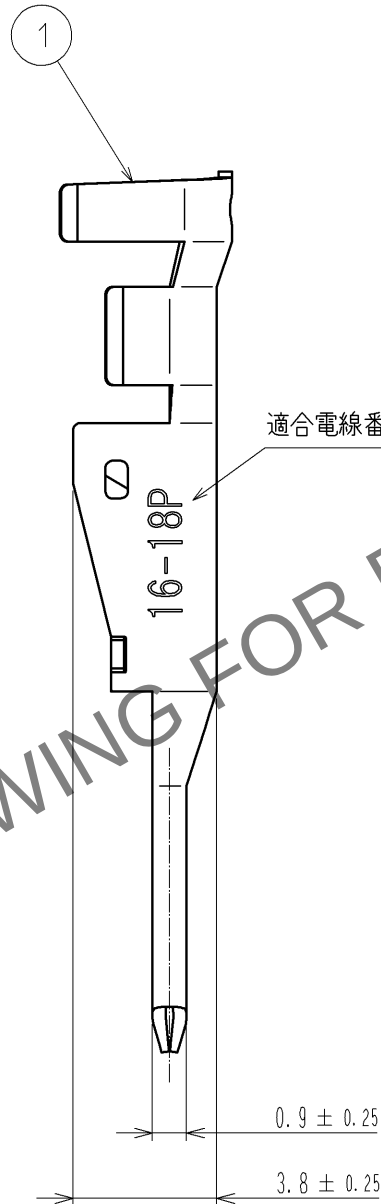
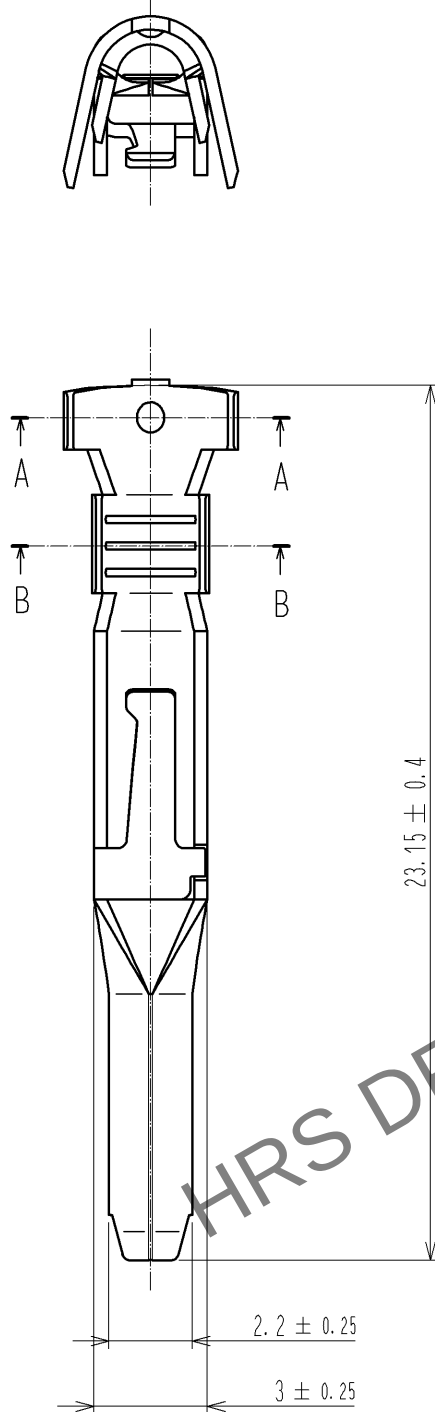


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

A
B
C
D
E
F

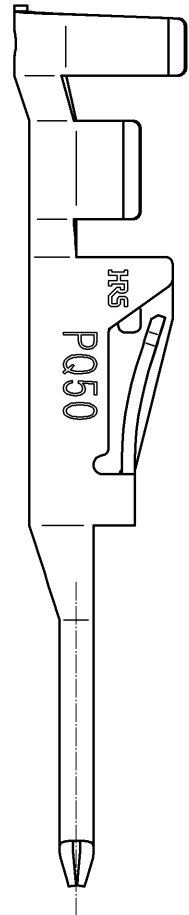

- 注 1. 適合電線は、AWG#16～#18 (UL1007・UL1015) 最大被覆外径 $\phi 3.30\text{mm}$ となります。
2. 圧着機及び圧着条件(クリンプハイト等)は、ご使用電線に応じて別途指定させていただきます。
3. 1パック100個入りとなります。
△ 4. 圧着品質基準については、ATAI-E2926をご参照願います。

		1	銅合金	接触部：金めっき 0.2 μm 以上 バレル部：すずめっき 1 μm 以上 下地めっき：ニッケルめっき 0.5 μm 以上		
部番	材 質	処 理 , 備 考		部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 5 : 1		△の数 1	訂 正 記 事 DIS-E-004910	設 計 TY. MIURA
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : RI. TAKAYASU	12.12.04	図番 : ADC3-128183-00		
		検 図 : AH. KODAMA	12.12.04	製品名 : PQ50-1618PCA		
		設 計 : TY. MIURA	12.12.04	製品コード : CL236-2038-0-00		
		製 図 : TY. MIURA	12.12.04			
						年月日 14. 01. 20
						検 図 NM. NISHIMATSU
						△ 1/1

A
B
C
D
E
F