

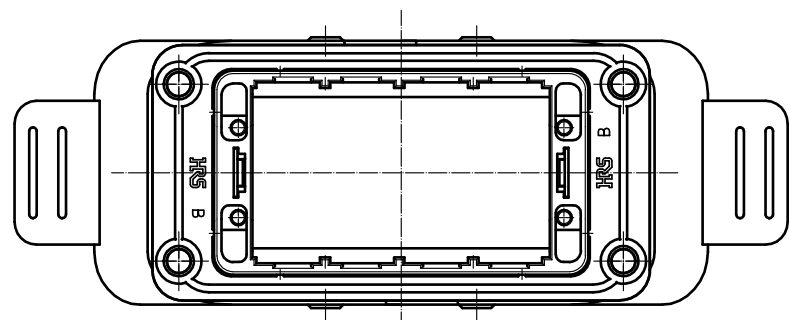
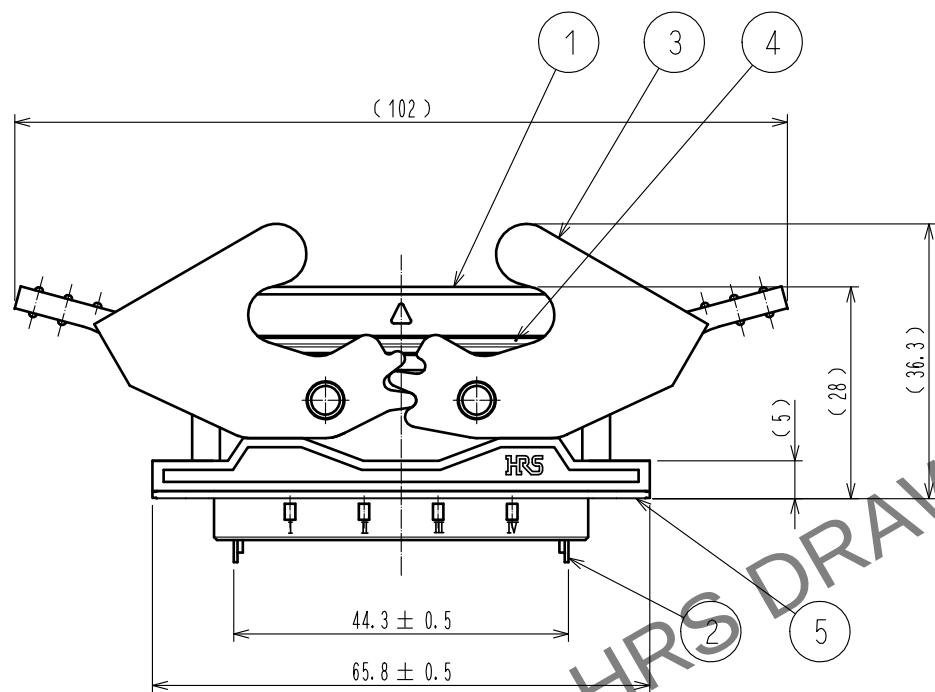





Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

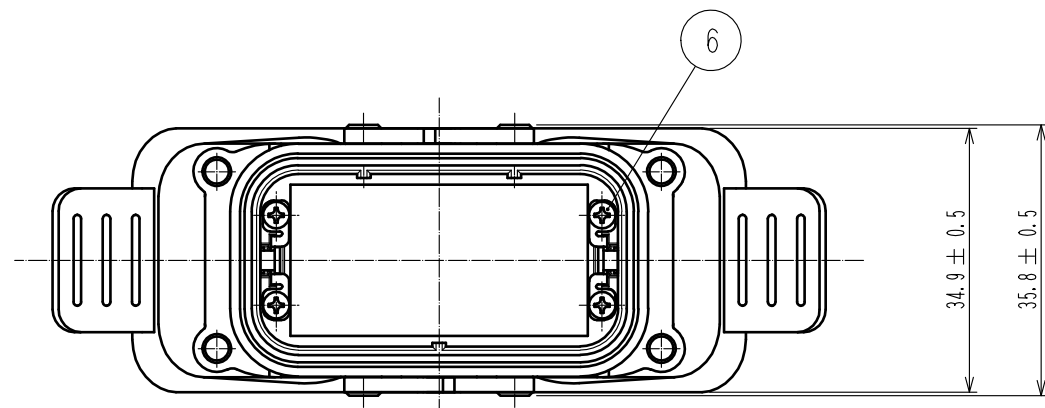

2 推奨取付パネル寸法

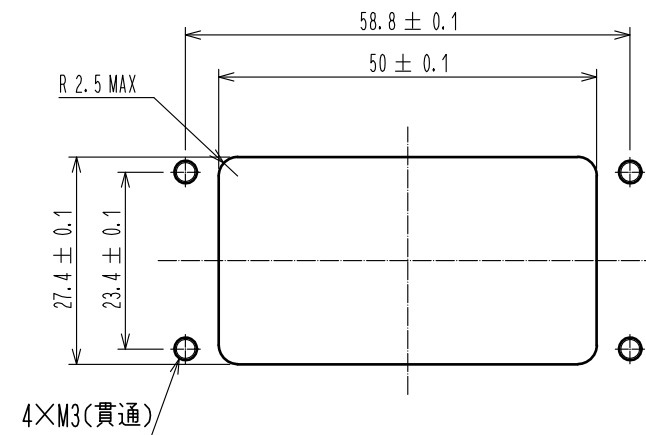

1 3 部番① めっき変色・未着許容範囲 (FREE)

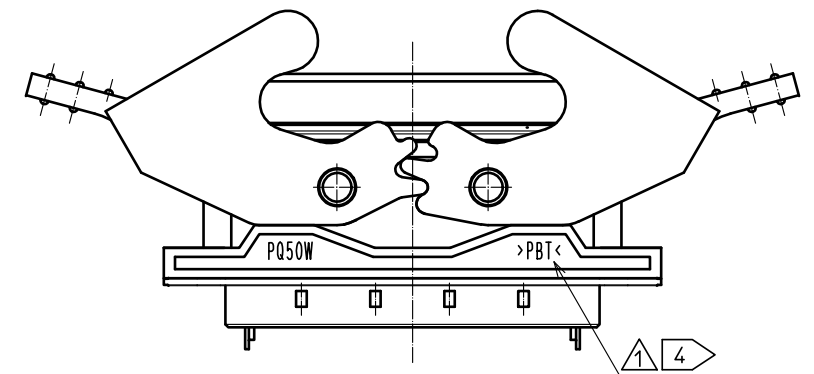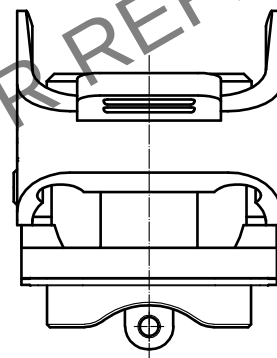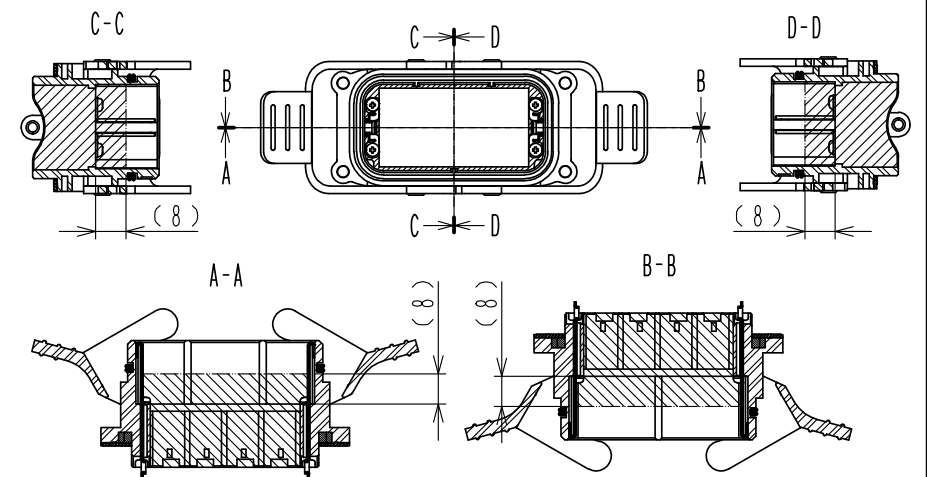

- 注 1. 本品と組合わせて使用する適合コネクタ部材、適合端子及び嵌合相手につきましては、技術指定書 ATAD-E3022 をご参照願います。
- 2 本品はパネルに取り付けてご使用ください。
パネルへの取り付けはM3なべ小ねじをご使用いただき、締め付けトルクは 0.6 [N] としてください。
取り付けねじ部には防水処置を施してください。
- 1 3 本品は樹脂めっきの製造工程上、表面にザラつきや光沢の差が生じる場合がございます。
また、部番①の指示する範囲は吊るしめっきの電極当たり位置及びエアポケットとなる為、
変色や無めっきの箇所が見られる場合がございますが、製品性能に問題ございません。
- 1 4 PQ50W-50-FL(CL236-2020-5-00)との識別の為の材質刻印になります。

3	ポリアミド樹脂	UL94V-0, クロ	6	銅	ニッケルめっき
2	ステンレス鋼	ニッケルめっき	5	水素化ニトリルゴム	クロ
1	PBT	UL94V-0, クロ, ニッケルめっき	4	水素化ニトリルゴム	クロ
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 1 : 1	訂 正 記 事 4 DIS-E-00005644	設 計 TY. MIURA	検 図 TU. TANIGUCHI
		承 認 : RI. TAKAYASU	20181210	図 番 : ADC-129890-00-00	
		検 図 : TU. TANIGUCHI	20181210	製品名 : PQ50W-50-FLA	
		設 計 : SH. KOYAMA	20181210	製品コード : CL0236-2132-0-00	
		製 図 : SH. KOYAMA	20181210		