


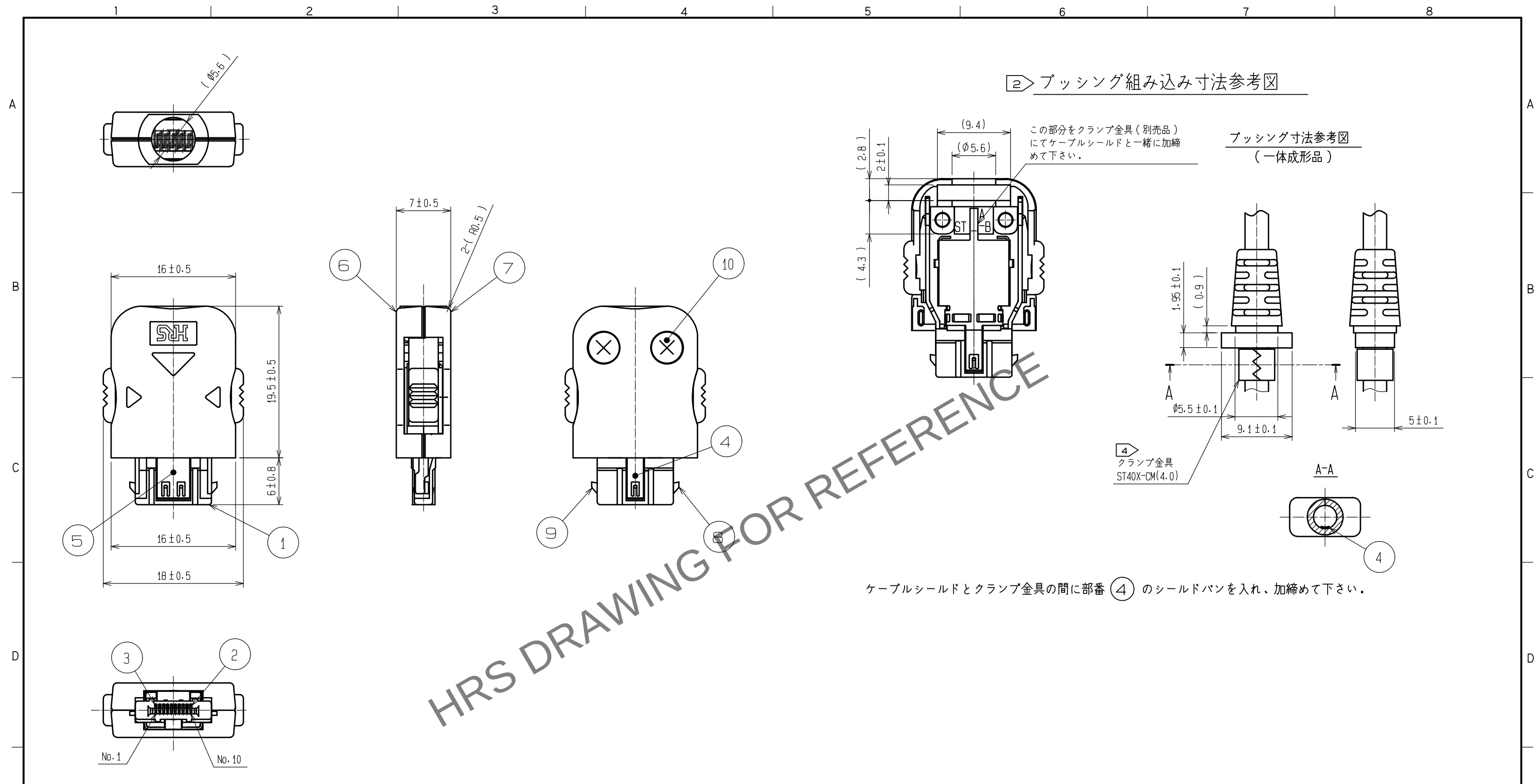

注. 1. 適合ケーブルサイズ: $\phi 4\text{mm}$ 以下となります。
 ② ケーブル固定はプッシング一体成形品での対応をお願いします。
 また、プッシング成形樹脂には非移行性樹脂を御使用下さい。
 ③ 下 地: ニッケルめっき $2\mu\text{m}$
 接 触 部: 金めっき $0.2\mu\text{m}$
 ディップ部: 金フラッシュめっき
 ④ クランプ金具は別売りとなります。
 5. 本品は部番 ① に部番 ② ③ を組み込んだユニット、部番 ⑥ に
 部番 ⑧ ⑨ を組み込んだカバー及び部番 ④ ⑤ ⑦ ⑩ のバラ
 納入となります。
 ④ 6. 梱包状態は、技術指定書ATAP-E3217をご参照下さい。

5	ステンレス鋼		10	鋼	十字穴付きタッピンネジ 色：クロ（三価黒色クロメート）		
4	ステンレス鋼		9	ステンレス鋼			
3	銅合金		8	ステンレス鋼			
2	銅合金		7	ポリカーボネート樹脂	色：クロ UL94V-0		
1	ポリアミド樹脂	色：クロ UL94V-0	6	ポリカーボネート樹脂	色：クロ UL94V-0		
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	

UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-E-00009892	DESIGNED KN. ICHIKAWA	CHECKED KG. OKITA	DATE 20220624
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED :NM. NISHIMATSU		20151027		DRAWING NO. ADC-124278-30-00		
	CHECKED :KN. ICHIKAWA		20151027		PART NO. ST40X-10S-CVR(30)		
	DESIGNED :TS. ITO		20151027		CODE NO. CL0241-0029-4-30		
	DRAWN :AK. AKIYAMA		20151027				