

製品名	ケーブル色
~084N1~	白
~084N2~	黒
~084N4~	青


注 ① 製品名末尾のLはケーブル指定長を示します。

② 各ケーブル長での公差は下表の通りです。

長さ L [mm]	公差 [mm]
$35 \leq L \leq 200$	± 4
$200 < L \leq 500$	± 8
$500 < L \leq 1000$	± 12
$1000 < L$	$\pm 1.5\%$


3. 製品の仕様は予告なく変更することがあります。
4. 本製品の安定供給のため、部番①の樹脂材料メーカーを2019~2022年の間に
変更させていただきます。あらかじめご了承のほどお願い致します。
材料メーカー変更による製品規格の変更はございません。

【コネクタ寸法図】

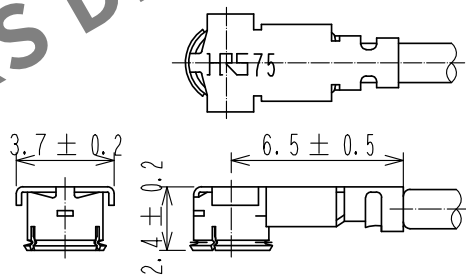

【コネクタ使用上のご注意】

1. コネクタの抜き差しについて
(1) コネクタの引抜きは、専用引抜き治具を用いて
垂直に引抜いて下さい。
製品名：H.FL-LP-N(CL331-0551-7)
◆ケーブルを持った引抜きはコネクタ破損になりますので
絶対に行わないで下さい。
- (2) コネクタのカン合は、両コネクタの結合軸を合わせ、
垂直に挿入して下さい。
◆斜め挿入はコネクタの変形（破損）となりますので
行わないで下さい。

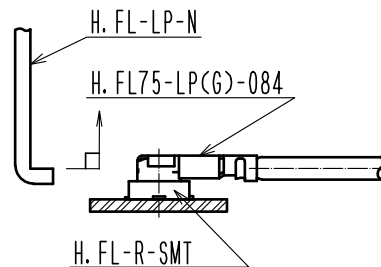

1	H.FL75-LP(G)-084	CL331-0808-1	2	φ1.5ケーブル			
部番	製品名	製品コード	部番	製品名			
UNITS mm		SCALE FREE	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : NK. NINOMIYA	18.09.11	DRAWING NO.	H.FL75-LPG-084N*-A-L ①		
		CHECKED : MT. KANEKO	18.09.10	PART NO.			
		DESIGNED : MS. MATSUMOTO	18.09.10	CODE NO.			
		DRAWN : MS. MATSUMOTO	18.09.10				
FORM HC0011-5-51		2	3	4			