
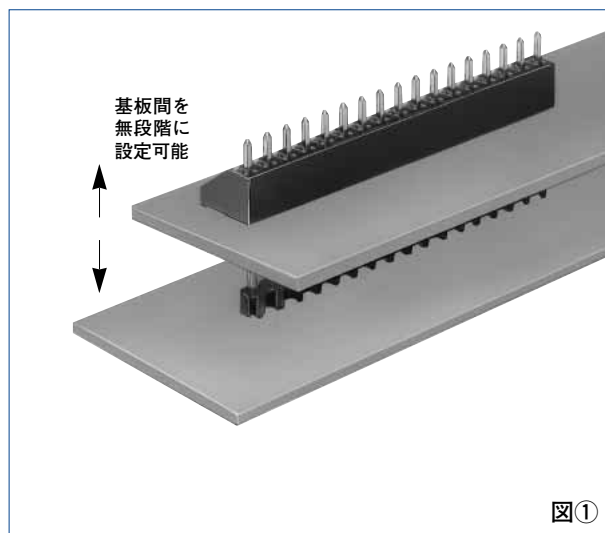


2.54mmピッチ ボトムエントリータイプコネクタ

MDF7シリーズ

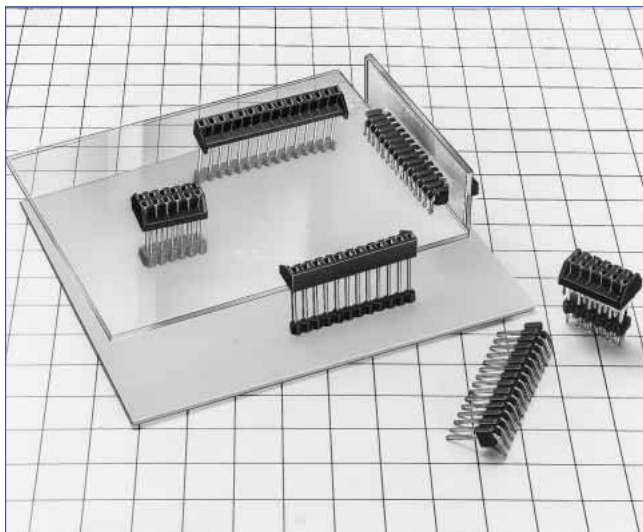

■特長

1. 基板間寸法を自由に設定可能

ヘッダーピン通過タイプの構造と多彩なヘッダーのバリエーションにより、基板間寸法を無段階に設定できます。

2. 部品搭載面の統一

2枚の基板の部品搭載面が向い合わせにならず、同方向にできます。

3. 豊富なバリエーション

1列品、2列品及びすずめっき、金めっきが揃っています。

また、各種基板間寸法に対応したヘッダーを用意していますので、基板間寸法については、カタログ記載のもの以外にも対応可能な場合があります。お気軽にご相談ください。

■用途

電話機・OA/FA機器の内部接続、IPM、IGBTと基板の接続

■製品規格

定格	定格電流	3A	使用温度範囲	−35〜+85℃（注1）	保存温度範囲	−10〜+60℃（注2）
	定格電圧	AC250V	使用湿度範囲	40〜80%	保存湿度範囲	40〜70%（注2）

項 目	規 格	条 件
1.絶縁抵抗	1000MΩ以上	DC500Vで測定
2.耐電圧	せん絡・絶縁破壊がないこと。	AC650Vを1分間通電
3.接触抵抗	30mΩ以下	100mAで測定
4.単体挿抜力	MIN 0.4N（40gf）、MAX 4.4N（450gf）	□0.635±0.002mmの鋼製ピンにて測定
5.耐振性	10μs以上の瞬断がないこと。	周波数 10〜55Hz、片振幅 0.75mm、3方向 2時間
6.耐湿性	接触抵抗 30mΩ以下、絶縁抵抗 500MΩ以上	温度 40±2℃、湿度 90〜95%、96時間放置
7.温度サイクル	接触抵抗 30mΩ以下、絶縁抵抗 1000MΩ以上	（−55℃：30分→5〜35℃：10分→85℃：30分→5〜35℃：10分）5サイクル
8.挿抜寿命	接触抵抗 30mΩ以下	すずめっき：挿抜30回 金めっき：挿抜50回
9.はんだ耐熱性	性能に影響する樹脂部の溶融がないこと。	フロー：260℃ 10秒 手はんだ：はんだごて温度 350℃ 3秒

（注1）通電時の温度上昇を含みます。

（注2）ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表わします。

基板搭載後の無通電状態は、使用温湿度範囲が適用されます。

■材質・処理

製 品	部 品	材 質	処 理	UL規格
レセプタクル	絶縁物	ポリアミド樹脂	黒 色	UL94V-0
	端 子	り ん 青 銅	すずめっき又は金めっき	—————
ピンヘッダー	絶縁物	P B T 樹 脂	本体：黒色／ロケーター：灰色	UL94V-0
	端 子	黄 銅	すずめっき又は金めっき	—————



■製品番号の構成

製品番号から製品の仕様をご判断頂く際にご利用ください。

MDF7 - * S - 2.54 DSA (**)
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① シリ ー ズ 名：MDF7	⑥ レセプタクル
② 極数：3〜46	(95)：すずめっき(100個／パック)
③ コネクタ種別	(96)：金めっき(100個／パック)
S：シングルロウレセプタクル	ピンヘッダー
D：ダブルロウレセプタクル	P (55)：すずめっき(100個／パック)
P：シングルロウピンヘッダー	(01)：金めっき(100個／パック)
DP：ダブルロウピンヘッダー	DP (55)：すずめっき(100個／パック)
	無：金めっき(100個／パック)
④ コンタクトピッチ：2.54mm	
⑤ 端子形状	
DSA：ストレートディップ	
DS：ライトアングルディップ	

■シングルロウ レセプタクル

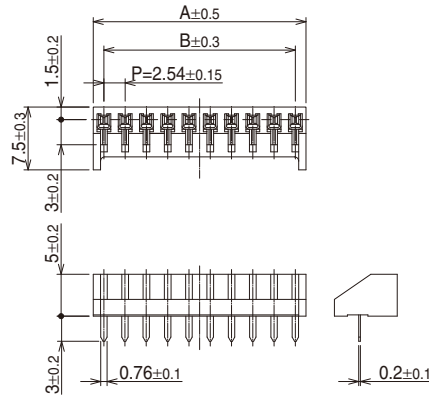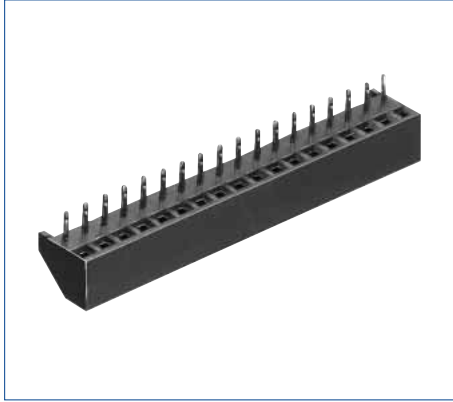



【仕様番号】(**)、**
(95) : すずめっき
(96) : 金めっき

単位 : mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	RoHS	製品番号	HRS No.	極数	A	B	RoHS
MDF7- 3S-2.54DSA (**)	547-0355-0 **	3	7.62	5.08	○	MDF7-15S-2.54DSA (**)	547-0012-4 **	15	38.10	35.56	○
MDF7- 5S-2.54DSA (**)	547-0112-9 **	5	12.70	10.16		MDF7-16S-2.54DSA (**)	547-0141-7 **	16	40.64	38.10	
MDF7- 6S-2.54DSA (**)	547-0129-1 **	6	15.24	12.70		MDF7-17S-2.54DSA (**)	547-0142-0 **	17	43.18	40.64	
MDF7- 7S-2.54DSA (**)	547-0135-4 **	7	17.78	15.24		MDF7-18S-2.54DSA (**)	547-0013-7 **	18	45.72	43.18	
MDF7- 8S-2.54DSA (**)	547-0136-7 **	8	20.32	17.78		MDF7-19S-2.54DSA (**)	547-0143-2 **	19	48.26	45.72	
MDF7- 9S-2.54DSA (**)	547-0137-0 **	9	22.86	20.32		MDF7-20S-2.54DSA (**)	547-0051-6 **	20	50.80	48.26	
MDF7-10S-2.54DSA (**)	547-0038-8 **	10	25.40	22.86		MDF7-21S-2.54DSA (**)	547-0144-5 **	21	53.34	50.80	
MDF7-11S-2.54DSA (**)	547-0138-2 **	11	27.94	25.40		MDF7-22S-2.54DSA (**)	547-0145-8 **	22	55.88	53.34	
MDF7-12S-2.54DSA (**)	547-0040-0 **	12	30.48	27.94		MDF7-23S-2.54DSA (**)	547-0146-0 **	23	58.42	55.88	
MDF7-13S-2.54DSA (**)	547-0139-5 **	13	33.02	30.48		MDF7-24S-2.54DSA (**)	547-0147-3 **	24	60.96	58.42	
MDF7-14S-2.54DSA (**)	547-0140-4 **	14	35.56	33.02		MDF7-25S-2.54DSA (**)	547-0014-0 **	25	63.50	60.96	

(注) 販売数量は1パック (100個入) 単位ですので、パック単位でご注文ください。

■ダブルロウ レセプタクル

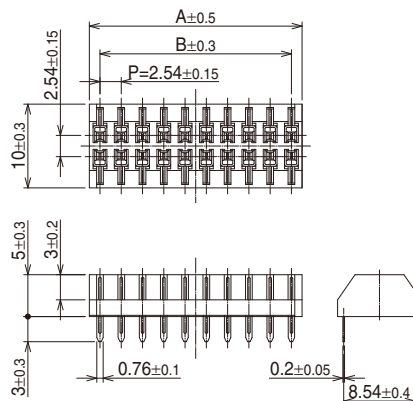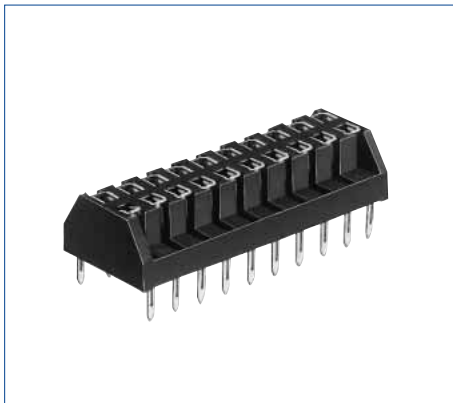


単位 : mm

【仕様番号】(**)、**
(95) : すずめっき
(96) : 金めっき


製品番号	HRS No.	極数	A	B	RoHS
MDF7-12D-2.54DSA (**)	547-0032-1 **	12	15.24	12.70	○
MDF7-14D-2.54DSA (**)	547-0354-8 **	14	17.78	15.24	
MDF7-16D-2.54DSA (**)	547-0363-9 **	16	20.32	17.78	
MDF7-20D-2.54DSA (**)	547-0033-4 **	20	25.40	22.86	
MDF7-22D-2.54DSA (**)	547-0246-5 **	22	27.94	25.40	
MDF7-24D-2.54DSA (**)	547-0244-0 **	24	30.48	27.94	
MDF7-26D-2.54DSA (**)	547-0247-8 **	26	33.02	30.48	
MDF7-30D-2.54DSA (**)	547-0016-5 **	30	38.10	35.56	
MDF7-34D-2.54DSA (**)	547-0227-0 **	34	43.18	40.64	

(注) 販売数量は1パック (100個入) 単位ですので、パック単位でご注文ください。


■シングルロウ ストレートピンヘッダー

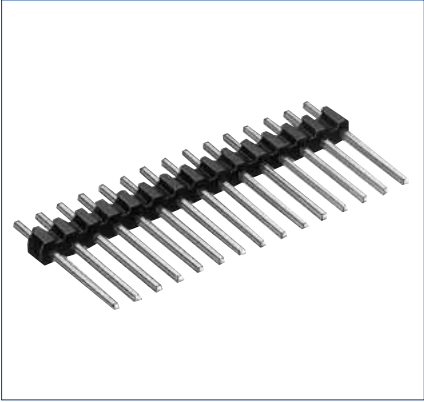

●基板スルーホール径： $\phi 1.0^{+0.1}_0$

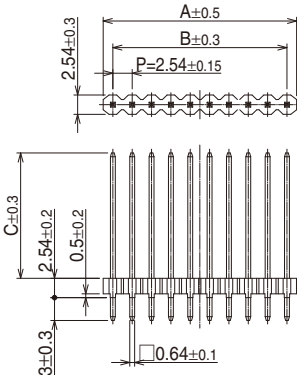

[ロケータ無]

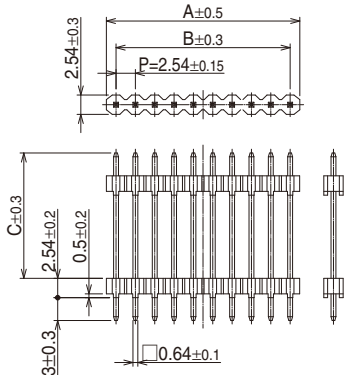

[ロケータ付き]

●MDF7（基板間2.54～5.5mm）

単位：mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	C	RoHS
MDF7- 3P-2.54DSA (**)	547-0220-1 **	3	7.62	5.08	10	○
MDF7- 5P-2.54DSA (**)	547-0113-1 **	5	12.70	10.16		
MDF7- 6P-2.54DSA (**)	547-0130-0 **	6	15.24	12.70		
MDF7- 7P-2.54DSA (**)	547-0148-6 **	7	17.78	15.24		
MDF7- 8P-2.54DSA (**)	547-0149-9 **	8	20.32	17.78		
MDF7- 9P-2.54DSA (**)	547-0150-8 **	9	22.86	20.32		
MDF7-10P-2.54DSA (**)	547-0039-0 **	10	25.40	22.86		
MDF7-11P-2.54DSA (**)	547-0151-0 **	11	27.94	25.40		
MDF7-12P-2.54DSA (**)	547-0043-8 **	12	30.48	27.94		
MDF7-13P-2.54DSA (**)	547-0152-3 **	13	33.02	30.48		
MDF7-14P-2.54DSA (**)	547-0153-6 **	14	35.56	33.02		
MDF7-15P-2.54DSA (**)	547-0018-0 **	15	38.10	35.56		
MDF7-16P-2.54DSA (**)	547-0111-6 **	16	40.64	38.10		
MDF7-17P-2.54DSA (**)	547-0154-9 **	17	43.18	40.64		
MDF7-18P-2.54DSA (**)	547-0022-8 **	18	45.72	43.18		
MDF7-19P-2.54DSA (**)	547-0155-1 **	19	48.26	45.72		
MDF7-20P-2.54DSA (**)	547-0123-5 **	20	50.80	48.26		
MDF7-21P-2.54DSA (**)	547-0156-4 **	21	53.34	50.80		
MDF7-22P-2.54DSA (**)	547-0157-7 **	22	55.88	53.34		
MDF7-23P-2.54DSA (**)	547-0158-0 **	23	58.42	55.88		
MDF7-24P-2.54DSA (**)	547-0159-2 **	24	60.96	58.42		
MDF7-25P-2.54DSA (**)	547-0023-0 **	25	63.50	60.96		

●MDF7B（基板間2.54～12mm）

単位：mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	C	RoHS
MDF7B- 3P-2.54DSA(**)	547-0304-0 **	3	7.62	5.08	16.46	○
MDF7B- 5P-2.54DSA(**)	547-0133-9 **	5	12.70	10.16		
MDF7B- 6P-2.54DSA(**)	547-0131-3 **	6	15.24	12.70		
MDF7B- 7P-2.54DSA(**)	547-0177-4 **	7	17.78	15.24		
MDF7B- 8P-2.54DSA(**)	547-0178-7 **	8	20.32	17.78		
MDF7B- 9P-2.54DSA(**)	547-0179-0 **	9	22.86	20.32		
MDF7B-10P-2.54DSA(**)	547-0048-1 **	10	25.40	22.86		
MDF7B-11P-2.54DSA(**)	547-0047-9 **	11	27.94	25.40		
MDF7B-12P-2.54DSA(**)	547-0041-2 **	12	30.48	27.94		
MDF7B-13P-2.54DSA(55)	547-0180-9 55	13	33.02	30.48		
MDF7B-14P-2.54DSA(55)	547-0181-1 55	14	35.56	33.02		
MDF7B-15P-2.54DSA(**)	547-0024-3 **	15	38.10	35.56		
MDF7B-16P-2.54DSA(**)	547-0182-4 **	16	40.64	38.10		
MDF7B-17P-2.54DSA(55)	547-0183-7 55	17	43.18	40.64		
MDF7B-18P-2.54DSA(55)	547-0025-6 55	18	45.72	43.18		
MDF7B-19P-2.54DSA(55)	547-0184-0 55	19	48.26	45.72		
MDF7B-20P-2.54DSA(**)	547-0052-9 **	20	50.80	48.26		
MDF7B-21P-2.54DSA(55)	547-0185-2 55	21	53.34	50.80		
MDF7B-22P-2.54DSA(55)	547-0186-5 55	22	55.88	53.34		
MDF7B-23P-2.54DSA(55)	547-0066-3 55	23	58.42	55.88		
MDF7B-24P-2.54DSA(55)	547-0067-6 55	24	60.96	58.42		
MDF7B-25P-2.54DSA(55)	547-0026-9 55	25	63.50	60.96		

(注1) 上記表の基板間寸法は、1.6mm基板を使用した場合の寸法を表わします。

(注2) 販売数量は1パック（100個入）単位ですので、パック単位でご注文してください。

●MDF7P (基板間2.54～8mm)

単位：mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	C	RoHS
MDF7P- 3P-2.54DSA(01)	547-0462-0 01	3	7.62	5.08	12.5	○
MDF7P- 5P-2.54DSA(**)	547-0511-4 **	5	12.70	10.16		
MDF7P- 6P-2.54DSA(**)	547-0513-0 **	6	15.24	12.70		
MDF7P- 7P-2.54DSA(**)	———	7	17.78	15.24		
MDF7P- 8P-2.54DSA(55)	547-0514-2 55	8	20.32	17.78		
MDF7P- 9P-2.54DSA(**)	———	9	22.86	20.32		
MDF7P-10P-2.54DSA(55)	547-0360-0 55	10	25.40	22.86		
MDF7P-11P-2.54DSA(**)	———	11	27.94	25.40		
MDF7P-12P-2.54DSA(55)	547-0345-7 55	12	30.48	27.94		
MDF7P-13P-2.54DSA(**)	———	13	33.02	30.48		
MDF7P-14P-2.54DSA(55)	547-0385-1 55	14	35.56	33.02		
MDF7P-15P-2.54DSA(55)	547-0230-5 55	15	38.10	35.56		
MDF7P-16P-2.54DSA(55)	547-0346-0 55	16	40.64	38.10		
MDF7P-17P-2.54DSA(**)	———	17	43.18	40.64		
MDF7P-18P-2.54DSA(**)	———	18	45.72	43.18		
MDF7P-19P-2.54DSA(55)	547-0347-2 55	19	48.26	45.72		
MDF7P-20P-2.54DSA(**)	———	20	50.80	48.26		
MDF7P-21P-2.54DSA(**)	———	21	53.34	50.80		
MDF7P-22P-2.54DSA(**)	———	22	55.88	53.34		
MDF7P-23P-2.54DSA(**)	———	23	58.42	55.88		
MDF7P-24P-2.54DSA(**)	———	24	60.96	58.42		
MDF7P-25P-2.54DSA(55)	547-0348-5 55	25	63.50	60.96		


●MDF7C (基板間5.08～15mm ロケータ付)

単位：mm


製品番号	HRS No.	極数	A	B	C	RoHS
MDF7C- 3P-2.54DSA(**)	547-0489-7 **	3	7.62	5.08	19.46	○
MDF7C- 5P-2.54DSA(**)	547-0344-4 **	5	12.70	10.16		
MDF7C- 6P-2.54DSA(55)	547-0268-8 55	6	15.24	12.70		
MDF7C- 7P-2.54DSA(**)	547-0378-6 **	7	17.78	15.24		
MDF7C- 8P-2.54DSA(55)	547-0375-8 55	8	20.32	17.78		
MDF7C- 9P-2.54DSA(55)	547-0506-4 55	9	22.86	20.32		
MDF7C-10P-2.54DSA(55)	547-0191-5 55	10	25.40	22.86		
MDF7C-11P-2.54DSA(55)	547-0376-0 55	11	27.97	25.40		
MDF7C-12P-2.54DSA(**)	547-0475-2 **	12	30.48	27.94		
MDF7C-13P-2.54DSA(55)	547-0401-6 55	13	33.02	30.48		
MDF7C-14P-2.54DSA(55)	547-0380-8 55	14	35.56	33.02		
MDF7C-15P-2.54DSA(55)	547-0187-8 55	15	38.10	35.56		
MDF7C-16P-2.54DSA(**)	———	16	40.64	38.10		
MDF7C-17P-2.54DSA(**)	———	17	43.18	40.64		
MDF7C-18P-2.54DSA(55)	547-0029-7 55	18	45.72	43.18		
MDF7C-19P-2.54DSA(55)	547-0361-3 55	19	48.26	45.72		
MDF7C-20P-2.54DSA(**)	547-0198-4 **	20	50.80	48.26		
MDF7C-21P-2.54DSA(**)	———	21	53.34	50.80		
MDF7C-22P-2.54DSA(**)	———	22	55.88	53.34		
MDF7C-23P-2.54DSA(55)	547-0909-0 55	23	58.42	55.88		
MDF7C-24P-2.54DSA(**)	———	24	60.96	58.42		
MDF7C-25P-2.54DSA(55)	547-0305-2 55	25	63.50	60.96		

(注1) 上記表の基板間寸法は、1.6mm基板を使用した場合の寸法を表わします。
(注2) 販売数量は1パック(100個入)単位ですので、パック単位でご注文ください。
(注3) 上記表のHRS No.が記されていない製品につきましては、ご要望に応じてサンプル対応、及び量産対応をとらせて頂きますので、弊社営業担当者へご相談ください。

■シングルロウ ライトアングルピンヘッダー

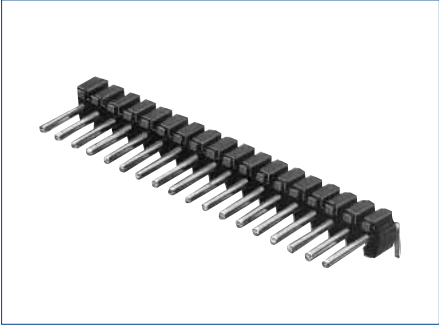

●基板スルーホール径: $\phi 1.1^{+0.1}_0$

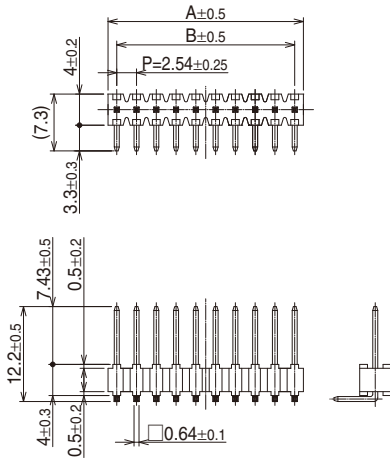

【仕様番号】(**)、**
(55) : すずめっき
(56) : 金めっき


単位: mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	RoHS	製品番号	HRS No.	極数	A	B	RoHS
MDF7- 5P-2.54DS(**)	547-0160-1 **	5	12.70	10.16	○	MDF7-16P-2.54DS(**)	547-0169-6 **	16	40.64	38.10	○
MDF7- 6P-2.54DS(**)	547-0161-4 **	6	15.24	12.70		MDF7-17P-2.54DS(**)	547-0170-5 **	17	43.18	40.64	
MDF7- 7P-2.54DS(**)	547-0162-7 **	7	17.78	15.24		MDF7-18P-2.54DS(**)	547-0019-3 **	18	45.72	43.18	
MDF7- 8P-2.54DS(**)	547-0163-0 **	8	20.32	17.78		MDF7-19P-2.54DS(**)	547-0171-8 **	19	48.26	45.72	
MDF7- 9P-2.54DS(**)	547-0164-2 **	9	22.86	20.32		MD7F-20P-2.54DS(**)	547-0172-0 **	20	50.80	48.26	
MDF7-10P-2.54DS(**)	547-0165-5 **	10	25.40	22.86		MDF7-21P-2.54DS(**)	547-0173-3 **	21	53.34	50.80	
MDF7-11P-2.54DS(**)	547-0166-8 **	11	27.94	25.40		MDF7-22P-2.54DS(**)	547-0174-6 **	22	55.88	53.34	
MDF7-12P-2.54DS(**)	547-0116-0 **	12	30.48	27.94		MDF7-23P-2.54DS(**)	547-0175-9 **	23	58.42	55.88	
MDF7-13P-2.54DS(**)	547-0167-0 **	13	33.02	30.48		MDF7-24P-2.54DS(**)	547-0176-1 **	24	60.96	58.42	
MDF7-14P-2.54DS(**)	547-0168-3 **	14	35.56	33.02		MDF7-25P-2.54DS(**)	547-0028-4 **	25	63.50	60.96	
MDF7-15P-2.54DS(**)	547-0027-1 **	15	38.10	35.56							

(注) 販売数量は1パック (100個入) 単位ですので、パック単位でご注文ください。


◆アプリケーション図とバックボード寸法図

●シングルロウストレートピンヘッダーを使用した場合

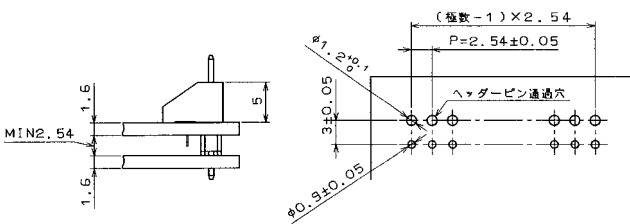


●ロケーター付のヘッダーの場合

ロケーターはコネクタを挿入していくと移動します。

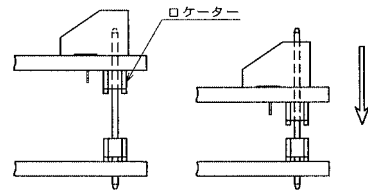


●基板間寸法をMAXに設定する場合の条件


基板間を離す場合の使用限界は、オスピンがレセプタクルを通過していることです。

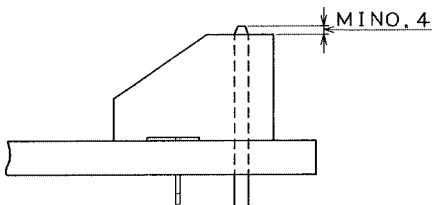


●ライトアングルピンヘッダーを使用した場合

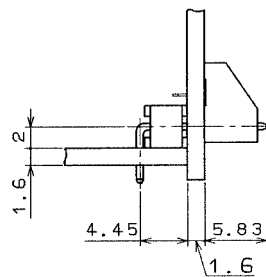

■ダブルロウ ストレートピンヘッダー

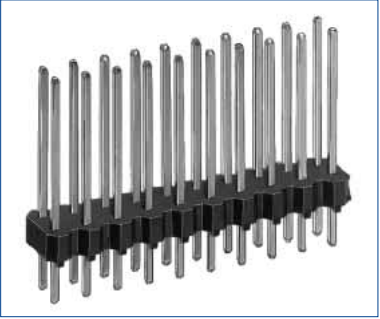

●基板スルーホール径：φ1.1^{+0.1}₀

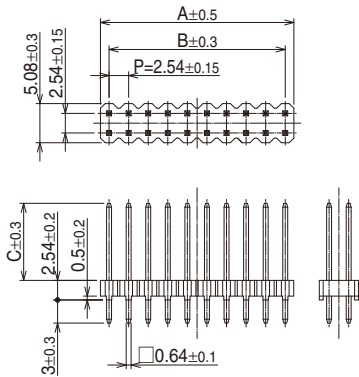

【仕様番号】(**)、**
(55)：すずめっき
無：金めっき

●MDF7（基板間2.54～5.5mm）

単位：mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	C	RoHS
MDF7-12DP-2.54DSA(**)	547-0034-7 **	12	15.24	12.70	10	○
MDF7-14DP-2.54DSA(**)	547-0365-4 **	14	17.78	15.24		
MDF7-16DP-2.54DSA(**)	547-0364-1 **	16	20.32	17.78		
MDF7-20DP-2.54DSA(**)	547-0114-4 **	20	25.40	22.86		
MDF7-22DP-2.54DSA(**)	547-0093-6 **	22	27.94	25.40		
MDF7-24DP-2.54DSA(**)	547-0250-2 **	24	30.48	27.94		
MDF7-26DP-2.54DSA(**)	547-0251-5 **	26	33.02	30.48		
MDF7-30DP-2.54DSA(**)	547-0037-5 **	30	38.10	35.56		
MDF7-34DP-2.54DSA(**)	547-0252-8 **	34	43.18	40.64		

●MDF7P（基板間2.54～8mm）

単位：mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	C	RoHS
MDF7P-12DP-2.54DSA(**)	547-0407-2 **	12	15.24	12.70	12.5	○
MDF7P-14DP-2.54DSA(**)	—	14	17.78	15.24		
MDF7P-16DP-2.54DSA(55)	547-0367-0 55	16	20.32	17.78		
MDF7P-20DP-2.54DSA(55)	547-0260-6 55	20	25.40	22.86		
MDF7P-22DP-2.54DSA(55)	547-0261-9 55	22	27.94	25.40		
MDF7P-24DP-2.54DSA(**)	547-0262-1 **	24	30.48	27.94		
MDF7P-26DP-2.54DSA(**)	547-0263-4 **	26	33.02	30.48		
MDF7P-30DP-2.54DSA(55)	547-0264-7 55	30	38.10	35.56		
MDF7P-34DP-2.54DSA(**)	—	34	43.18	40.64		



(注1) 上記表の基板間寸法は、1.6mm基板を使用した場合の寸法を表わします。

(注2) 販売数量は1バック（100個入）単位ですので、バック単位でご注文ください。

(注3) 上記表のHRS No.が記されていない製品につきましては、ご要望に応じてサンプル対応、及び量産対応をとらせて頂きますので、弊社営業担当者へご相談ください。

◆アプリケーション図とバックボード寸法図

●ダブルロウストレートピンヘッダーを使用した場合

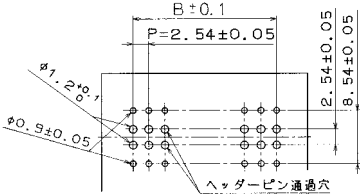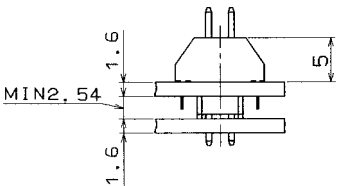

◆使用上の注意

1.推奨はんだ付け条件	■自動はんだ装置によるフロー条件 はんだ温度 255±5℃、 はんだ時間 10秒以内 ■手はんだ条件 はんだごて温度 340±10℃、はんだ時間 3秒以内
2.基板のマスキング	自動はんだ装置を使用する場合は、レセプタクルを搭載した基板のピンヘッダー通過穴はマスキングテープ等で塞ぎ、フラックスの進入を防止してください。 また、接点に影響を与える程度にフラックス付着が多い場合は、洗浄を行ってください。
3.洗浄条件	「基板対電線コネクタ使用の手引き」をご参照ください。
4.注意事項	■コネクタ自身で基板間を固定することは出来ませんので、コネクタ以外での基板固定対策を行ってください。 ■振動により、基板のたわみが懸念される場合は、金めっき品をご使用ください。 ■トップエントリーとしての使用は行わないでください。

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

