



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

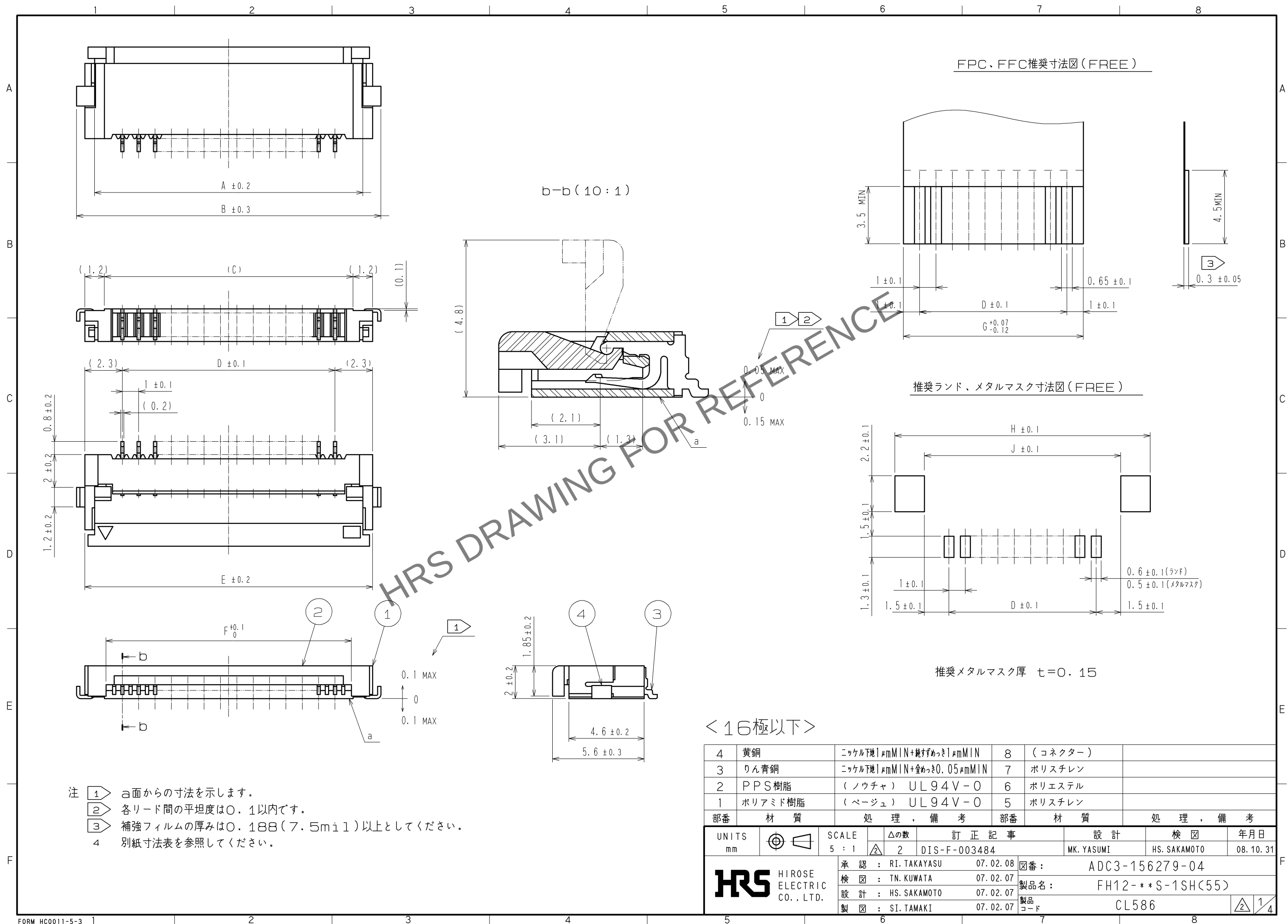


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

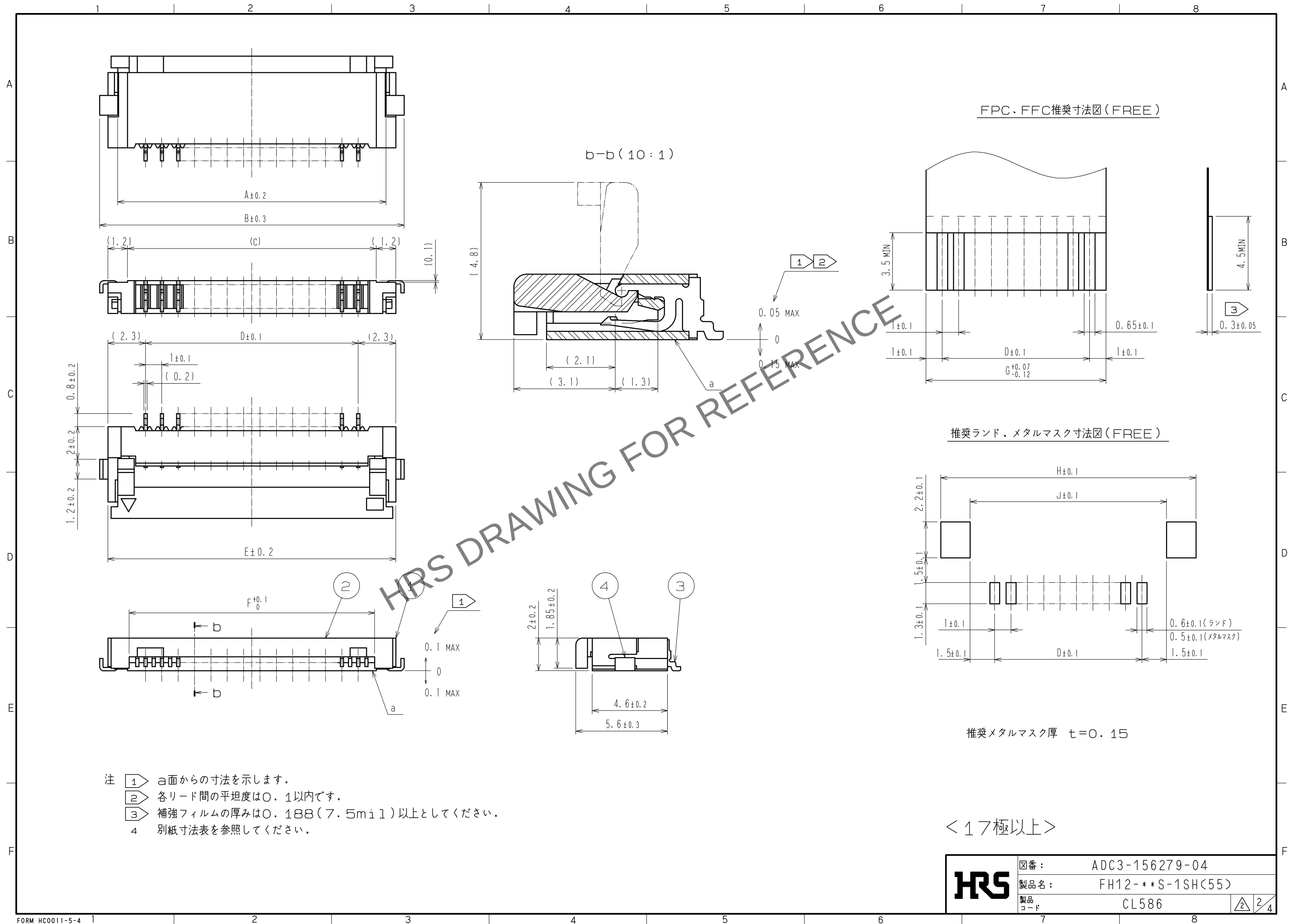

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


エンボスキャリアテープ寸法図(2:1)

テープ幅32mm以上


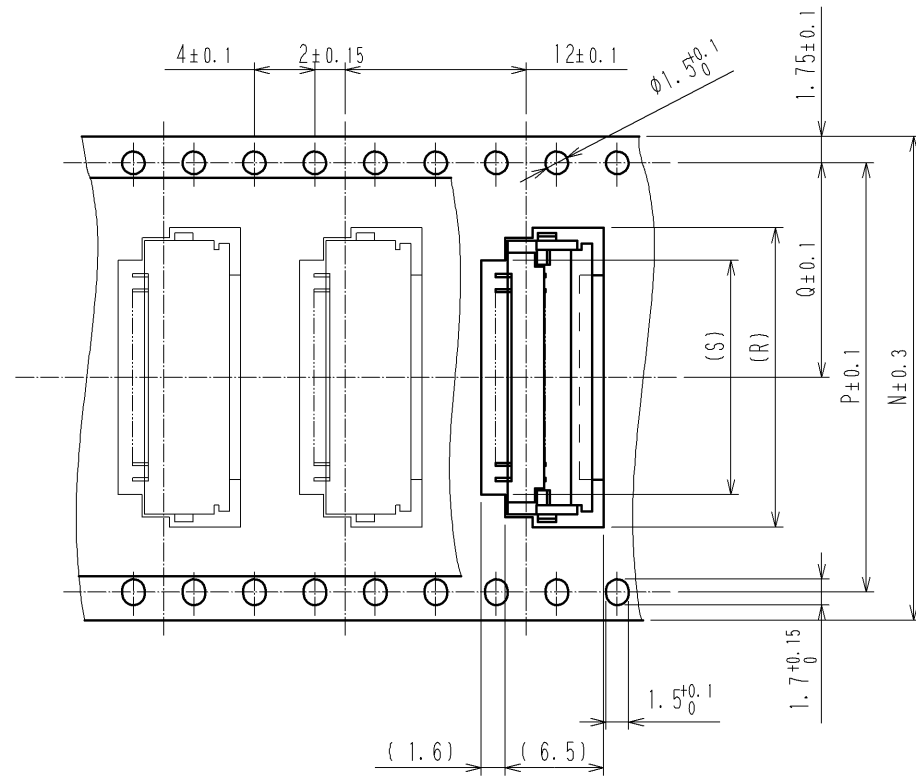


引出し方向


テープ幅24mm以下

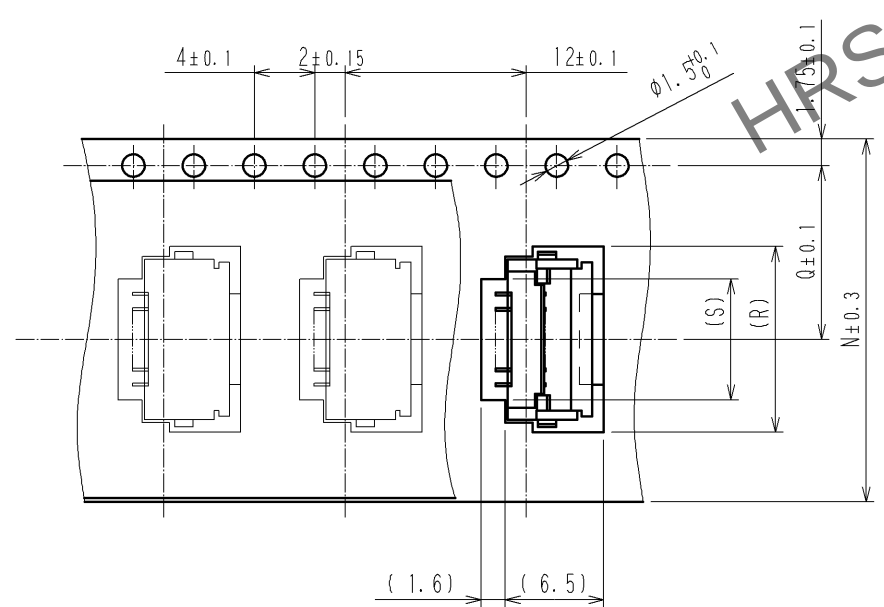

引出し方向

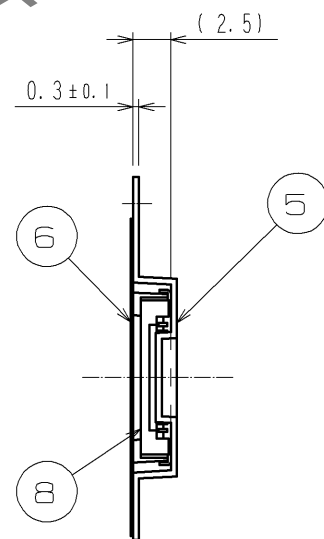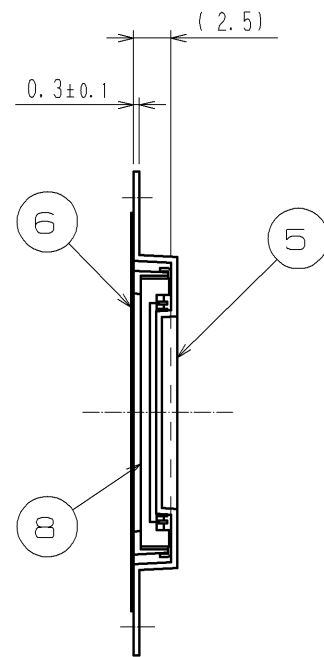

リール状態寸法図(FREE)

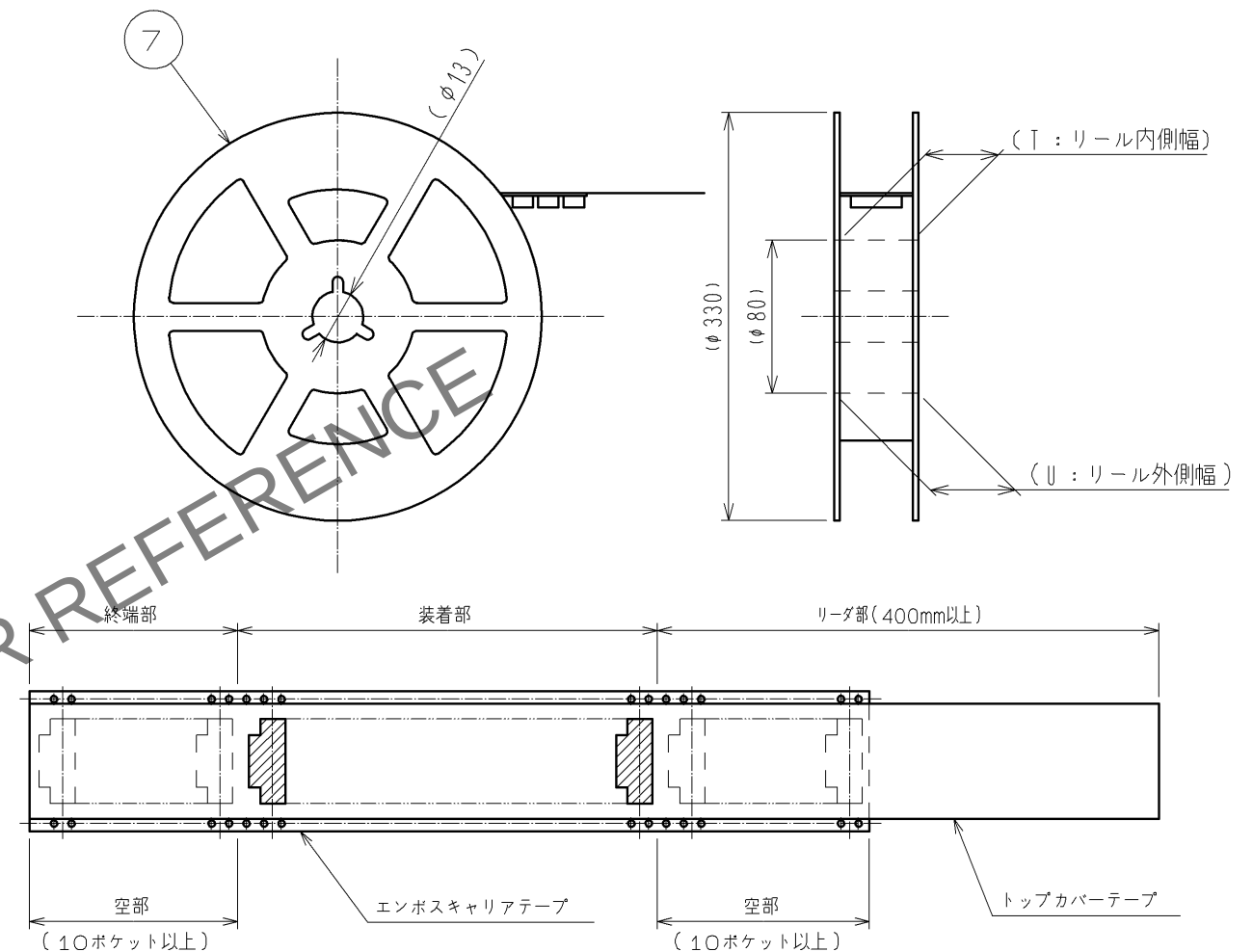

- 注 5 ()内寸法は参考値を示します。
6 1リール 2000個梱包とします。
7 別紙寸法表を参照してください。

梱包仕様図

HRS

図番:	ADC3-156279-04
製品名:	FH12-**S-1SH(55)
製品コード	CL586

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

コネクタ，FPC FFC，ランド メタルマスク寸法表

製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E	F	G	H	J
FH12- 5S-1SH(55)	CL586-0591-6-55	5	7.4	9.6	6.2	4	8.6	6.07	6	10.6	7
FH12- 6S-1SH(55)	CL586-0607-4-55	6	8.4	10.6	7.2	5	9.6	7.07	7	11.6	8
FH12- 7S-1SH(55)	CL586-0535-5-55	7	9.4	11.6	8.2	6	10.6	8.07	8	12.6	9
FH12- 8S-1SH(55)	CL586-0579-0-55	8	10.4	12.6	9.2	7	11.6	9.07	9	13.6	10
FH12- 9S-1SH(55)	CL586-0540-5-55	9	11.4	13.6	10.2	8	12.6	10.07	10	14.6	11
△2 FH12-11S-1SH(55)	CL586-0668-9-55	11	13.4	15.6	12.2	10	14.6	12.07	12	16.6	13
△2 FH12-12S-1SH(55)	CL586-0741-7-55	12	14.4	16.6	13.2	11	15.6	13.07	13	17.6	14
FH12-16S-1SH(55)	CL586-0536-8-55	16	18.4	20.6	17.2	15	19.6	17.07	17	21.6	18
FH12-17S-1SH(55)	CL586-0739-5-55	17	19.4	21.6	18.2	16	20.6	18.07	18	22.6	19
FH12-22S-1SH(55)	CL586-0547-4-55	22	24.4	26.6	23.2	21	25.6	23.07	23	27.6	24
FH12-26S-1SH(55)	CL586-0592-9-55	26	28.9	30.6	27.2	25	29.6	27.07	27	31.6	28

梱包仕様図寸法表

製品名	製品コード	極数	N	P	Q	R	S	T	U
FH12- 5S-1SH(55)	CL586-0591-6-55	5	16	—	7.5	10.3	6	17.4	21.4
FH12- 6S-1SH(55)	CL586-0607-4-55	6	24	—	11.5	11.3	7	25.4	29.4
FH12- 7S-1SH(55)	CL586-0535-5-55	7	24	—	11.5	12.3	8	25.4	29.4
FH12- 8S-1SH(55)	CL586-0579-0-55	8	24	—	11.5	13.3	9	25.4	29.4
FH12- 9S-1SH(55)	CL586-0540-5-55	9	24	—	11.5	14.3	10	25.4	29.4
FH12-11S-1SH(55)	CL586-0668-9-55	11	24	—	11.5	16.3	12	25.4	29.4
FH12-12S-1SH(55)	CL586-0741-7-55	12	24	—	11.5	17.3	13	25.4	29.4
FH12-16S-1SH(55)	CL586-0536-8-55	16	32	28.4	14.2	21.3	17	33.4	37.4
FH12-17S-1SH(55)	CL586-0739-5-55	17	44	40.4	20.2	22.3	18	45.4	49.4
FH12-22S-1SH(55)	CL586-0547-4-55	22	44	40.4	20.2	27.3	23	45.4	49.4
FH12-26S-1SH(55)	CL586-0592-9-55	26	44	40.4	20.2	31.3	27	45.4	49.4



図番：	ADC3-156279-04		
製品名：	FH12-**S-1SH(55)		
製品コード	CL586		

