

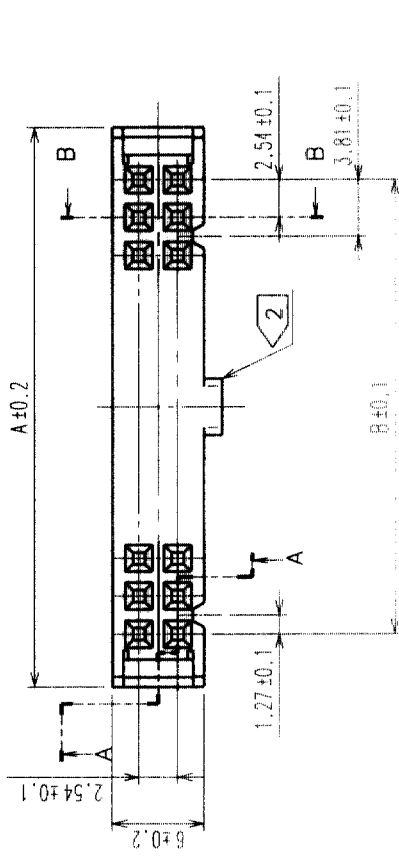
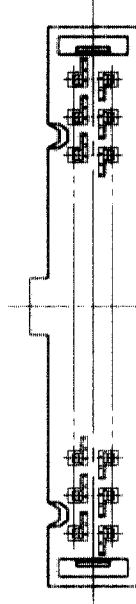



本体

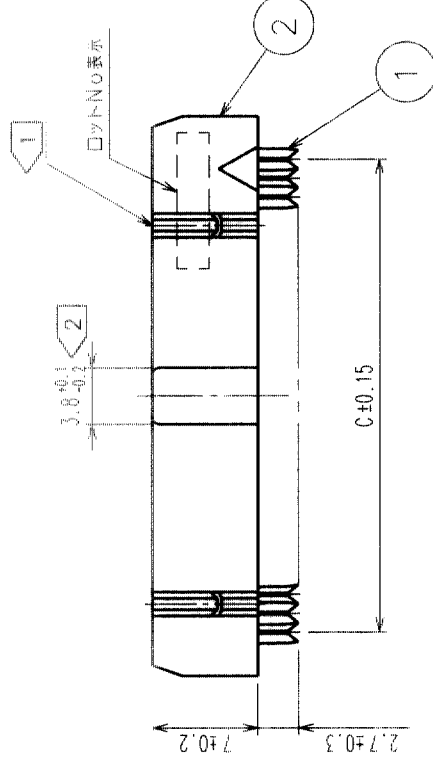


プロテクタ

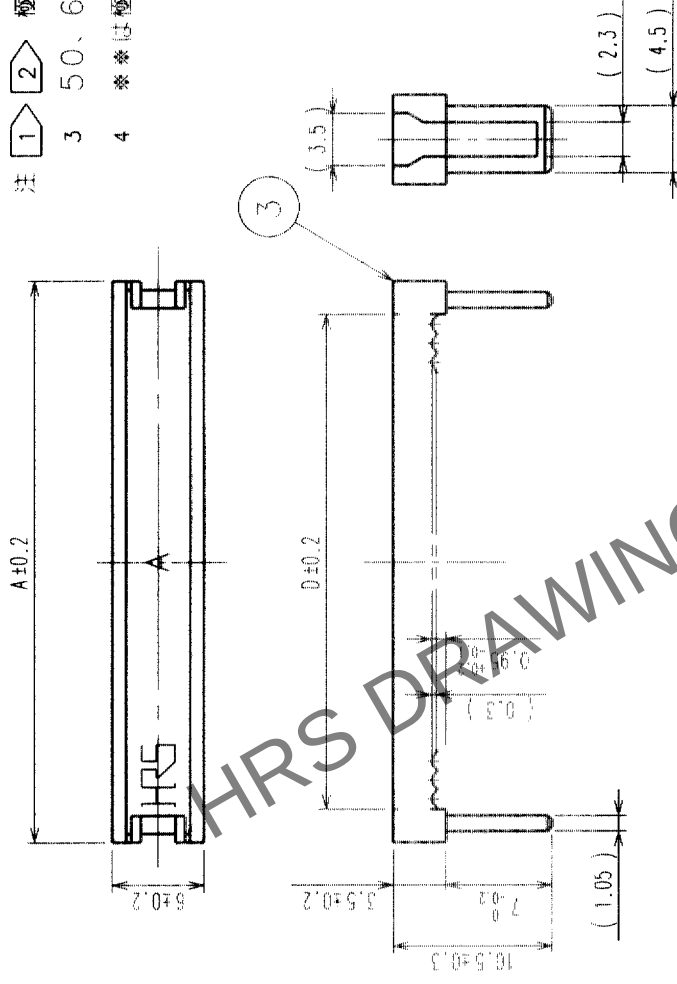

組合せ図

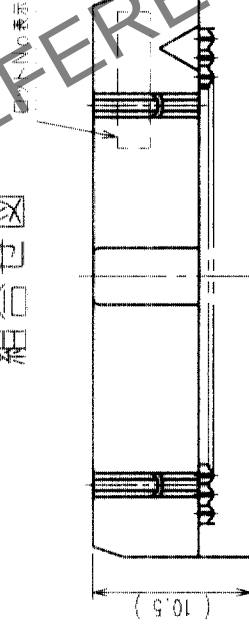

AA (5:1) BB (5:1)

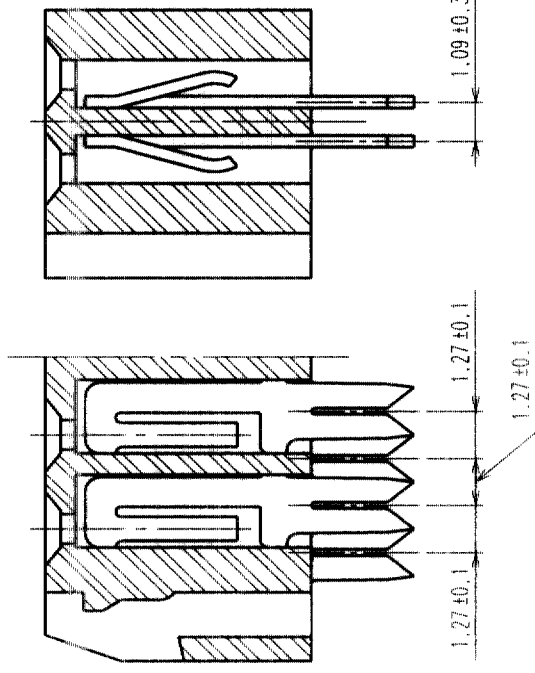

注 1 2 極性ガイド、極性キーマークは製品により数が異なりますので、下表をご参照下さい。
3 50、60、64極は2種類ありますので 1、2 をご確認の上ご使用下さい。
4 ※ は極数を示します。

CL NO.	製品名	極数	A	B	C	D	極性ガイド	極性キーマーク
CL610-0032-3-11	HIF3BA-60D-2.54R(11)	6	12.9	5.08	6.35	7.72		なし
CL610-0021-7-11	HIF3BA-100D-2.54R(11)	10	17.27	10.16	11.43	12.80		左側1つ
CL610-0022-0-11	HIF3BA-140D-2.54R(11)	14	22.35	15.24	16.51	17.88		
CL610-0023-2-11	HIF3BA-160D-2.54R(11)	16	24.89	17.78	19.05	20.42	中央1つ	
CL610-0024-5-11	HIF3BA-200D-2.54R(11)	20	29.97	22.86	24.13	25.50		
CL610-0025-8-11	HIF3BA-260D-2.54R(11)	26	37.59	30.48	31.75	33.12		
CL610-0026-0-11	HIF3BA-300D-2.54R(11)	30	42.67	35.56	36.83	38.20		
CL610-0027-3-11	HIF3BA-340D-2.54R(11)	34	47.75	40.64	41.91	43.28		
CL610-0028-6-11	HIF3BA-400D-2.54R(11)	40	55.37	48.26	49.53	50.90		
CL610-0029 9 11	HIF3BA-500D-2.54R(11)	50	68.07	60.96	62.23	63.60	左右各1つ	
CL610-0041-4-11	HIF3BA-500D-2.54R(11)	50					中央1つ	
CL610-0030-8-11	HIF3BA-600D-2.54R(11)	60	80.77	73.66	74.93	76.3	左右各1つ	
CL610-0042-7-11	HIF3BA-600D-2.54R(11)	60					中央1つ	
CL610-0031-0-11	HIF3BA-640D-2.54R(11)	64	85.85	78.74	80.01	81.38	左右各1つ	
CL610-0043-0-11	HIF3BA-640D-2.54R(11)	64					中央1つ	

2.3	PBT樹脂	クロ	UL94V-0	1	ベリウム銅	ニッケル下地+金めっき(部分めっき)
部番	材質	処理	備考	部番	材質	備考
備考	REMARKS					

旧製品コード CODE NO. (OLD)	図番 DRAWING NO.	製品名 PART NO.	製品コード CODE NO.
ADC3-152860	HIF3BA-2.54R(11)	HIF3BA	CL610
単位 mm	単位 mm	単位 mm	単位 mm
単位 mm	単位 mm	単位 mm	単位 mm

TO	PCK		
----	-----	--	--