



Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

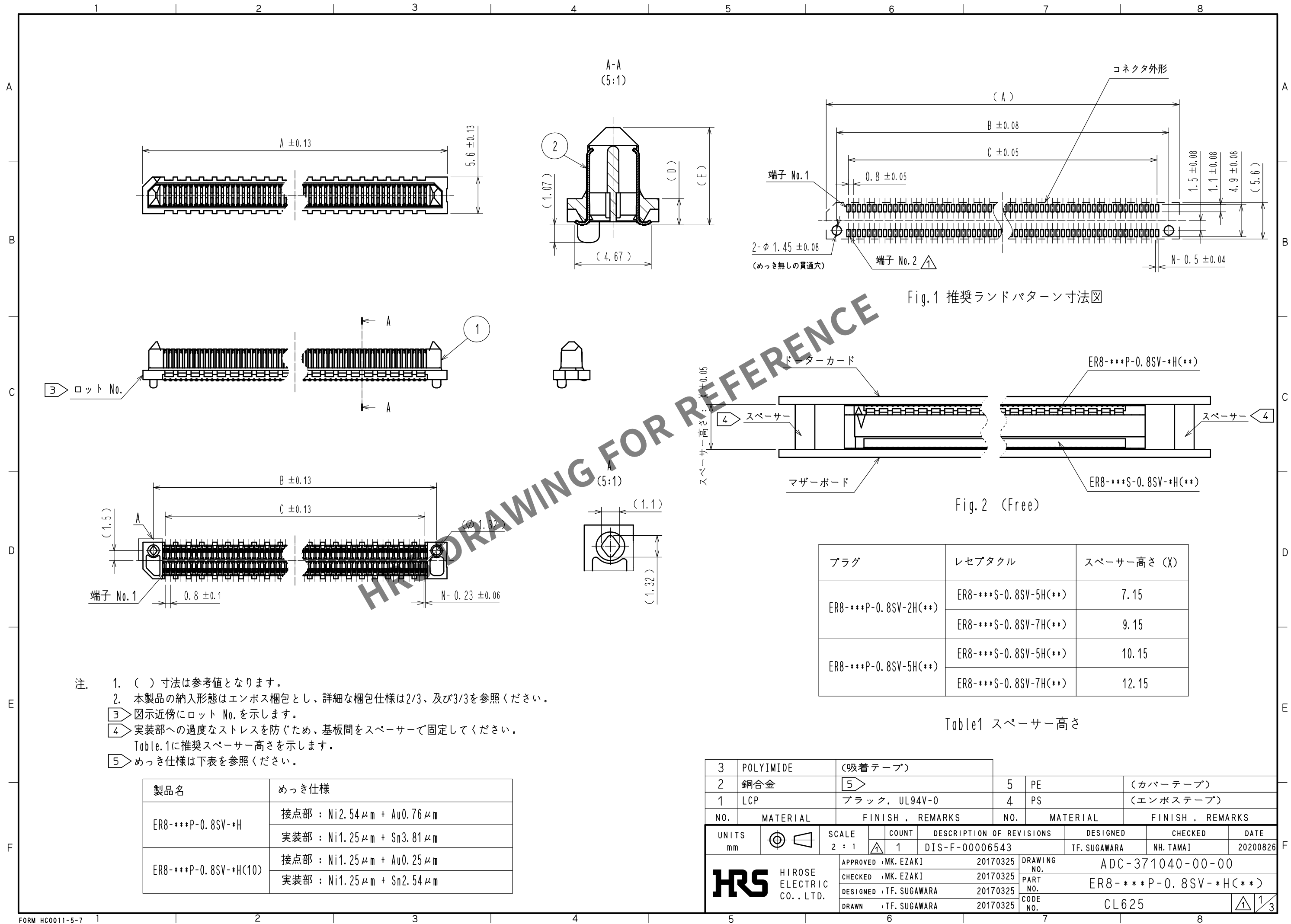

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

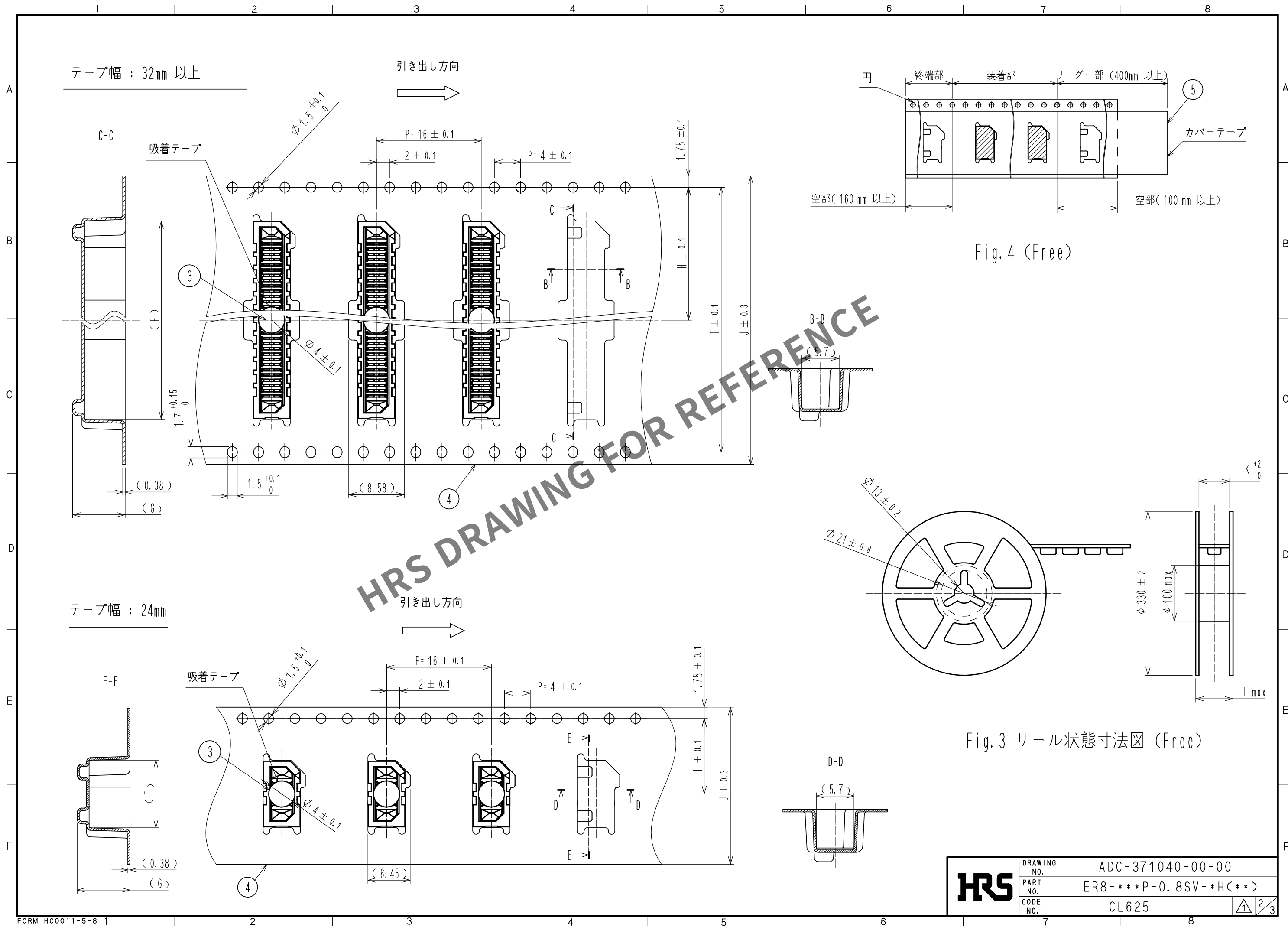

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

製品名	HRS No.	極数 (N)	寸法												平坦度	入数/リール
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
ER8-10P-0.8SV-2H(**)	CL625-0008-8-**-	10	10	6.8	3.2	1.605	5.965	10.3	8.03	11.5	-	24	24.4	30.4	0.1 Max	450
ER8-20P-0.8SV-2H(**)	CL625-0011-0-**-	20	14	10.8	7.2	1.605	5.965	14.3	8.03	14.2	28.4	32	32.4	38.4	0.1 Max	475
ER8-30P-0.8SV-2H(**)	CL625-0012-0-**-	30	18	14.8	11.2	1.605	5.965	18.3	8.03	20.2	40.4	44	44.4	50.4	0.1 Max	475
ER8-40P-0.8SV-2H(**)	CL625-0013-0-**-	40	22	18.8	15.2	1.605	5.965	22.3	8.03	20.2	40.4	44	44.4	50.4	0.1 Max	350
ER8-50P-0.8SV-2H(**)	CL625-0009-0-**-	50	26	22.8	19.2	1.605	5.965	26.3	8.03	20.2	40.4	44	44.4	50.4	0.1 Max	350
ER8-60P-0.8SV-2H(**)	CL625-0017-0-**-	60	30	26.8	23.2	1.605	5.965	30.3	8.03	20.2	40.4	44	44.4	50.4	0.1 Max	350
ER8-70P-0.8SV-2H(**)	CL625-0021-0-**-	70	34	30.8	27.2	1.605	5.965	34.3	8.03	26.2	52.4	56	56.4	62.4	0.1 Max	350
ER8-80P-0.8SV-2H(**)	CL625-0022-0-**-	80	38	34.8	31.2	1.605	5.965	38.3	8.03	26.2	52.4	56	56.4	62.4	0.12 Max	350
ER8-100P-0.8SV-2H(**)	CL625-0023-0-**-	100	46	42.8	39.2	1.605	5.965	46.3	8.03	34.2	68.4	72	72.4	89	0.12 Max	350
ER8-120P-0.8SV-2H(**)	CL625-0003-4-**-	120	54	50.8	47.2	1.605	5.965	54.3	8.03	34.2	68.4	72	72.4	89	0.12 Max	375
ER8-10P-0.8SV-5H(**)	CL625-0024-0-**-	10	10	6.8	3.2	4.605	8.905	10.3	11	11.5	-	24	24.4	30.4	0.1 Max	325
ER8-20P-0.8SV-5H(**)	CL625-0025-0-**-	20	14	10.8	7.2	4.605	8.905	14.3	11	14.2	28.4	32	32.4	38.4	0.1 Max	325
ER8-30P-0.8SV-5H(**)	CL625-0026-0-**-	30	18	14.8	11.2	4.605	8.905	18.3	11	20.2	40.4	44	44.4	50.4	0.1 Max	325
ER8-40P-0.8SV-5H(**)	CL625-0020-0-**-	40	22	18.8	15.2	4.605	8.905	22.3	11	20.2	40.4	44	44.4	50.4	0.1 Max	250
ER8-50P-0.8SV-5H(**)	CL625-0027-0-**-	50	26	22.8	19.2	4.605	8.905	26.3	11	20.2	40.4	44	44.4	50.4	0.1 Max	250
ER8-60P-0.8SV-5H(**)	CL625-0019-0-**-	60	30	26.8	23.2	4.605	8.905	30.3	11	26.2	52.4	56	56.4	62.4	0.1 Max	250
ER8-70P-0.8SV-5H(**)	CL625-0028-0-**-	70	34	30.8	27.2	4.605	8.905	34.3	11	26.2	52.4	56	56.4	62.4	0.1 Max	250
ER8-80P-0.8SV-5H(**)	CL625-0029-0-**-	80	38	34.8	31.2	4.605	8.905	38.3	11	26.2	52.4	56	56.4	62.4	0.12 Max	250
ER8-100P-0.8SV-5H(**)	CL625-0030-0-**-	100	46	42.8	39.2	4.605	8.905	46.3	11	34.2	68.4	72	72.4	89	0.12 Max	250
ER8-120P-0.8SV-5H(**)	CL625-0031-0-**-	120	54	50.8	47.2	4.605	8.905	54.3	11	34.2	68.4	72	72.4	89	0.12 Max	250

Table2 寸法一覧

	DRAWING NO.	ADC-371040-00-00	
	PART NO.	ER8-***P-0.8SV-*H(**)	
	CODE NO.	CL625	1 3 3