
 
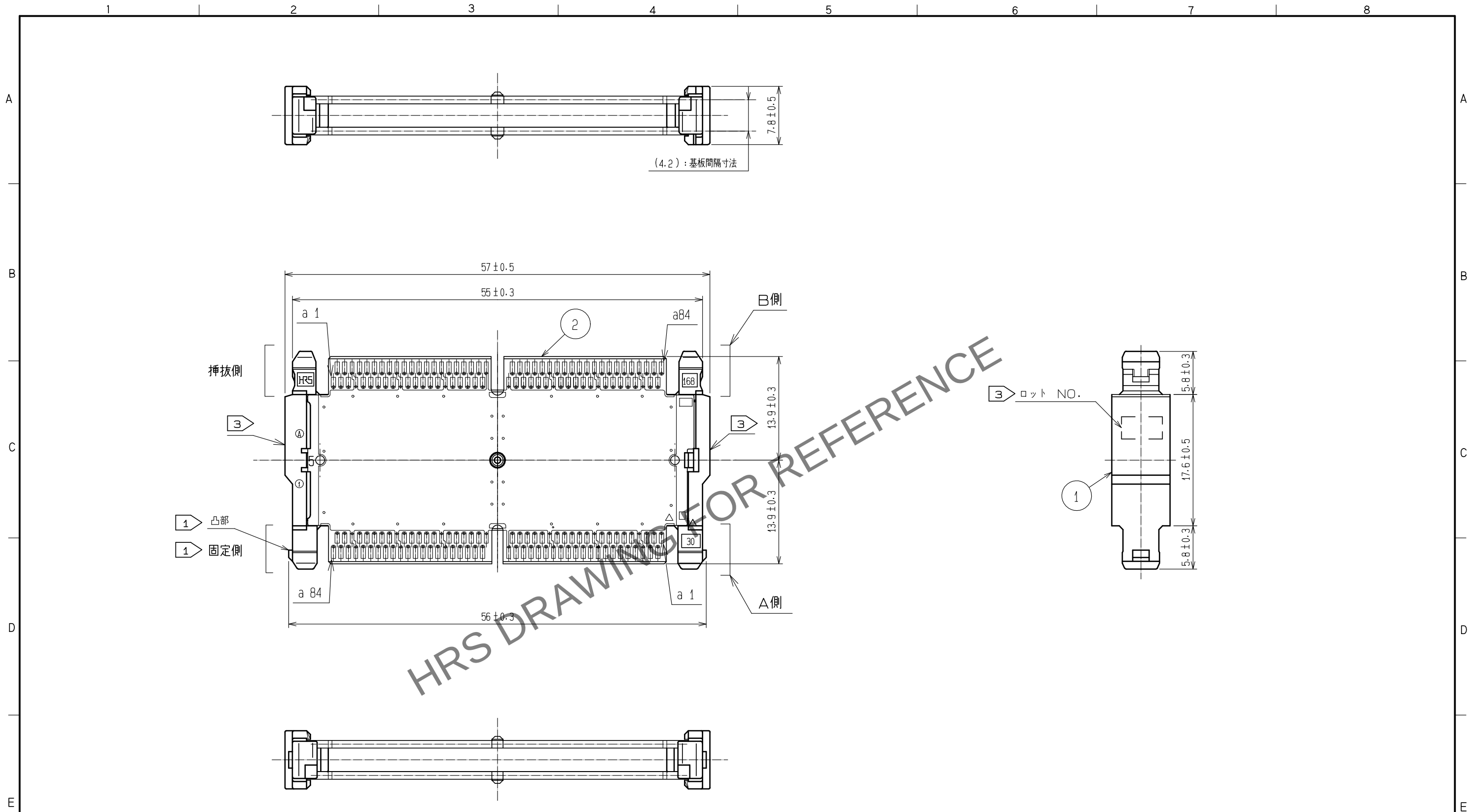




- △注.
- 固定側は、レセプタクル：IT1-168S-SV と嵌合すると凸部がレセプタクルに引っ掛かり、離脱できない構造となっています。
 - 本製品の使用に際してはスペーサーを必ずご使用下さい。FIG. 1にスペーサーの推奨高さを示します。
 - 製造ロットは、任意の面に表示します。
 - 本製品は、信号ライン（140本）、グランドライン（28本）を有する為、TABLE. 1にご使用における端子接続表と、信号及びグランドの配置を示します。
 - () 寸法はノミナル値を示します。また、それらの寸法はあくまで参考値となります。
 - 本製品の取り扱いについては、「INSTALLATION AND USE INSTRUCTION MANUAL (ETAD-F0265)」を参照下さい。

1		2						
PBT		GLASS-BASE EPOXY (FR4)						
BLACK UL94V-0		CONTACT AREA: Ni3μm + Au0.05μm						
THE OTHER AREA: SOLDER RESIST								
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS			
UNITS mm		SCALE 2 : 1		COUNT 6	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-F-00015164	DESIGNED KM. KUBOTA	CHECKED CHUNKAI YANG	DATE 20220825
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : KI. AKIYAMA		20061129	DRAWING NO. ADC-153724-00-02			
		CHECKED : SI. TOMIOKA		20061129	PART NO. IT1-168P/28-30H			
		DESIGNED : TS. OSHIDA		20061129	CODE NO. CL0641-0303-7-00			
		DRAWN : TS. SAITO		20061129	 1/2			

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

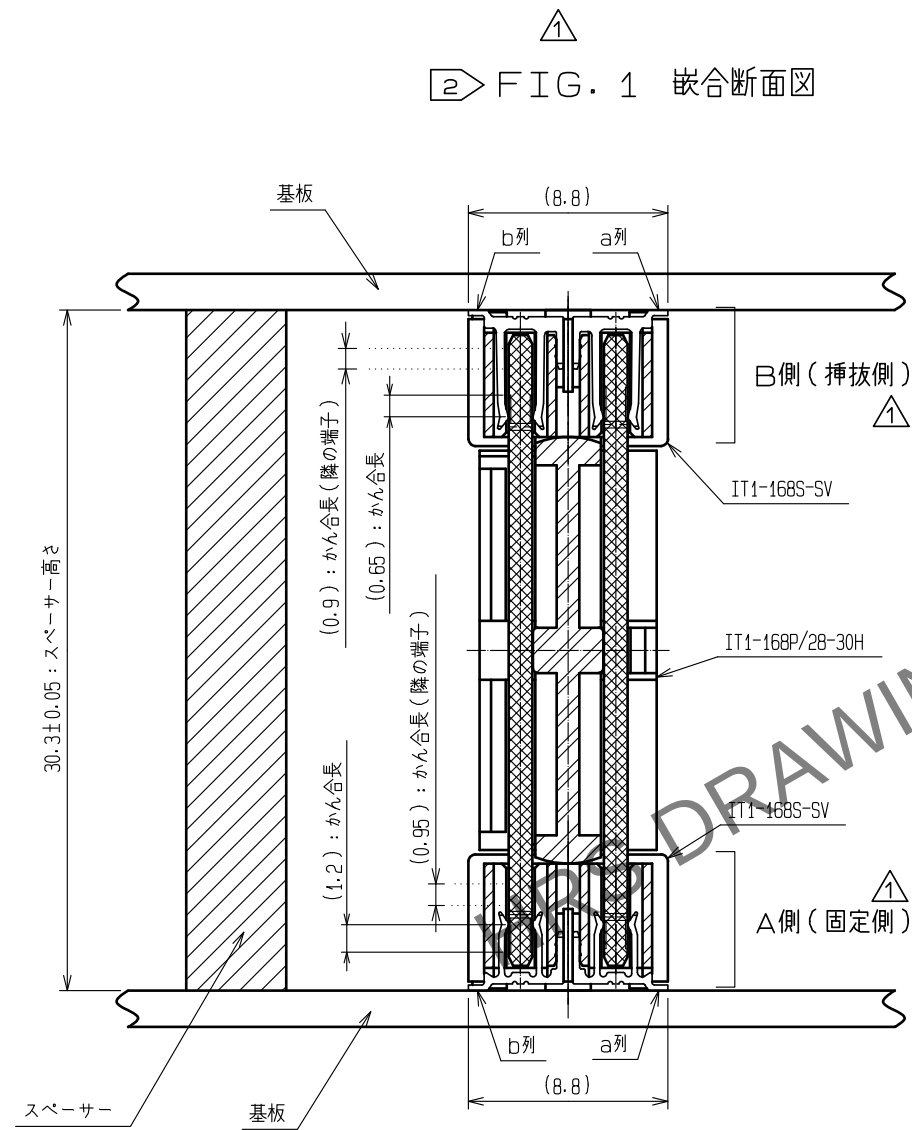

△
4 TABLE. 1 A側-B側 端子接続表

a 列				b 列			
	A側-B側		A側-B側		A側-B側		A側-B側
信号	a 1 - a 84	信号	a 44 - a 41	信号	b 1 - b 84	信号	b 44 - b 41
	a 2 - a 83		⋮		b 2 - b 83		⋮
	a 3 - a 82		⋮		b 3 - b 82		⋮
	a 4 - a 81		⋮		b 4 - b 81		⋮
	a 5 - a 80		a 53 - a 32		b 5 - b 80		b 53 - b 32
グラント	a 6 - a 79	グラント	a 54 - a 31	グラント	b 6 - b 79	グラント	b 54 - b 31
	a 7 - a 78		a 55 - a 30		b 7 - b 78		b 55 - b 30
信号	a 8 - a 77	信号	a 56 - a 29	信号	b 8 - b 77	信号	b 56 - b 29
	⋮		⋮		⋮		⋮
信号	a 17 - a 68	信号	a 65 - a 20	信号	b 17 - b 68	信号	b 65 - b 20
	⋮		⋮		⋮		⋮
グラント	a 18 - a 67	グラント	a 66 - a 19	グラント	b 18 - b 67	グラント	b 66 - b 19
	a 19 - a 66		a 67 - a 18		b 19 - b 66		b 67 - b 18
信号	a 20 - a 65	信号	a 68 - a 17	信号	b 20 - b 65	信号	b 68 - b 17
	⋮		⋮		⋮		⋮
信号	a 29 - a 56	信号	a 77 - a 8	信号	b 29 - b 56	信号	b 77 - b 8
	⋮		⋮		⋮		⋮
グラント	a 30 - a 55	グラント	a 78 - a 7	グラント	b 30 - b 55	グラント	b 78 - b 7
	a 31 - a 54		a 79 - a 6		b 31 - b 54		b 79 - b 6
信号	a 32 - a 53	信号	a 80 - a 5	信号	b 32 - b 53	信号	b 80 - b 5
	⋮		a 81 - a 4		⋮		b 81 - b 4
信号	⋮	信号	a 82 - a 3	信号	⋮	信号	b 82 - b 3
	⋮		a 83 - a 2		⋮		b 83 - b 2
グラント	a 41 - a 44	グラント	a 84 - a 1	グラント	b 41 - b 44	グラント	b 84 - b 1
	⋮		⋮		⋮		⋮
グラント	a 42 - a 43	グラント	⋮	グラント	b 42 - b 43	グラント	⋮
	a 43 - a 42		⋮		b 43 - b 42		⋮