
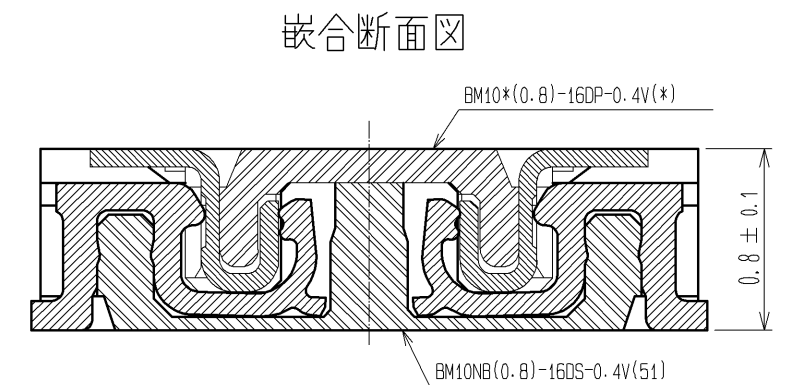
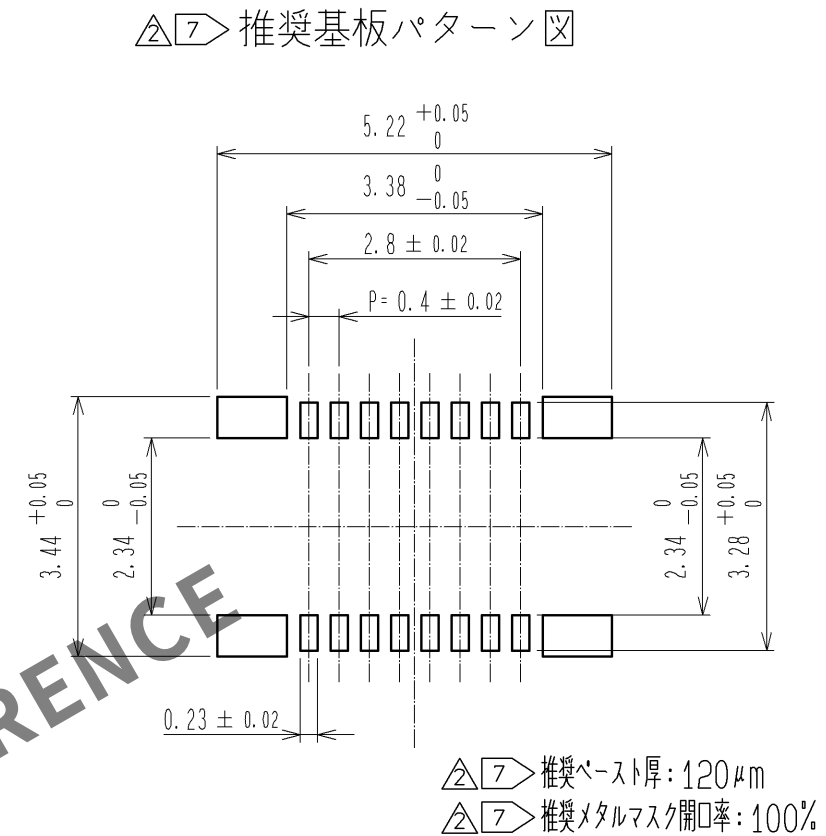
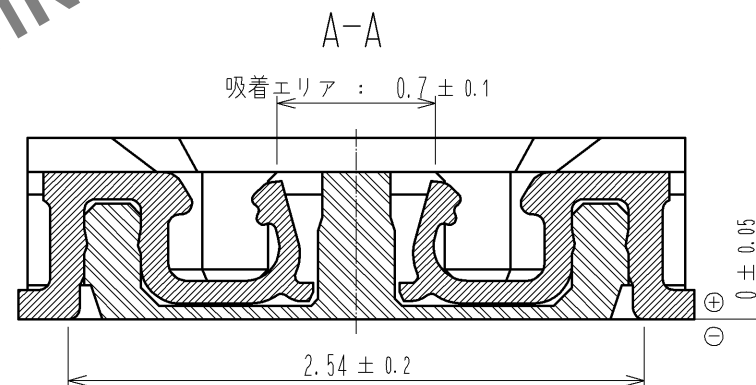
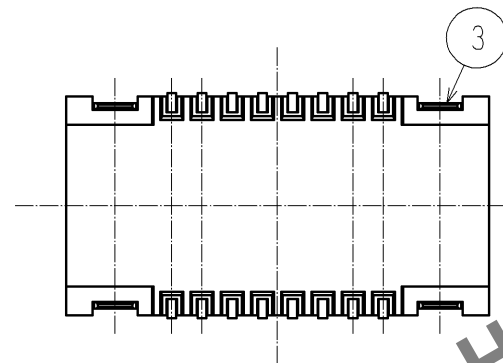
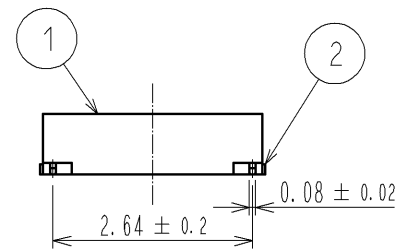
 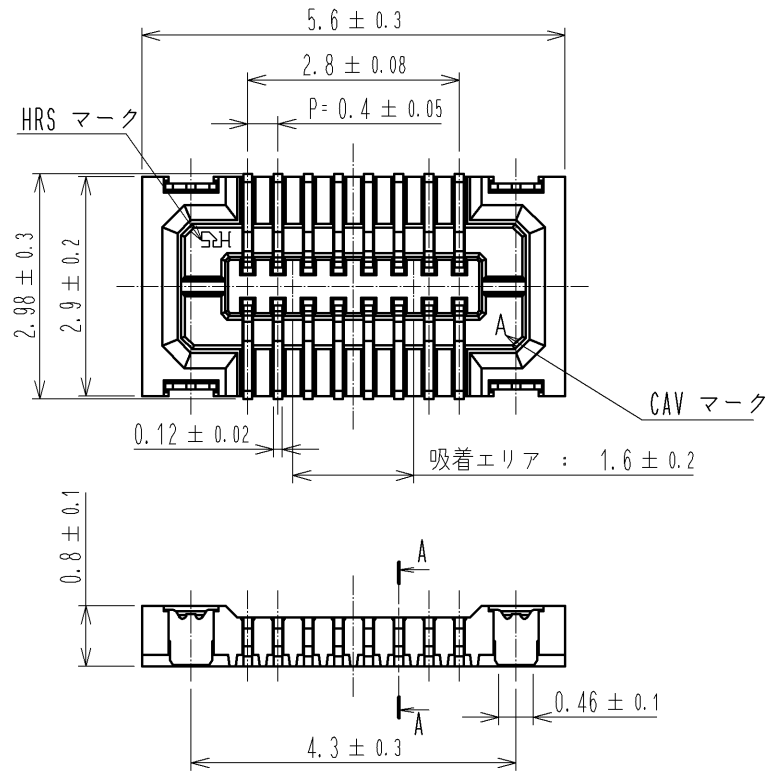




- 注 1. 平坦度は0.1mm以下とする。
2. 1リール8000個梱包とする。
3. リールの引き出し始め100mm以上と、引き出し終わり160mm以上は空BOXとする。
- ④ 端子めっき仕様
- | | | |
|------|---|--------------|
| 接触部 | : | 金めっき0.05μm以上 |
| リード部 | : | 金めっき0.05μm以上 |
| 下地 | : | ニッケルめっき1μm以上 |
| (表面 | : | 封孔処理) |
- ⑤ 補強金具めっき仕様。
- | | | |
|-----|---|--------------|
| 実装部 | : | 金めっき0.05μm以上 |
| 下地 | : | ニッケルめっき1μm以上 |
6. エンボステープ剥離強度は JIS C 0806 を適用。
- ⑦ 弊社推奨と異なる設定をする場合は、弊社にお問い合わせ下さい。

3	リン青銅		5	6	PS	プラスチックリール (BLACK)		
2	リン青銅		4	5	ポリエステル	CLEAR		
1	LCP樹脂	UL94V-0, BLACK		4	PS	CLEAR		
部番	材 質	処 理 , 備 考			部番	材 質	処 理 , 備 考	


UNITS mm		SCALE		△の数	訂 正 記 事	設 計	検 図	年月日
		FREE		4				

 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	承 認	: KH. IKEDA	09. 05. 27	図番 : ADC3-319211-01 製品名 : BM10NB<0.8>-16DS-0. 4V<51> 製品 コード CL684-6110-4-51
	検 図	: TS. MIYAZAKI	09. 05. 26	
	設 計	: SH. HOSODA	09. 05. 25	
	製 図	: SH. HOSODA	09. 04. 22	

	
---	---

F

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

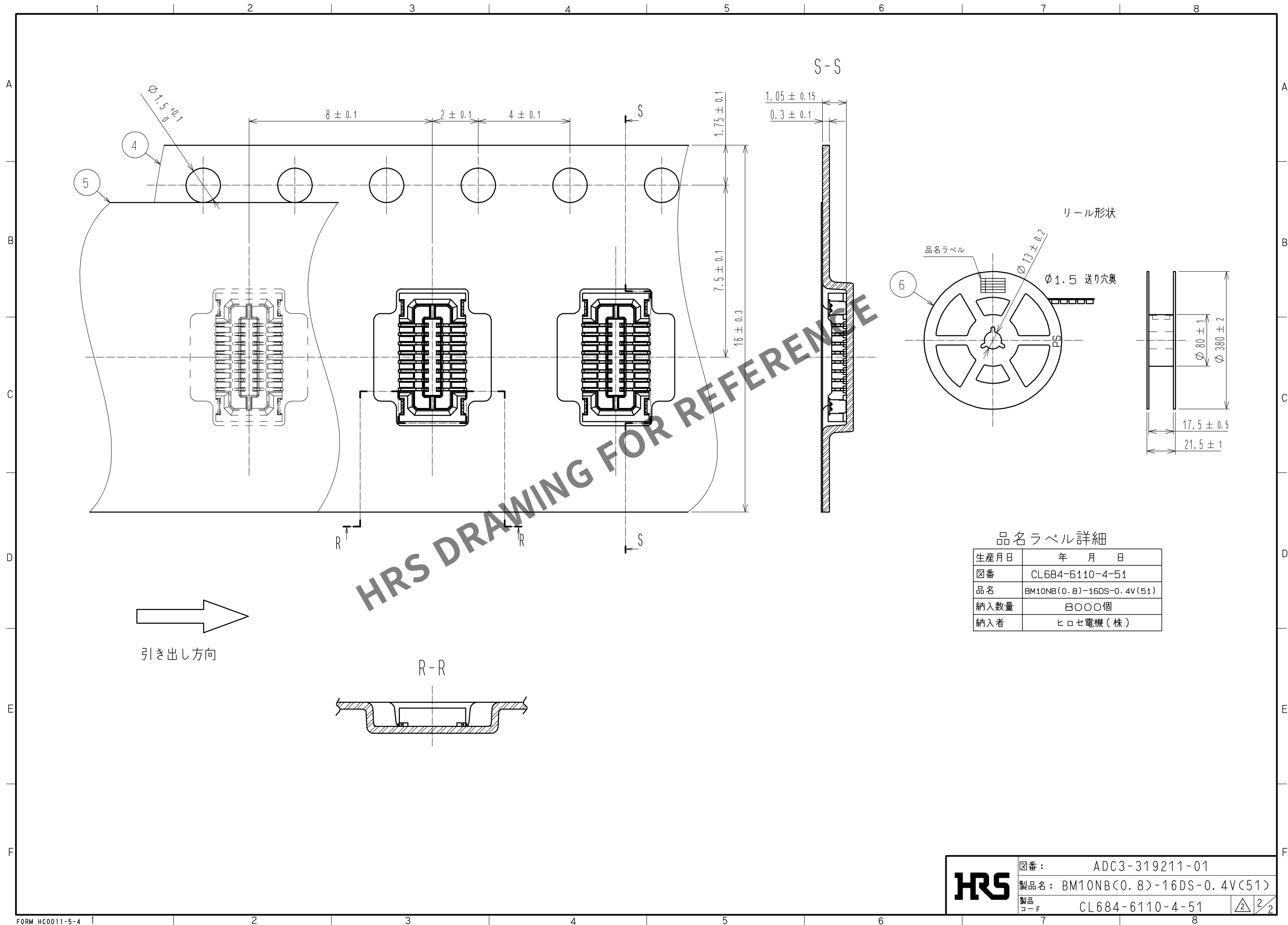

HRS	図番:	ADC3-319211-01
	製品名:	BM10NB<0.8>-16DS-0.4V<51>
	製品コード	CL684-6110-4-51

2/2