

MODULAR CONNECTORS

CL 222 TM

■ TM11EMI対応プラグ

●材質・処理

項 目	材 質	処 理
プラグケース	ポリカーボネート樹脂	透 明
端 子	りん青銅	金めっき
カ バ ー	ポリカーボネート樹脂	ページュ(標準)


適 合 ケ ー ブ ル	
導 体 径	銅箔又は、AWG26相当
絶 縁 体 径	φ 0.9～φ 1.0

●電気性能

項 目	条 件	規 格
電流容量	1ピン当たり	0.5A
定格電圧	1ピン当たり	AC125V
絶縁抵抗	DC100Vにて	100 M Ω以上
耐 電 圧	規格値にて1分間	AC500Vr.m.s

●銅箔・より線ケーブル用ストレートカバー付 6 芯プラグ

●TM11P-66P (**)

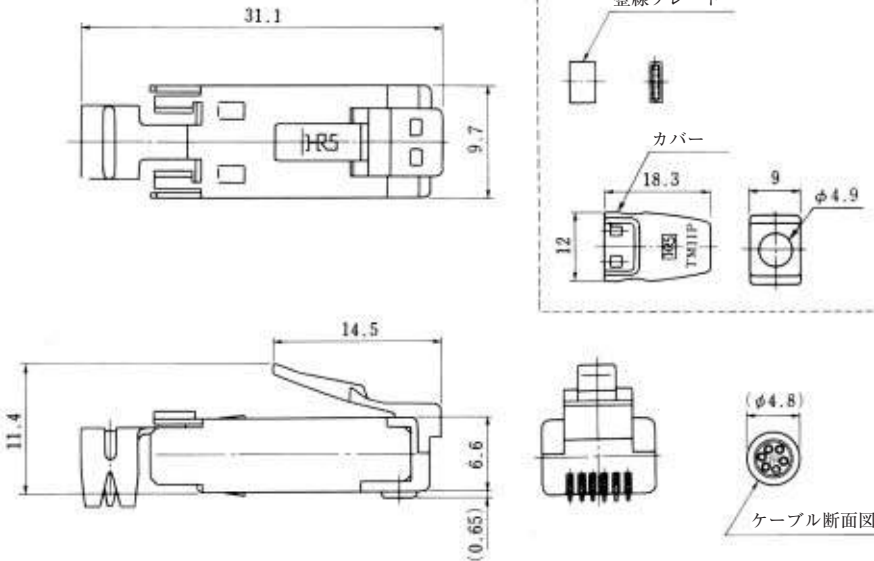

CL No.	Part No.	カバーの色	RoHS
CL222-2149-9-50	TM11P-66P (50)	ページュ	○
CL222-2149-9-53	TM11P-66P (53)	黒	



(梱包単位：100個)

MODULAR CONNECTORS

CL 222 TM

●銅箔・より線ケーブル用ストレートカバー付 8 芯プラグ

●TM11AP-88P (**)

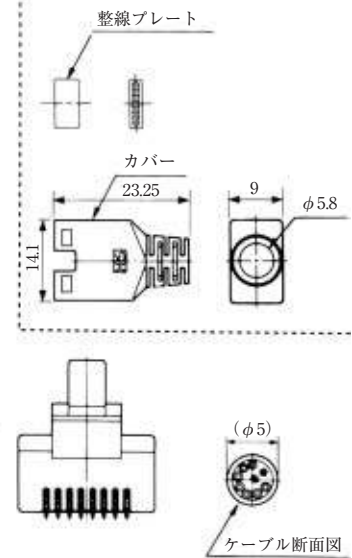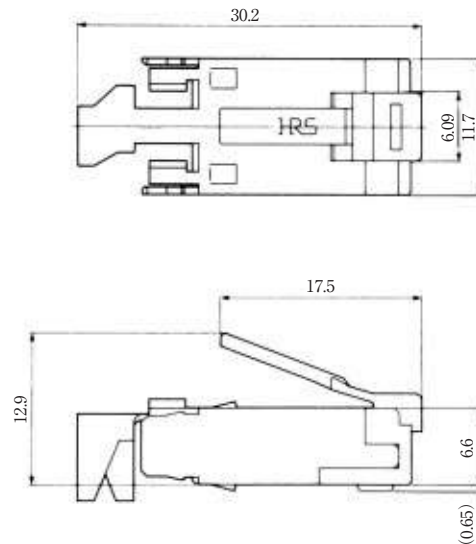


HRS No.	製品番号	カバーの色	RoHS
CL222-2780-6	TM11AP-88P	ベージュ	○
CL222-2780-6-02	TM11AP-88P (02)	ミディアムグレー	
CL222-2780-6-03	TM11AP-88P (03)	ク ロ	
CL222-2780-6-04	TM11AP-88P (04)	ナチュラルライトグレー	



(梱包単位：100個)

●銅箔・より線ケーブル用幅狭ストレートカバー付 8 芯プラグ (連鎖ジャック対応)

●TM11AP1-88P (**)

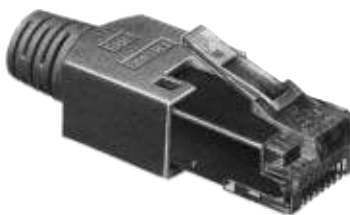

CL222-2782-1
TM11AP1-88

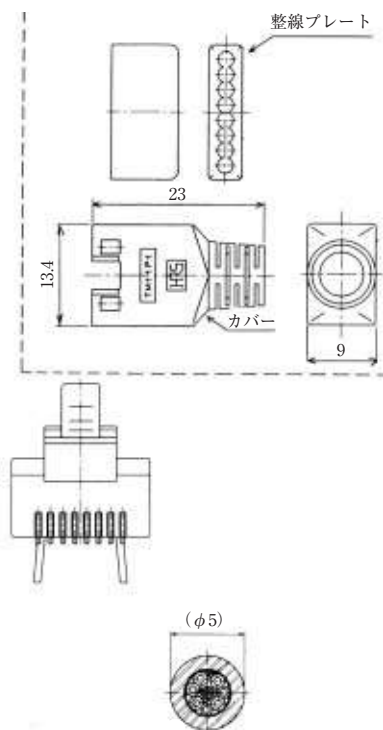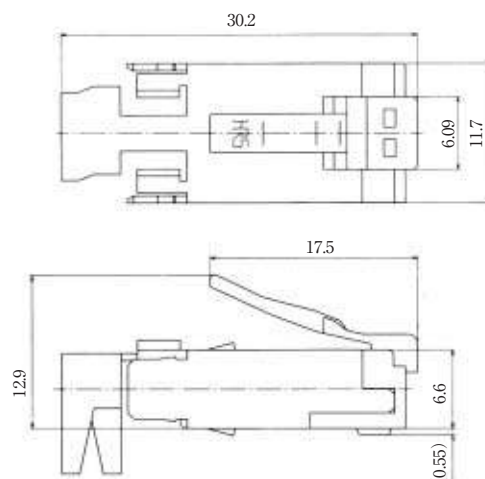

HRS No.	製品番号	カバーの色	RoHS
CL222-2782-1	TM11AP1-88P	ライトベージュ	○
CL222-2782-1-02	TM11AP1-88P (02)	ミディアムグレー	
CL222-2782-1-03	TM11AP1-88P (03)	ク ロ	
CL222-2782-1-04	TM11AP1-88P (04)	ナチュラルライトグレー	
CL222-2782-1-05	TM11AP1-88P (05)	ア カ	
CL222-2782-1-06	TM11AP1-88P (06)	ミドリ	
CL222-2782-1-07	TM11AP1-88P (07)	ア オ	
CL222-2782-1-08	TM11AP1-88P (08)	キ	
CL222-2782-1-09	TM11AP1-88P (09)	オレンジ	


(梱包単位：100個)

MODULAR CONNECTORS

CL 222 TM

●銅箔・より線ケーブル用L 曲りカバー付 8 芯プラグ

●TM11APA-88P (**)

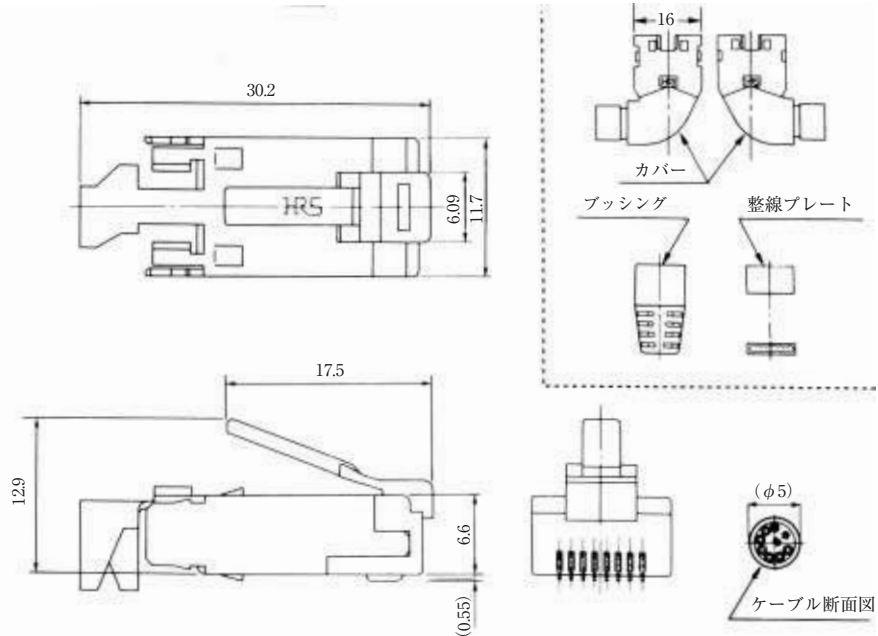


HRS No.	製品番号	カバーの色	RoHS
CL222-2781-9	TM11APA-88P	ライトベージュ	○
CL222-2781-9-03	TM11APA-88P (03)	ク ロ	

(梱包単位：100個)

●銅箔・より線ケーブル用T 曲りカバー付 8 芯プラグ

●TM11APA1-88P (**)

HRS No.	製品番号	RoHS
CL222-2783-4	TM11APA1-88P	○

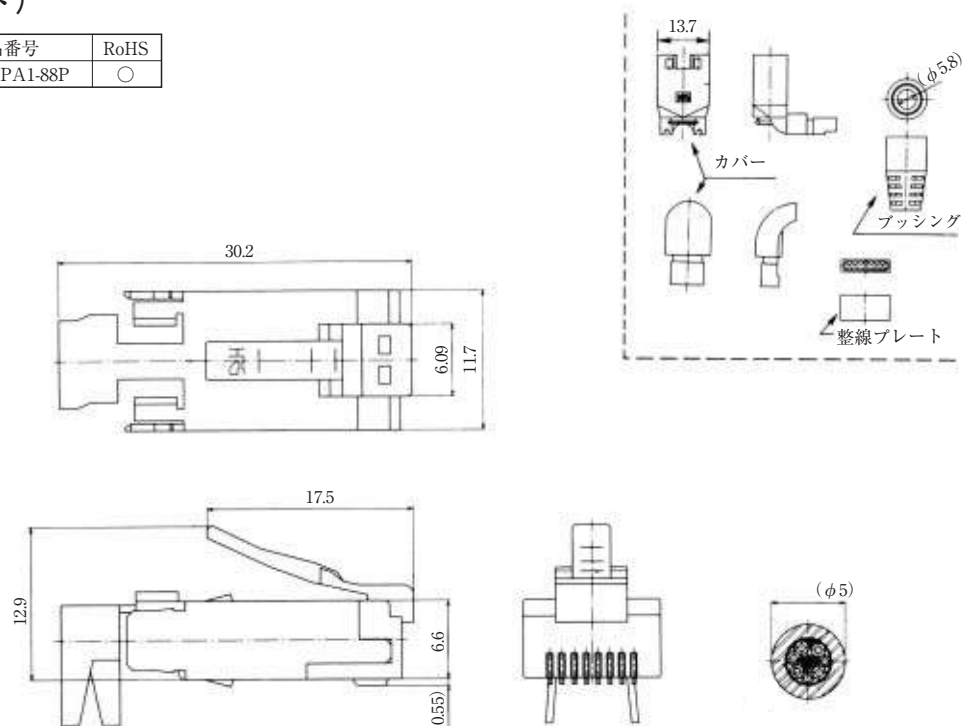

注) カバーはライトベージュが標準色です。

(梱包単位：100個)

MODULAR CONNECTORS

CL 222 TM

● プラグ結線工具

治具 プラグ	端子圧接用		ケーブル加締め、グラウンド板折り曲げ用	
	HRS No.	製品番号	HRS No.	製品番号
TM11「J」-66P	CL901-0938-4	アブリケター-105-TM11P-66P	CL902-2020-5	TM11P-66P/CCT
	CL901-0001-0	CM-105C	CL902-0132-8	HOS-7
TM11AP「J」-88P	CL902-2532-0	HT603/TM21P-88P	CL902-2532-0	HT603/TM21P-88P

● プラグ組立構造図

