
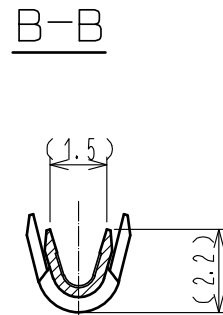
 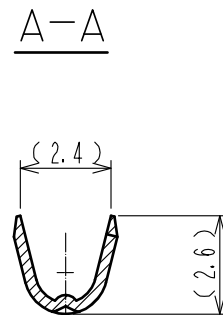

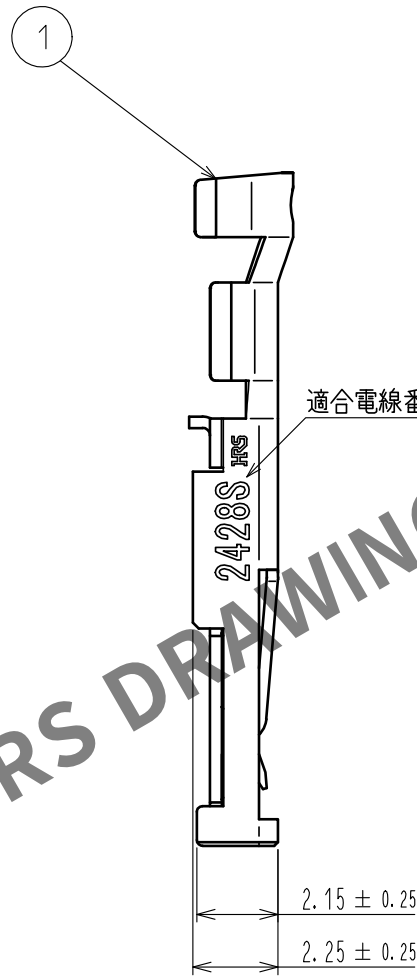
 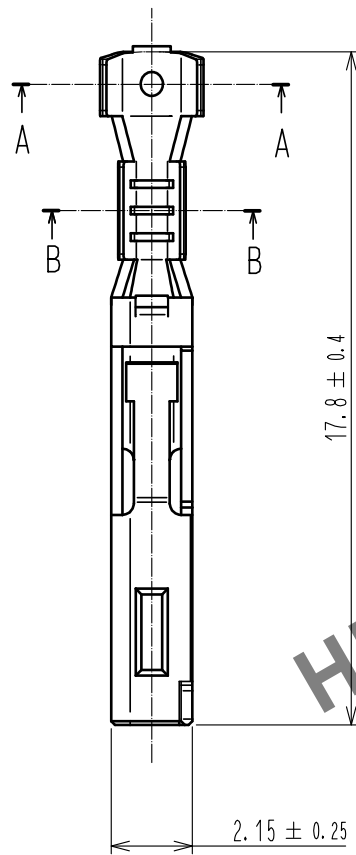


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 注 1. 適合電線は、AWG#23～#28 (UL1007: AWG#24～#28) 最大被覆外径 φ1.80mm となります。
2. 圧着機及び圧着条件(クリンプハイト等)は、ご使用電線に応じて別途指定させて頂きます。
3. 1パック100個入りとなります。
4. 本品と組合わせて使用する適合コネクタ部材、かん合相手については ATAD-E2961によります。
5. 圧着品質基準については、ATAD-E3238をご参照願います。

				1	銅合金	接触部: 金めっき 0.2μm以上 バレル部: すずめっき 1μm以上 下地めっき: ニッケルめっき 0.5μm以上											
部番		材 質		処 理 , 備 考		部番		材 質		処 理 , 備 考							
UNITS mm				SCALE 5 : 1				△の数		訂 正 記 事		設 計		検 図		年月日	
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				承 認 : MN.KENJO				20211224				図番: ADC-397385-00-00					
				検 図 : KG.OKITA				20211224				製品名: PQ50S2-2428SCA					
				設 計 : HY.MATSUDA				20211224				製品コード: CL0236-0051-0-00					
				製 図 : YK.MORIYAMA				20211224				1/1					