


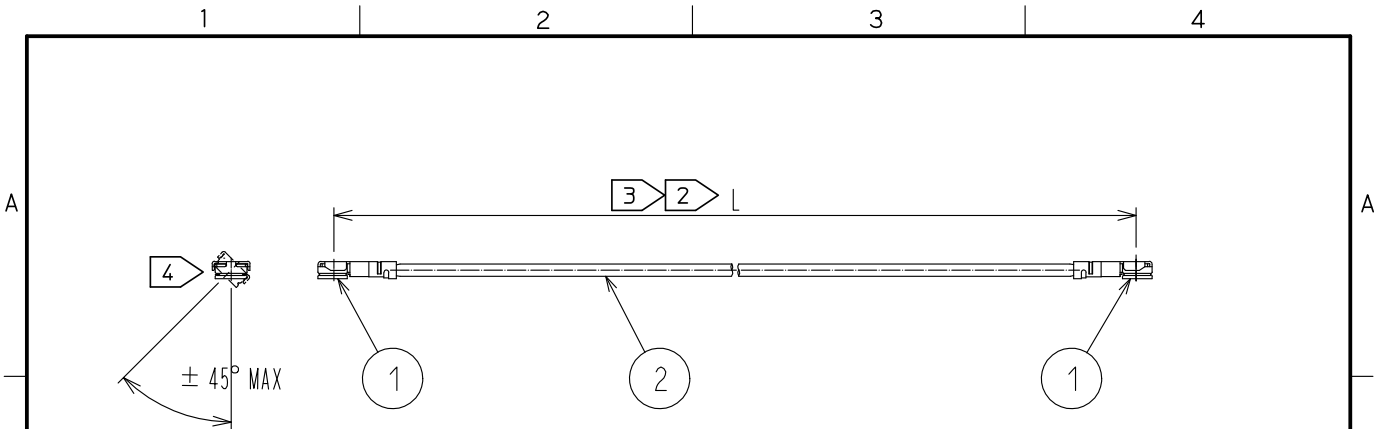

注1. W.FL2シリーズはW.FLシリーズに対してカン合の互換性はありません。
本製品のW.FL2シリーズプラグにはW.FL2シリーズのレセプタクル
(W.FL2-R-SMT-1)を適用願います。
(W.FL-R-SMT-1)とはカン合させないで下さい)

2 製品名末尾のLはケーブル指定長を示します。


3 各ケーブル長での公差は下表の通りです。

長さ L [mm]	公差 [mm]
$35 \leq L \leq 200$	± 4
$200 < L \leq 500$	± 8
$500 < L \leq 1000$	± 12
$1000 < L$	$\pm 1.5\%$

4 両端コネクタの径方向の位置関係は、図の位置より
 $\pm 45^\circ$ 以内の仕上がりとなります。
150mm以上は長尺品の為、任意とさせていただきます。

5. 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

【コネクタ寸法図】

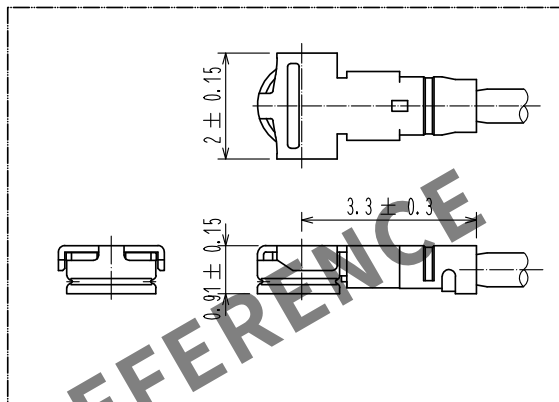

製品名	ケーブル色
~044*1TS~	白
~044*2TS~	黒

【コネクタ使用上のご注意】

1. コネクタの抜き差しについて

- (1) コネクタの嵌合は、下記の専用治具を用いて
コネクタの結合軸を合わせて垂直に挿入して下さい。
製品名: W.FL-LP-IN (CL331-0323-2) もしくは
W.FL2-LP-IN. OUT (CL331-0321-7)


◆斜め挿入はコネクタの変形(破損)となりますので行わないで下さい。

- (2) コネクタの引抜きは、下記の専用治具を用いて引抜いて下さい。
製品名: W.FL2-LP-IN. OUT (CL331-0321-7)
(挿入・引抜両用治具)

◆ケーブルを持った引抜きはコネクタ破損になりますので
絶対に行わないで下さい。

2. ケーブル取り扱いについて

- (1) 本製品敷設後はコネクタ・ケーブルに負荷を加えないで下さい。
(2) ひんじ部等ケーブルに繰り返し負荷がかかる場合は事前にセットに
組込み問題のないことを確認願います。

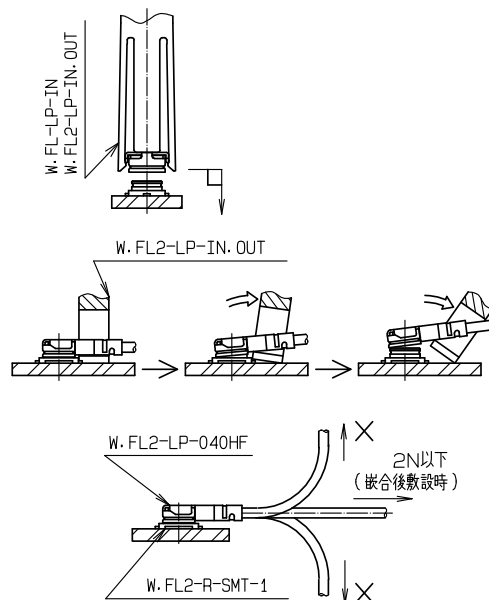

1	W.FL2-LP-040HF(C06)	CL331-0311-3-06	2	φ0.64ケーブル	ハロゲンフリー対象品		
部番	製品名	製品コード	部番	製品名			
UNITS mm		SCALE FREE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
F		承認: NK.NINOMIYA 20190717		図番:			
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		検図: NK.NINOMIYA 20190717		製品名: WFL2-2HF6-044**TS-A-L <2>			
		設計: MK.INOUE 20190717		製品			
		製図: MK.INOUE 20190717		コード			
				△1/1			