


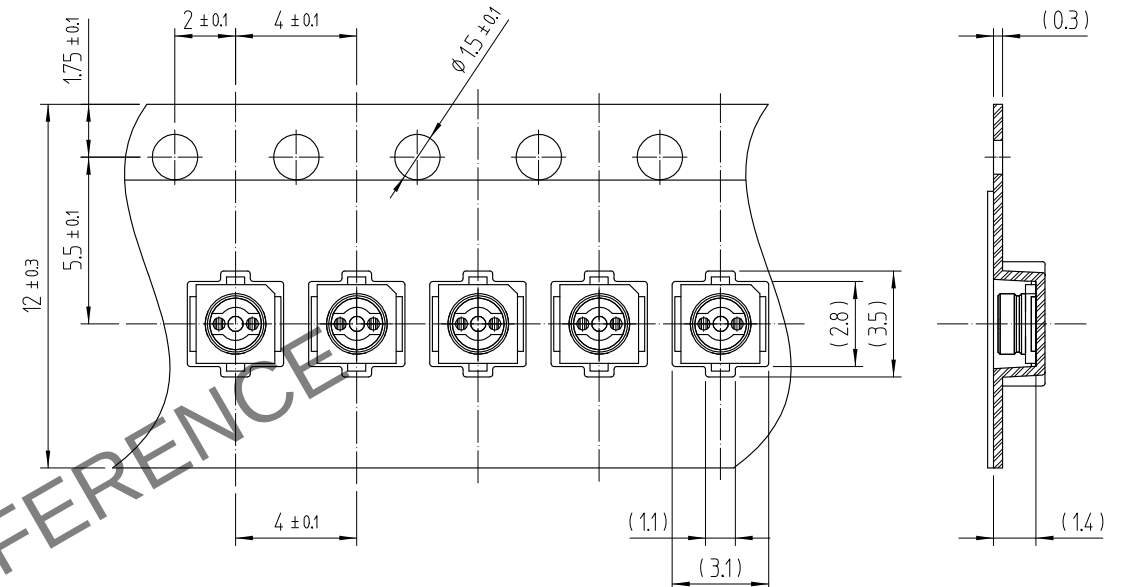


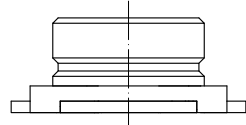


[U.FL-2LPK-066 ハーネス接続時注意事項]

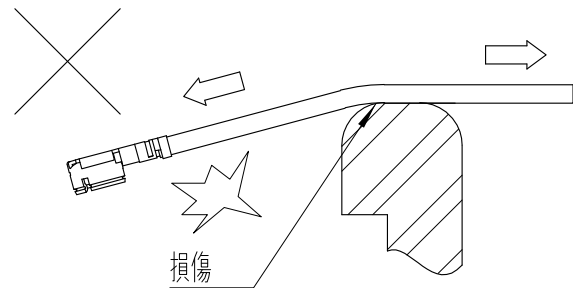

ケーブルは可動部空直接ケースに接触しないようにしてください。






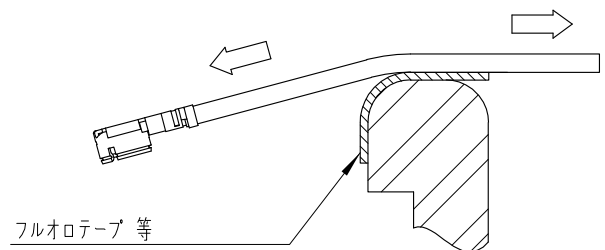


滑りやすいテープ等を利用しケーブルに
直接力が加えないようにしてください。



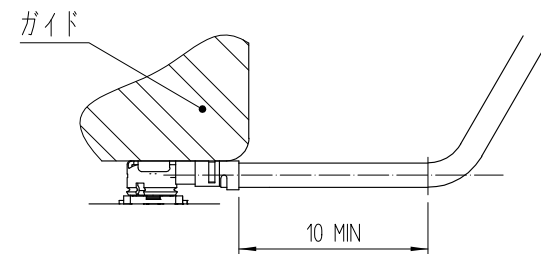


[繰り返して曲げる部分がプラグの近くにある場合]

     曲げ方向を追ってケーブルがプラグ空抜けないようにガイドを設置してください。
曲げ位置はプラグエッジから10mm以上離れるようにしてください。

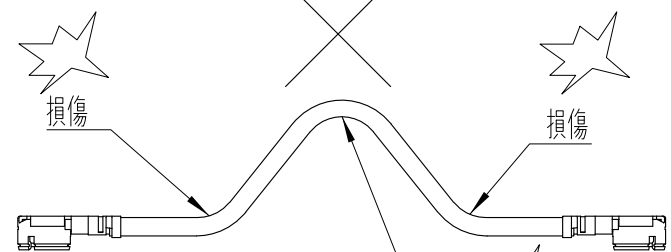


損傷

 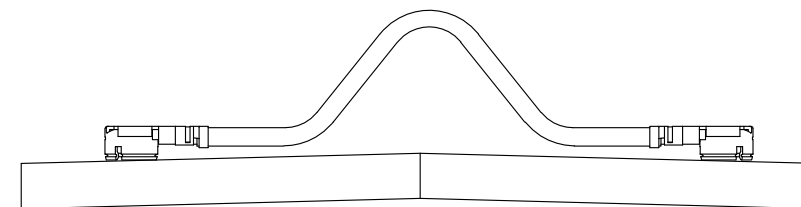 

ケーブルを可動部からケーブル軸方向に振り繰り返して曲げないようにしてください。

[コネクタ取り扱い時注意事項]

- ◆ コネクタ挿抜時
- . コネクタく抜去時下記の抜去工具を利用して下さい。
製品名.:U.FL-LP(V)-N-2
ケーブルを引っ張って抜去するとコネクタ破損が行なう場合があります。
- . コネクタ嵌合時、結合軸を合わせて垂直に挿入して下さい。
コネクタを斜めに挿入する場合製品変形(破損)が行なう場合があります。
- ◆ コネクタの結合後にケーブルに許容される負荷。
次の図は、ケーブルの最大許容負荷を示しています。
これらの値を超える負荷はケーブルに適用しないでください。

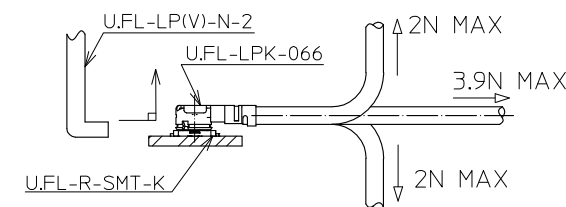

図番 DRAWING NO.		製品名 PART NO.	
JDC3-632635-80		U.FL-R-SMT-K (800)	
HRS	HIROSE KOREA CO.,LTD.	製品 CODE NO.	2/2
		CL 6327-0362-5-800	