


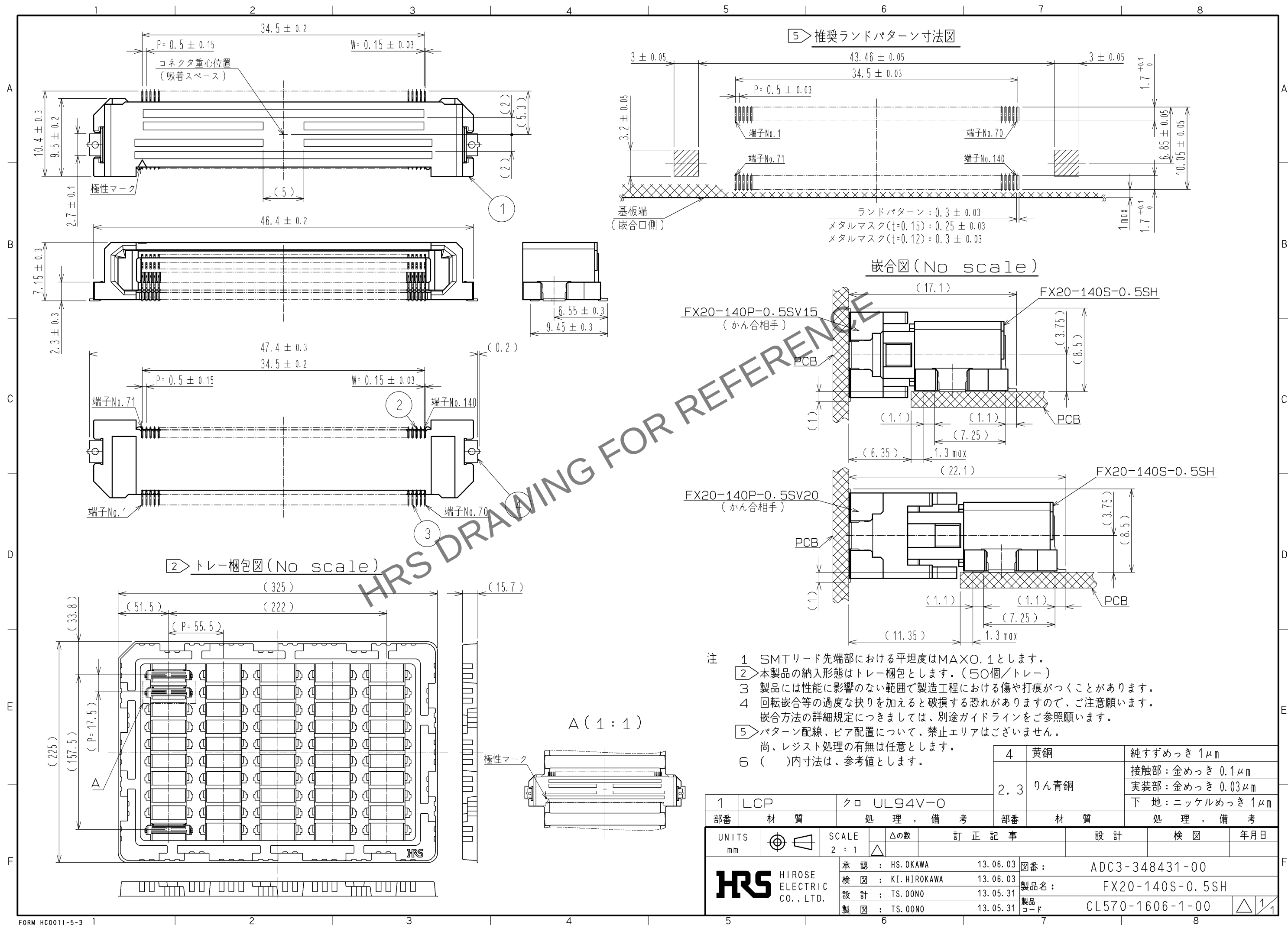

- 注
- 1 SMTリード先端部における平坦度はMAX0.1とします。
 - 2 本製品の納入形態はトレー梱包とします。(50個/トレー)
 - 3 製品には性能に影響のない範囲で製造工程における傷や打痕がつくことがあります。
 - 4 回転嵌合等の過度な力を加えると破損する恐れがありますので、ご注意願います。
嵌合方法の詳細規定につきましては、別途ガイドラインをご参照願います。
 - 5 パターン配線、ビア配置について、禁止エリアはございません。
尚、レジスト処理の有無は任意とします。
 - 6 () 内寸法は、参考値とします。

1	LCP	クロ UL94V-0	4	黄銅	純すずめっき 1μm
部番	材 質	処 理 , 備 考	2, 3	りん青銅	接触部 : 金めっき 0.1μm 実装部 : 金めっき 0.03μm 下 地 : ニッケルめっき 1μm
UNITS mm		SCALE 2 : 1	訂 正 記 事	設 計	検 図
承認 : HS.OKAWA	13.06.03	検 図 : KI.HIROKAWA	13.06.03	設 計	検 図
設計 : TS.OONO	13.05.31	製 図 : TS.OONO	13.05.31	設 計	検 図
図番 : ADC3-348431-00	製品名 : FX20-140S-0.5SH	製品コード : CL570-1606-1-00	年月日	年月日	年月日