


Jul.1.2022 Copyright 2022 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

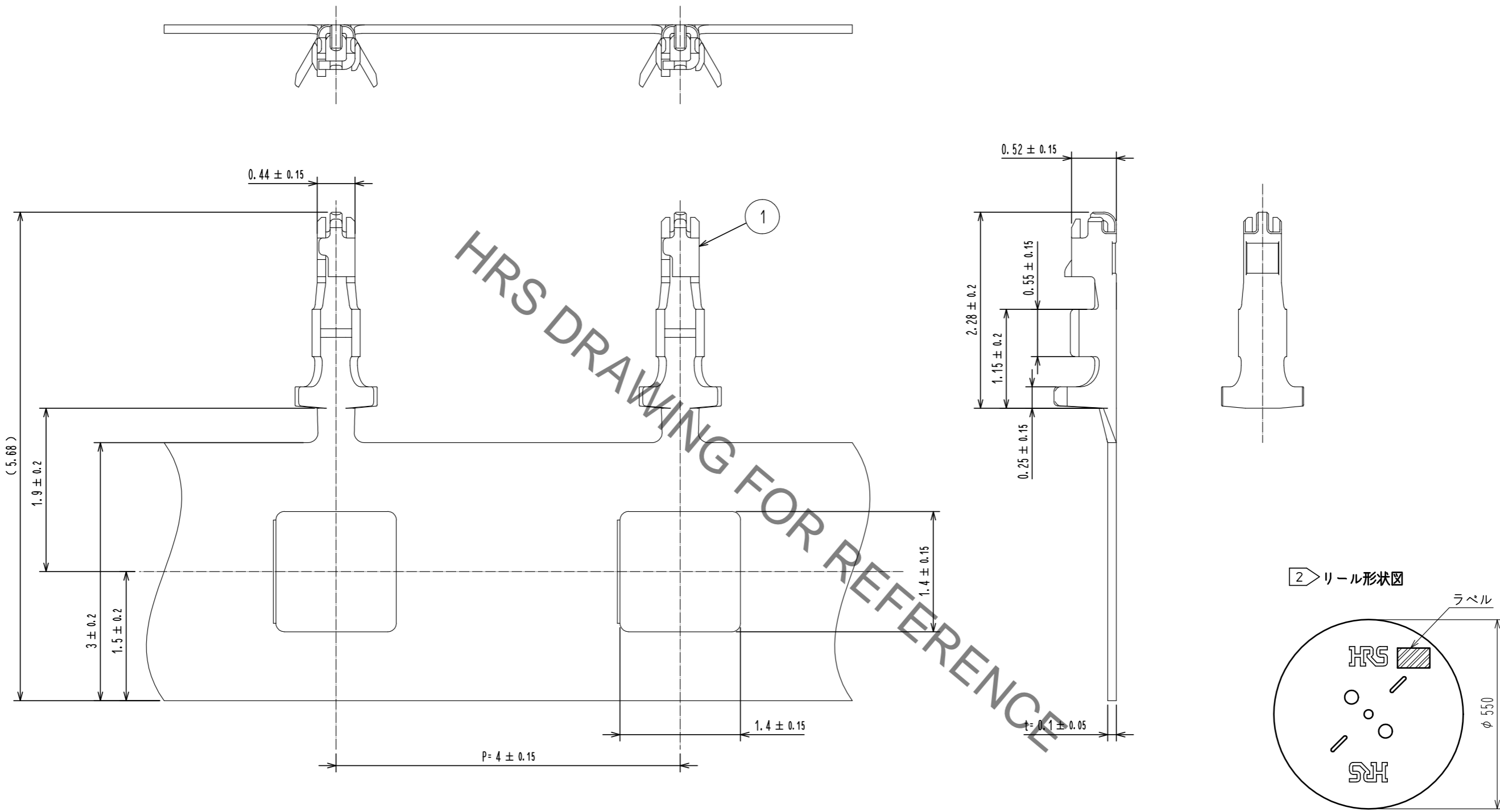

- 注
1. 1リール40000ピン巻きとなります。
 2. リール形状は図示の通りになります。
 3. 本製品は、ハロゲンフリー対応品です。
 (Br含有率: 900ppm以下、Cl含有率: 900ppm以下、Br+Cl総含有率: 1500ppm以下)
 4. 梱包仕様は技術指定書(ATAP-H1067-00)をご参照ください。
 5. アプリケーター調整の際は、必ずケーブルを使用して圧着形状を確認してください。
 6. 本製品の適合電線サイズは、AWG32 φ0.4mm MAXとなります。
 7. 本コネクタの取り扱いには以下の技術指定書を必ず参照してください。
 圧着品質基準書 ATAD-H0921-00
 ハーネス手順書 ATAD-H0995-00

| NO. | MATERIAL | FINISH . REMARKS | NO. | MATERIAL | FINISH . REMARKS |
|-----|----------|------------------|-----|----------|---------------------------------------|
| 1 | 銅合金 | | | | 表面:すずめっき 1μm MIN 下地:銅めっき 0.3μm MIN |

| UNITS | SCALE | COUNT | DESCRIPTION OF REVISIONS | DESIGNED | CHECKED | DATE |
|----------------------|-------|-------|--------------------------|------------------------------|---------|------|
| mm | 20:1 | △ | | | | |
| APPROVED : HS. OKAWA | | | 20200710 | DRAWING NO. ADC-380643-00-00 | | |
| CHECKED : ST. WADA | | | 20200710 | PART NO. DF53-32PCF | | |
| DESIGNED : TH. SATO | | | 20200710 | CODE NO. CL668-1025-0-00 | | |
| DRAWN : TH. SATO | | | 20200710 | 1/1 | | |