



Power Supply



Waterproof



Slim In-Line




特点


- 1 小型对应电流高达14A (使用AWG#16、2芯时)
- 2 适合狭窄处配线的纤细顺滑外形
- 3 对应IP67防水等级
- 4 防水且组装简单, 只需插入压着端子即可
- 5 清晰的的锁扣感保证切实上锁
- 6 已获得UL/C-UL/TÜV认证

设计


非常适合狭窄空间内部连接的设计

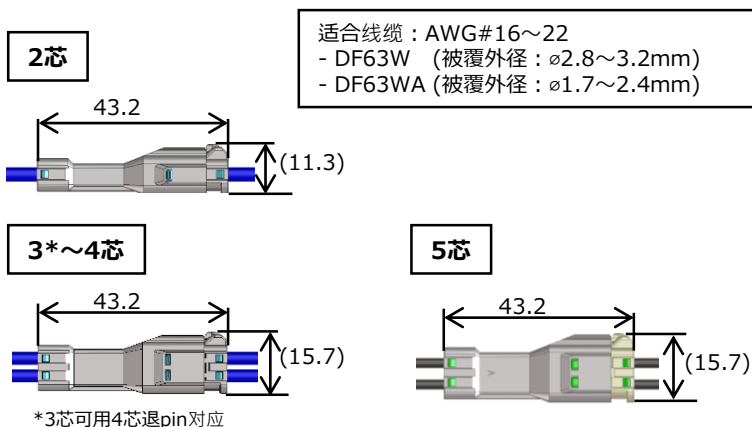

确保防水性能, 且操作简单, 只需插入压着端子即可。

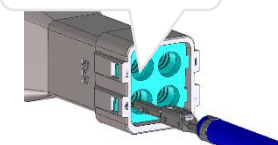只需将压着端子插入
线缆防水垫片孔内※2种选型对应
不同线缆外径。

也提供3芯选型

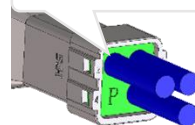

规格

品名	插头	- DF63W-xEP-3.96C - DF63WA-xEP-3.96C
	公端子	- DF63-1618PC(F) - DF63-2022PC(F)
	插座	- DF63W-xS-3.96C - DF63WA-xS-3.96C
	母端子	- DF63W-1618SC(F) - DF63W-2022SC(F)
额定电压	AC/DC 630V	

x=芯数

额定电流

	AWG#16	AWG#18	AWG#20	AWG#22
2芯	14A	11A	9A	8A
3芯	13A	10A	8A	7A
4芯	12A	9A	7A	6A
5芯	10A	8A	7A	6A