




P= 0.5mm



Front Flip




Space Saving

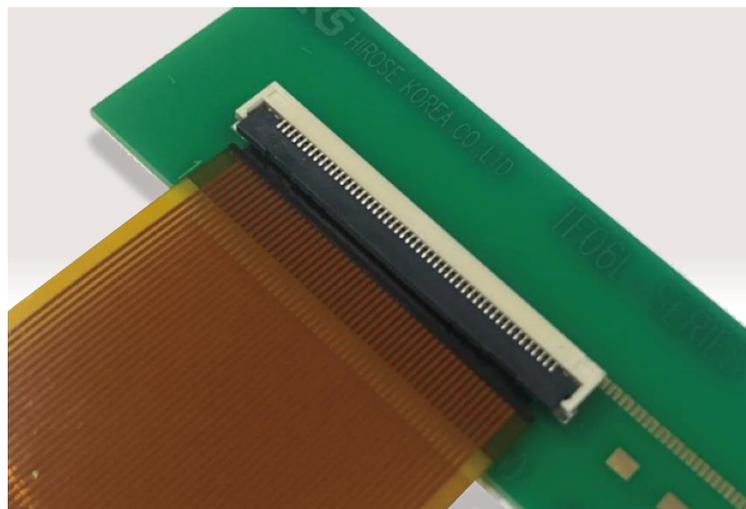


特長

- 1 省スペース  
- 0.5mmピッチ、2.1mmハイト、実装奥行き4.2mm
- 2 優れた作業性  
- 明確なクリック感
- 3 高い信頼性  
- 2点接点構造による接触信頼性向上  
- FPC位置決め構造によるFPC保持力の向上  
- はんだ上がり、フラックス上がり防止構造

省スペース(50芯)

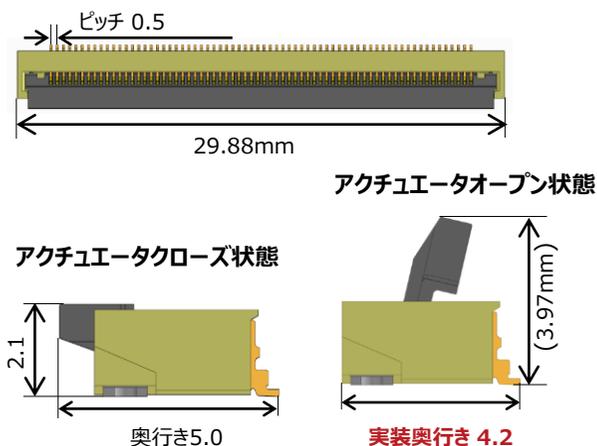

2点接点構造

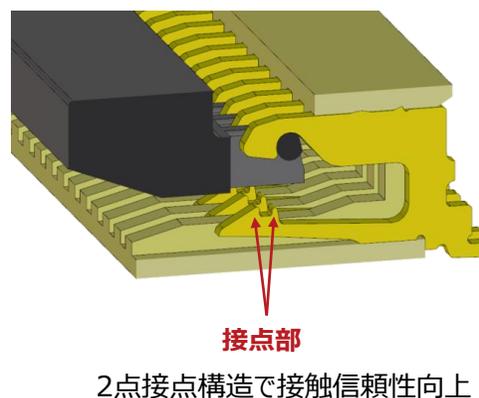

仕様

接触抵抗*1	50mΩ 以下
耐電圧	AC 250Vで1分間
絶縁抵抗	500MΩ 以上 (DC 500V)
定格電流	0.5A
定格電圧	AC/DC 50V
FPC/FFC厚	0.3±0.03mm

・ RoHS、ハロゲンフリー対応\*2

\*1 FPC導体抵抗を含む

\*2 本製品は、ハロゲンフリー対応品です。

(Br含有率：900ppm以下、Cl含有率：900ppm以下、Br+Cl 総含有率：1500ppm以下)