

P= 0.175mm



Back Flip




Low Profile

### 特長

- 1 省スペース、超低背  
- 0.175mmピッチ、高さ0.66mm、実装奥行き3.52mm
- 2 高い信頼性  
- FPC位置決め構造によるFPC保持力の向上  
- はんだ上がり、フラックス上がり防止構造
- 3 優れた作業性  
- 大きなテーパーにより、スムーズなFPC挿入が可能


### 寸法 (16芯)

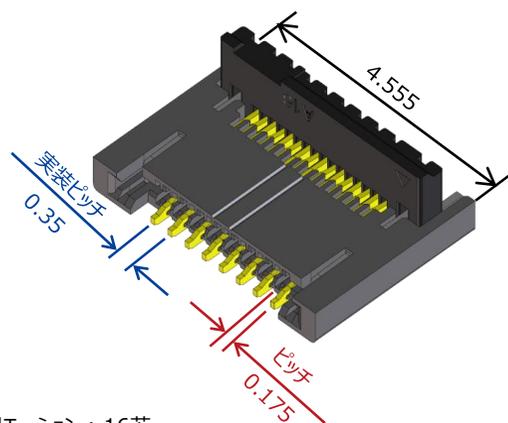

#### アクチュエータクローズ状態



#### アクチュエータオープン状態

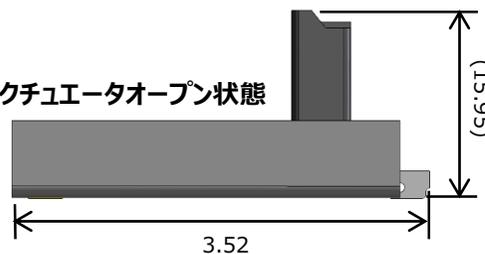

### 仕様

接触抵抗*1	300mΩ 以下
耐電圧	AC 90Vで1分間
絶縁抵抗	50MΩ 以上 (DC 100V)
定格電流	0.15A
定格電圧	AC/DC 30V
FPC厚	0.12±0.02mm

・ RoHS、ハロゲンフリー対応\*2

\*1 FPC導体抵抗を含む

\*2 本製品は、ハロゲンフリー対応品です。

(Br含有率：900ppm以下、Cl含有率：900ppm以下、Br+Cl 総含有率：1500ppm以下)

※ バリエーション：16芯