

# HRS

## TM41シリーズ 耐候性防水RJ-45LANコネクタカバー


### ◆特長

1. IP67対応、屋外使用向け耐候性防水RJ-45LANコネクタカバー
2. 基板実装タイプ RJ-45ジャック対応
3. 実装取り付け誤差を±1mmまで許容
4. 二重ロックで誤挿抜を防止
5. 強固なケーブルクランプ力
6. RoHS対応



### ◆既存のRJ-45LANコネクタを変えずにIP67防水性能 & 耐候性を確保


例: ヒロセ製  
TM21シリーズ

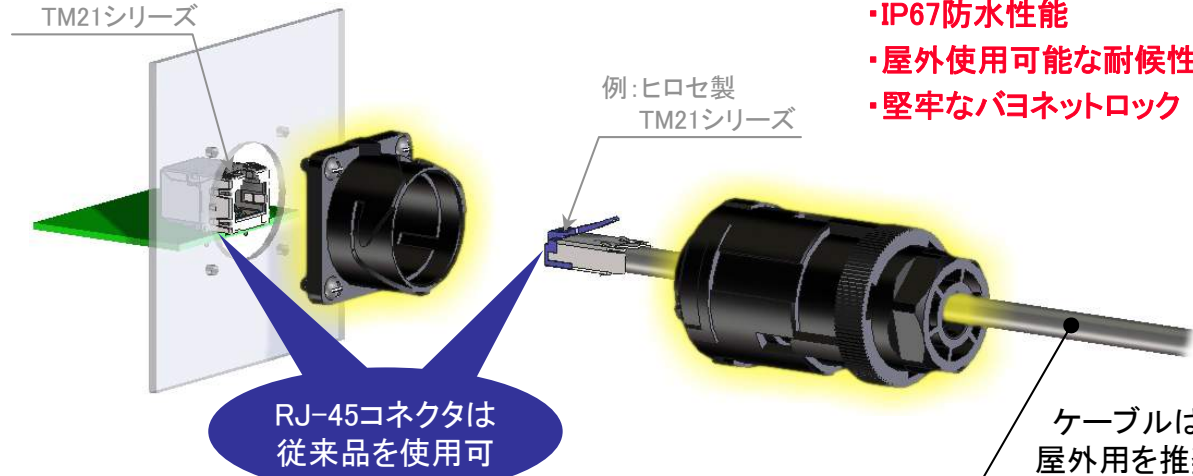

- ・IP67防水性能
- ・屋外使用可能な耐候性樹脂
- ・堅牢なバヨネットロック

### ◆寸法/仕様

レセプタクル側

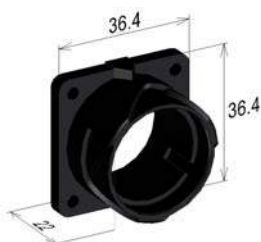

防水キャップ  
(レセプタクル側)



プラグ側



[嵌合状態]



レセプタクル側

TM41W-R

プラグ側

TM41W-P

防水キャップ  
(レセプタクル側)

HR41-25WBR-C

使用温度範囲

-40°C~+85°C  
(通電による温度上昇を含む)

繰り返し動作

100回  
(バヨネットロック部)

防水性

IP67準拠

適合ケーブル

φ 6.8±0.2mm

※予告無く、仕様を変更する場合がございますので、詳細の仕様につきましては、弊社窓口へお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。