



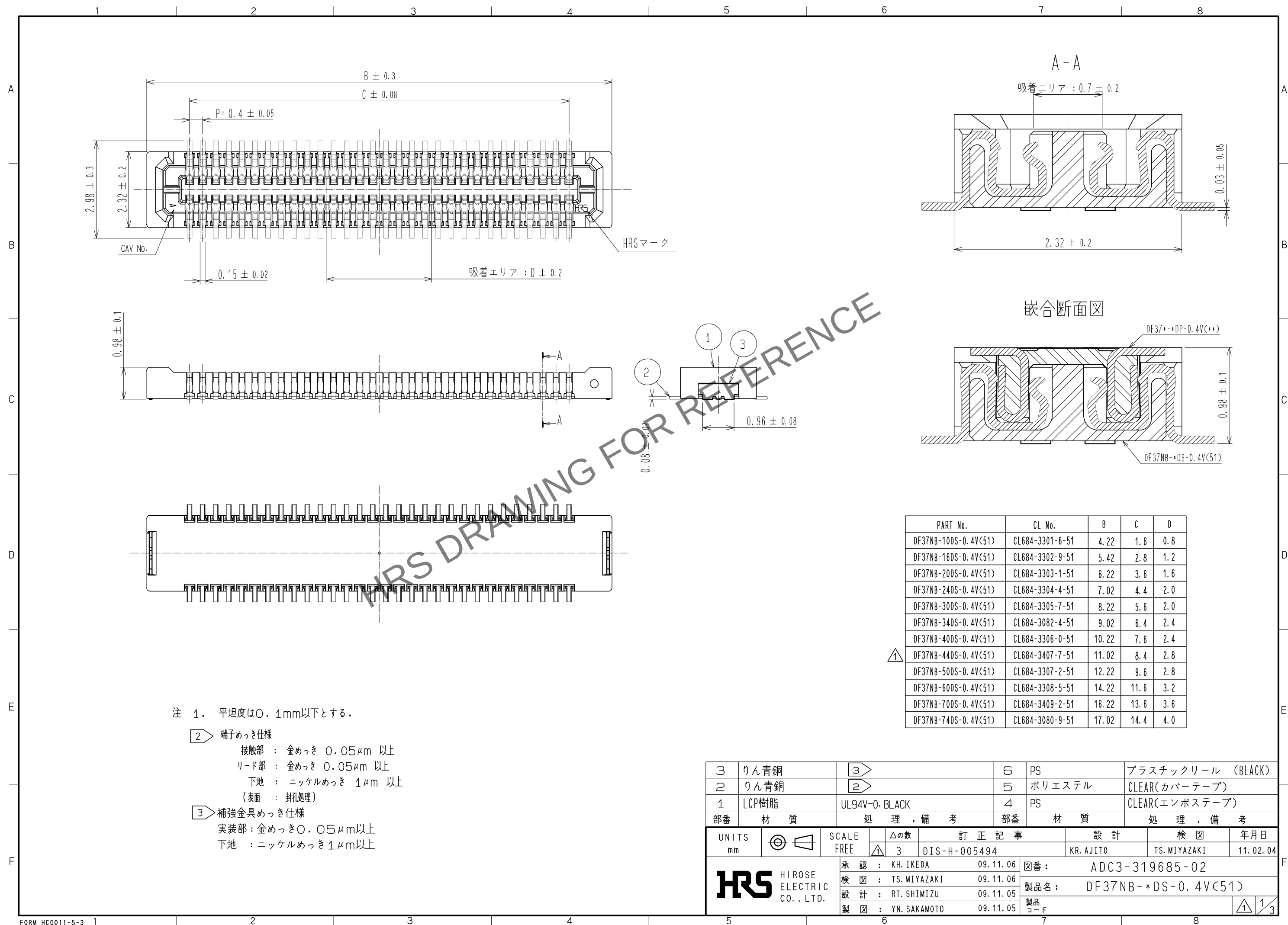

PART No.	CL No.	B	C	D
DF37NB-10DS-0.4V(51)	CL684-3301-6-51	4.22	1.6	0.8
DF37NB-16DS-0.4V(51)	CL684-3302-9-51	5.42	2.8	1.2
DF37NB-20DS-0.4V(51)	CL684-3303-1-51	6.22	3.6	1.6
DF37NB-24DS-0.4V(51)	CL684-3304-4-51	7.02	4.4	2.0
DF37NB-30DS-0.4V(51)	CL684-3305-7-51	8.22	5.6	2.0
DF37NB-34DS-0.4V(51)	CL684-3082-4-51	9.02	6.4	2.4
DF37NB-40DS-0.4V(51)	CL684-3306-0-51	10.22	7.6	2.4
DF37NB-44DS-0.4V(51)	CL684-3407-7-51	11.02	8.4	2.8
DF37NB-50DS-0.4V(51)	CL684-3307-2-51	12.22	9.6	2.8
DF37NB-60DS-0.4V(51)	CL684-3308-5-51	14.22	11.6	3.2
DF37NB-70DS-0.4V(51)	CL684-3409-2-51	16.22	13.6	3.6
DF37NB-74DS-0.4V(51)	CL684-3080-9-51	17.02	14.4	4.0


3	りん青銅		6	PS	プラスチックリール (BLACK)			
2	りん青銅		5	ポリエステル	CLEAR(カバーテープ)			
1	LCP樹脂	UL94V-0, BLACK	4	PS	CLEAR(エンボステープ)			
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考			
UNITS mm		SCALE FREE		△の数 3	訂 正 記 事 DIS-H-005494	設 計 KR. AJITO	検 図 TS. MIYAZAKI	年月日 11. 02. 04
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : KH. IKEDA	09. 11. 06	図番 : ADC3-319685-02				
		検 図 : TS. MIYAZAKI	09. 11. 06	製品名 : DF37NB-*DS-0. 4V(51)				
		設 計 : RT. SHIMIZU	09. 11. 05	製品 コード				
		製 図 : YN. SAKAMOTO	09. 11. 05	  				

推奨基板パターン図

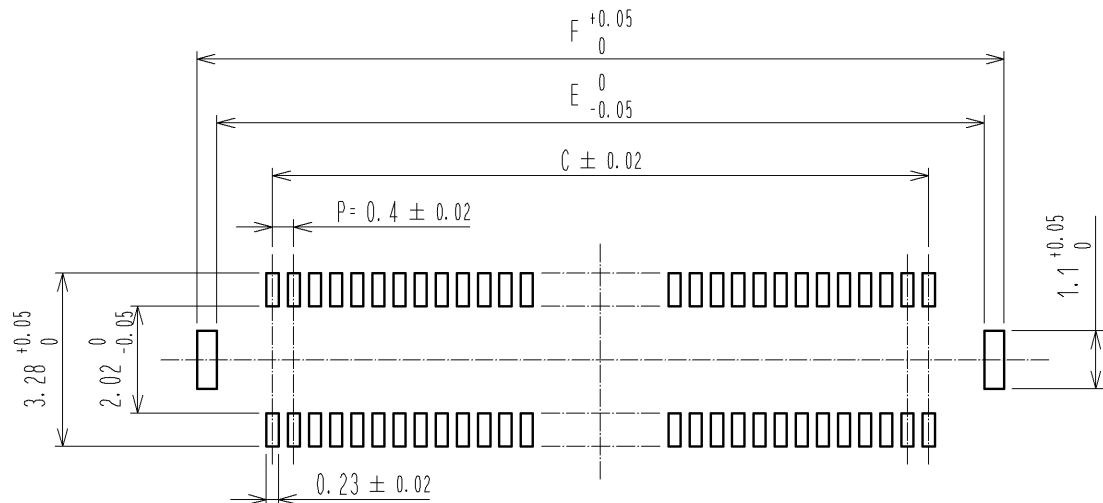


推奨メタルマスクパッド開口図

推奨ペースト厚：120μm

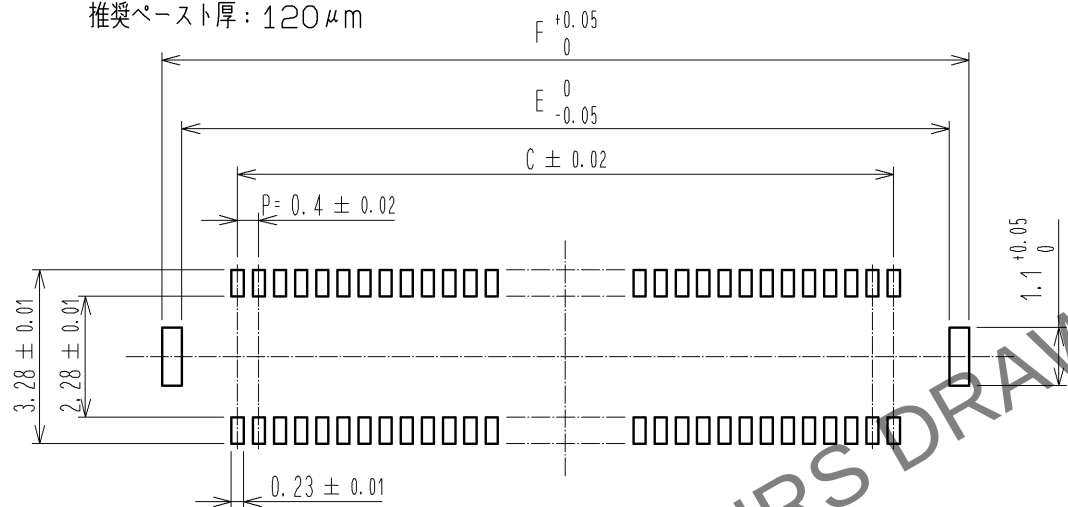


推奨メタルマスクパッド開口図

推奨ペースト厚：100μm

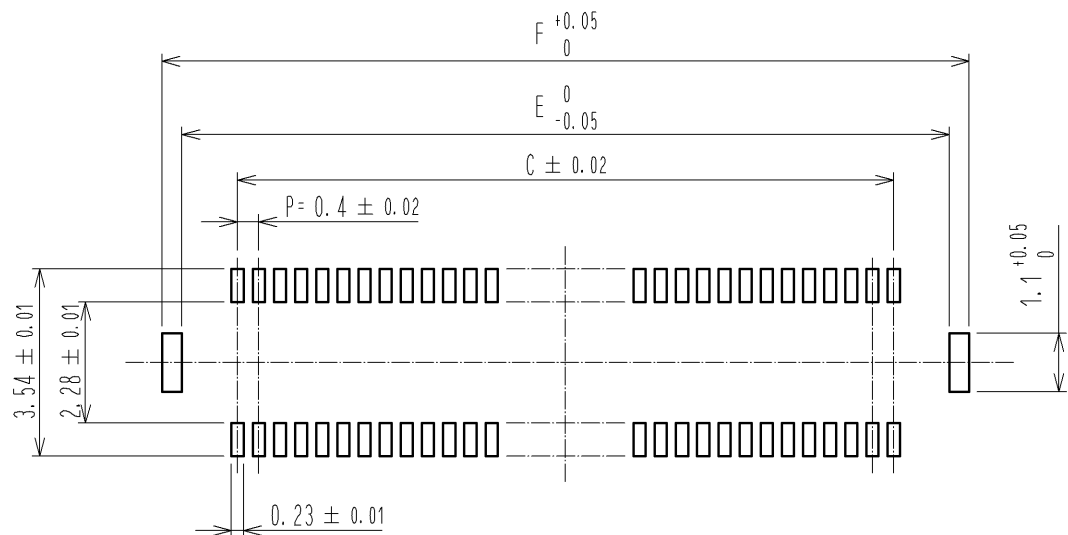

④ 鉛フリークリームはんだの温度プロファイル（推奨）

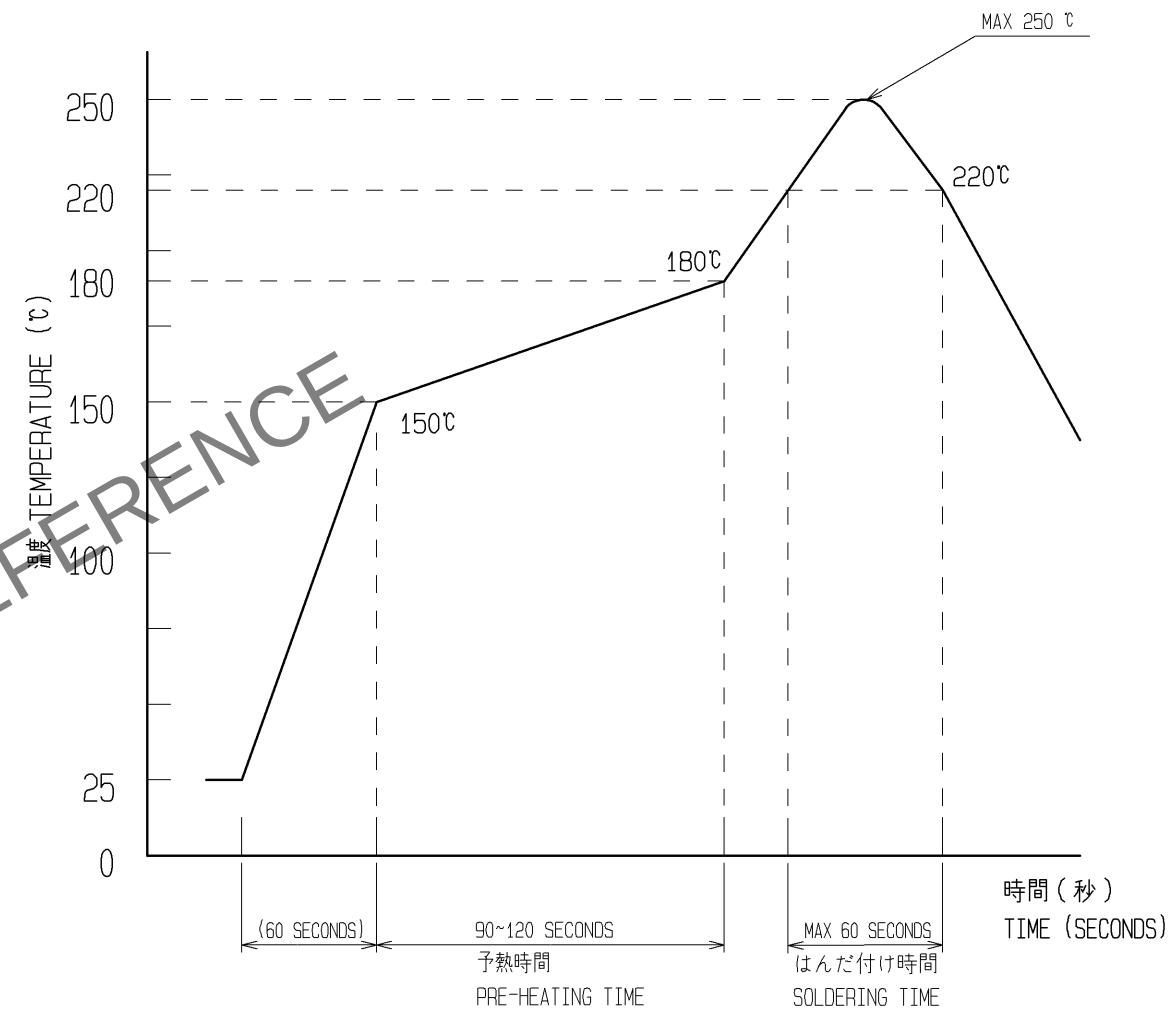

リフロー方式：IRリフロー

リフローは2回以下とします。

1) リフロー部

220℃以上 60秒以下
(ピーク温度250℃)

2) プリヒート部

150～180℃ 90秒～120秒

④ 測定は端子リード部にて測定しています。

クリームはんだの種類、基板サイズ、その他の実装部材等の条件により異なる場合がありますので、実装状態を十分ご確認の上ご使用願います。

PART No.	C	E	F
DF37NB-10DS-0.4V(51)	1.6	3.7	4.46
DF37NB-16DS-0.4V(51)	2.8	4.9	5.66
DF37NB-20DS-0.4V(51)	3.6	5.7	6.46
DF37NB-24DS-0.4V(51)	4.4	6.5	7.26
DF37NB-30DS-0.4V(51)	5.6	7.7	8.46
DF37NB-34DS-0.4V(51)	6.4	8.5	9.26
DF37NB-40DS-0.4V(51)	7.6	9.7	10.46
DF37NB-44DS-0.4V(51)	8.4	10.5	11.26
DF37NB-50DS-0.4V(51)	9.6	11.7	12.46
DF37NB-60DS-0.4V(51)	11.6	13.7	14.46
DF37NB-70DS-0.4V(51)	13.6	15.7	16.46
DF37NB-74DS-0.4V(51)	14.4	16.5	17.26


 

 
 
 
①

HRS

図番： ADC3-319685-02
製品名： DF37NB-*DS-0.4V(51)
製品コード

① 2/3

◆60芯以下

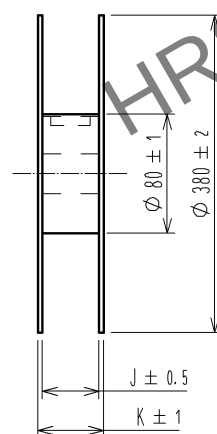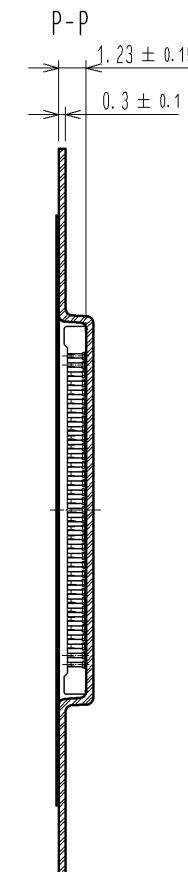


製造年月日	年 月 日
製品コード	** ** *
製品名	DF37NB-DS-0.4V(51)
数量	8000個
納入者	ヒロセ電機(株)

製造年月日	年 月 日
製品コード	** ** *
製品名	DF37NB-DS-0.4V(51)
数量	8000個
納入者	ヒロセ電機(株)

PART No.	G	H	J	K
DF37NB-10DS-0.4V(51)	16	7.5	17.5	21.5
DF37NB-16DS-0.4V(51)	16	7.5	17.5	21.5
DF37NB-20DS-0.4V(51)	16	7.5	17.5	21.5
DF37NB-24DS-0.4V(51)	16	7.5	17.5	21.5
DF37NB-30DS-0.4V(51)	24	11.5	25.5	29.5
DF37NB-34DS-0.4V(51)	24	11.5	25.5	29.5
DF37NB-40DS-0.4V(51)	24	11.5	25.5	29.5
DF37NB-44DS-0.4V(51)	24	11.5	25.5	29.5
DF37NB-50DS-0.4V(51)	24	11.5	25.5	29.5
DF37NB-60DS-0.4V(51)	24	11.5	25.5	29.5
DF37NB-70DS-0.4V(51)	32	14.2	37.5	33.5
DF37NB-74DS-0.4V(51)	32	14.2	37.5	33.5

 8 20芯未満のエンボスポケットは十字形状です。



7 テーピング

リーダー部



製品コード	1	3/2
-------	---	-----