




AOC



Low Power



Noise Prevention

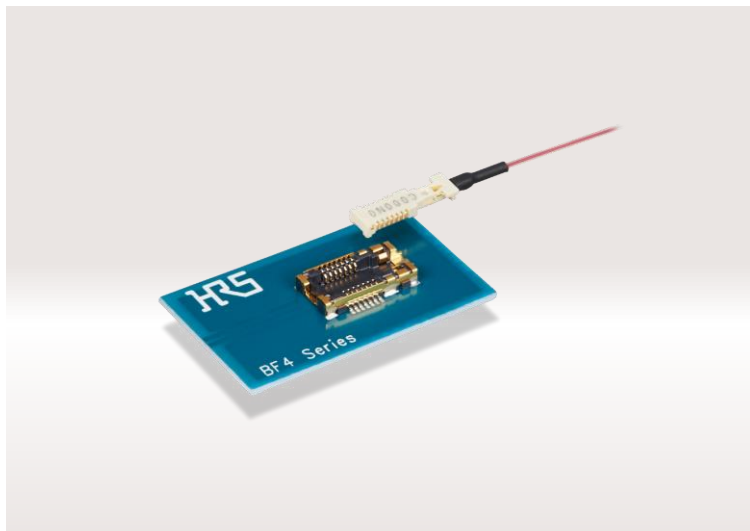


特征


- 1 易操作, 内置E/O·O/E\*转换元件的主动型光连接器
- 2 卓越的EMI特性使长距离传输成为可能
- 3 省空间设计
- 4 低能耗 (电能)
- 5 采用耐屈曲光纤

注\*E/O: 表示从电转换到光。  
O/E: 表示从光转换到电。

以电气连接器的操作使配线光纤化

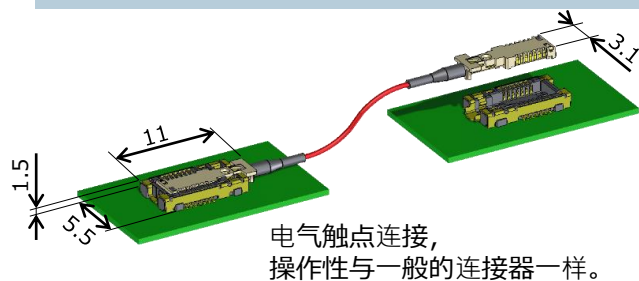


方块图

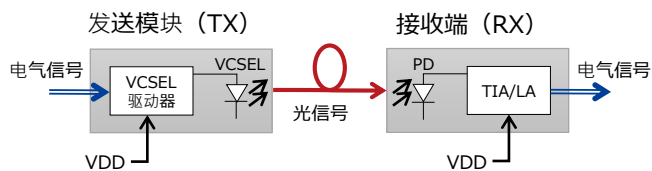

眼图波形

DR=6.25Gbps

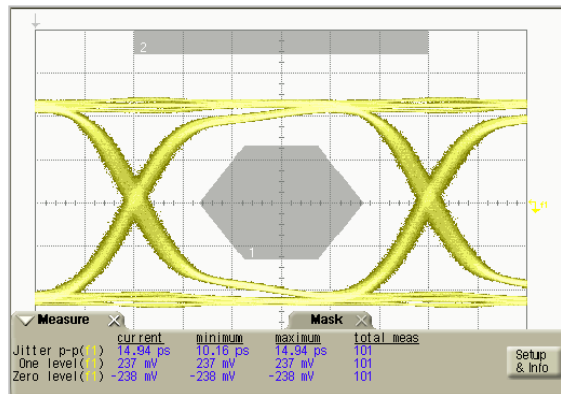

仕様

使用温度范围	-10~+85°C	
传输速率	0.05Gbps~6.25Gbps	
符号化方式	8B10B推荐	
电源电压	3.3V	
消耗电量 (消耗电量@3.3V)	TX	11.6mA以下 (38.2mW以下)
	RX	24.8mA以下 (81.8mW以下)
对应传输接口	SLVS-200 *Scalable Low Voltage Signaling	