


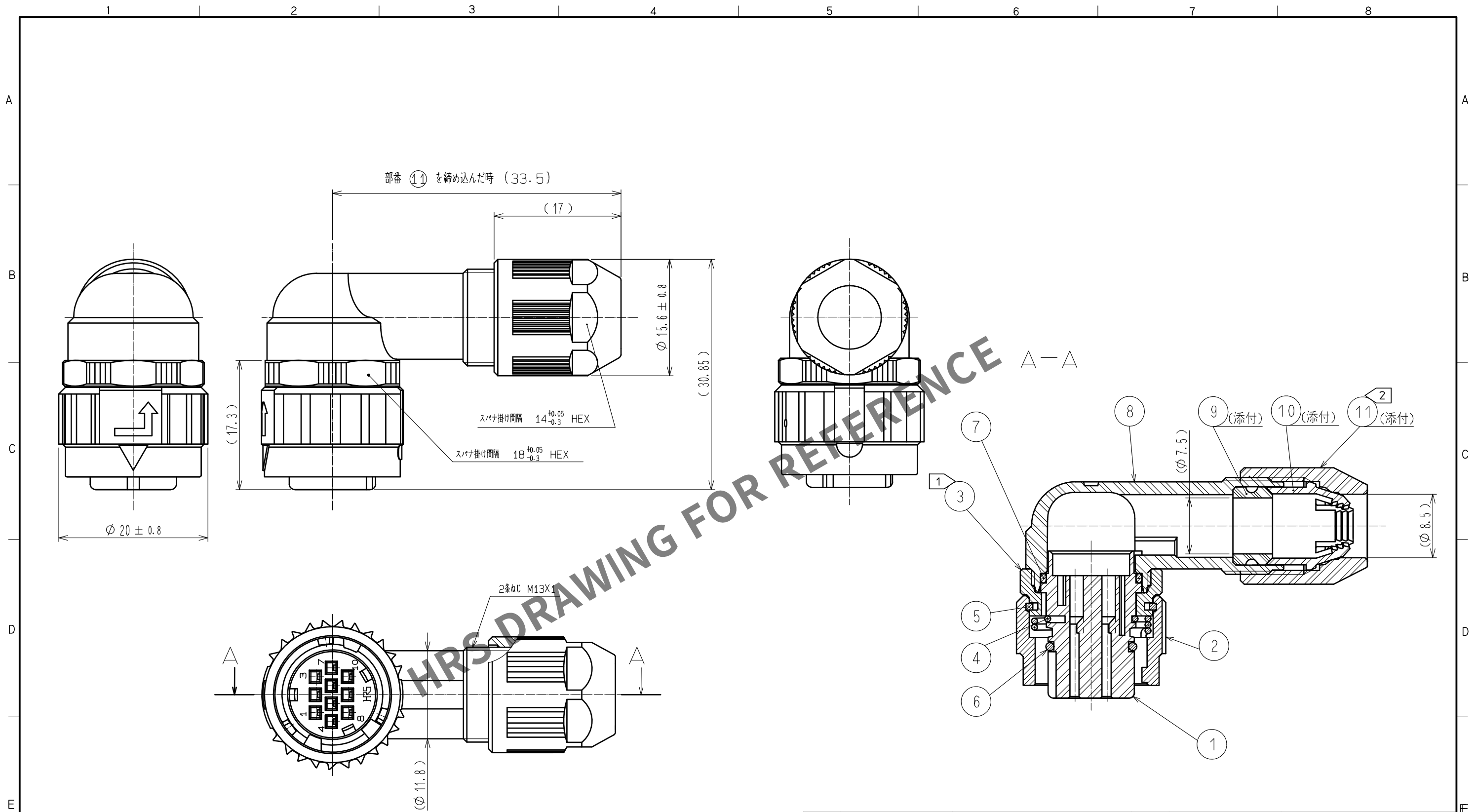

- 注 ① 部番③の推奨締め付けトルクは0.9~1N・m。緩み防止としてヘンケルジャパン(株)製ロックタイト243
及びプライマー7649または相当品の塗布を推奨します。
- ② 部番⑪の推奨締め付けトルクは0.9~1N・m。緩み防止としてヘンケルジャパン(株)製ロックタイト243
及びプライマー7649または相当品の塗布を推奨します。
- 3 部番①, ③, ⑧, ⑪の回転方向の位置関係は一例を示す。
- 4 適合圧着端子: HR34B-SC1-211(CL134-0050-4)
適合電線: AWG#20~24(電線被覆外径φ1.7以下)
適合端子引抜工具: RP6-SC-TP(CL150-0039-0)
- 5 ケーブルの構造によりケーブルクランプ力及び防水性能が異なりますので、事前に御確認の上御使用願います。

[illegible]