


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

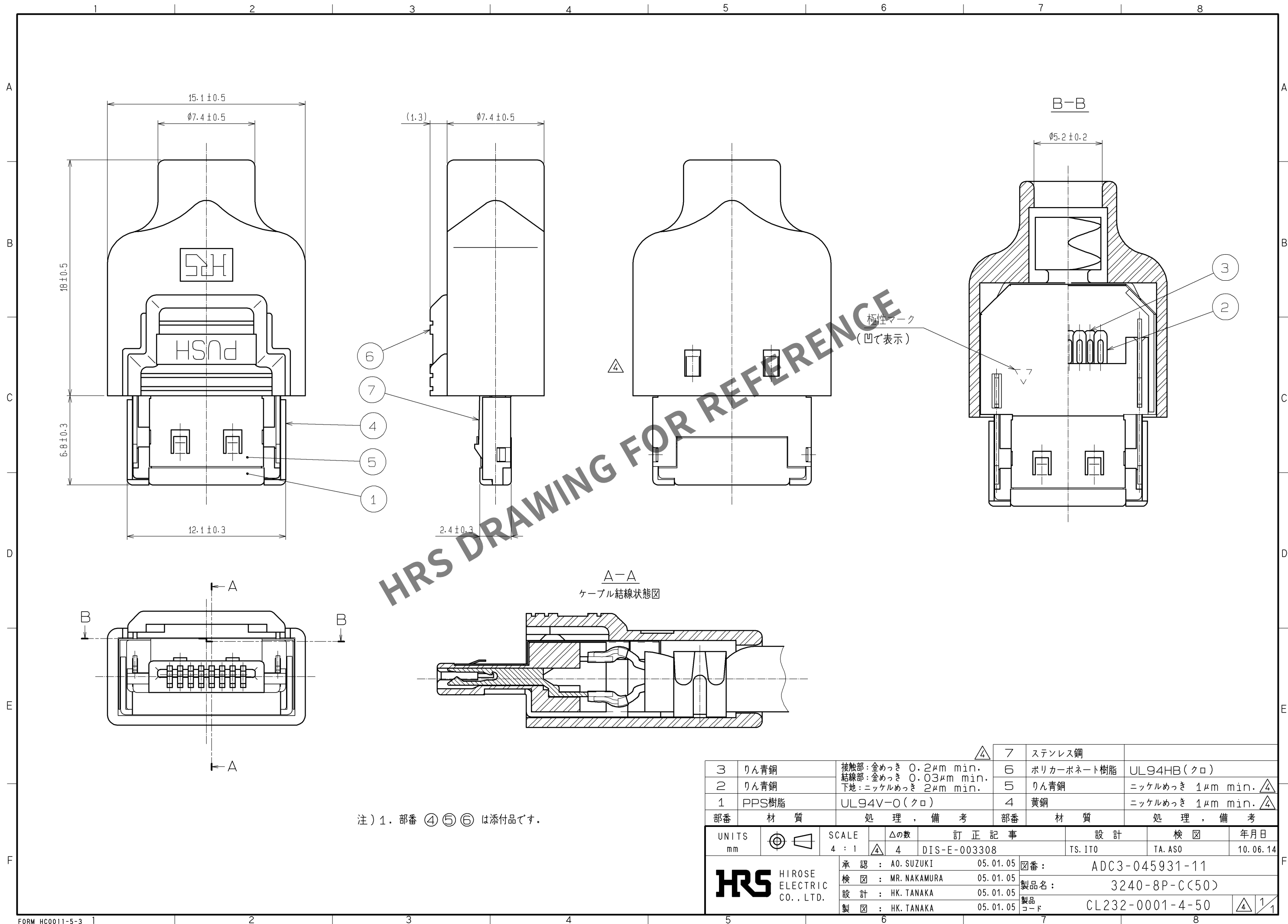

注) 1. 部番 ④ ⑤ ⑥ は添付品です。

3	りん青銅	接触部: 金めっき $0.2 \mu\text{m min.}$	7	ステンレス鋼	
2	りん青銅	結線部: 金めっき $0.03 \mu\text{m min.}$	6	ポリカーボネート樹脂	UL94HB(クロ)
		下地: ニッケルめっき $2 \mu\text{m min.}$	5	りん青銅	ニッケルめっき $1 \mu\text{m min.}$ ④
1	PPS樹脂	UL94V-0(クロ)	4	黄銅	ニッケルめっき $1 \mu\text{m min.}$ ④
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm					
SCALE 4 : 1		訂 正 記 事	設 計	検 図	年月日
④ 4		DIS-E-003308	TS. ITO	TA. ASO	10. 06. 14
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : AO. SUZUKI	05. 01. 05	図番 : ADC3-045931-11	
		検 図 : MR. NAKAMURA	05. 01. 05	製品名 : 3240-8P-C(50)	
		設 計 : HK. TANAKA	05. 01. 05	製品コード : CL232-0001-4-50	
		製 図 : HK. TANAKA	05. 01. 05	④ 1/1	