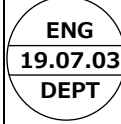


| 数 | | 訂正記事 | | 設計 | 検図 | 年月日 | 数 | | 訂正記事 | | 設計 | 検図 | 年月日 | |
|---|--------|--|----------------|-------|---------------------|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------|----|---|--|
| △ | | | | | | | △ | | | | | | | |
| △ | | | | | | | △ | | | | | | | |
| 適用規格 | | | | | | | | | | | | | | |
| RATING | 使用温度範囲 | -40°C TO +90°C(90%RH MAX.) | | | | | 保存温度範囲 | -40°C TO +90°C(90%RH MAX.) | | | | | | |
| | 電力 | -W | | | | | 特定インピーダンス | 50Ω (DC TO 8GHz) | | | | | | |
| | 適合コネクタ | --- | | | | | 適合ケーブル | 同軸ケーブル 0.81 DIA. | | | | | | |
| 性能 | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | 試験方法 | | | | | 規格 | | | | | QT | AT | |
| 構造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 外観,構造,仕上げ | | 目視, 寸法測定器にて測定する。 | | | | | 図面と合致していること。 | | | | | X | X | |
| 表示 | | 目視にて確認する。 | | | | | | | | | | - | - | |
| 電気的性能 | | | | | | | | | | | | | | |
| 接触抵抗 (JIS C 5402 5.4) | | 10 mA (DC OR 1000 Hz)以下で測定する。 | | | | | 中心コンタクト : 183mΩ 以下 | | | | | X | - | |
| | | | | | | | 外部コンタクト : 71mΩ 以下 | | | | | X | - | |
| 絶縁抵抗 (JIS C 5402 5.2) | | DC 100Vで測定する。 | | | | | 500 MΩ 以上 | | | | | X | - | |
| 耐電圧 (JIS C 5402 5.1) | | AC 200Vの電圧を1分間印加する。(漏洩電流2mA以下) | | | | | せん絡・絶縁破壊が無いこと。 | | | | | X | - | |
| 電圧定在波比 (JIS C 5402 5.6) | | 周波数 DC TO 3 GHzにて測定する。 | | | | | VSWR 1.3 以下。 | | | | | X | - | |
| | | 周波数 3 TO 6 GHzにて測定する。 | | | | | VSWR 1.45 以下。 | | | | | | | |
| | | 周波数 6 TO 8 GHzにて測定する。 | | | | | VSWR 1.5 以下。 | | | | | | | |
| 機械的性能 | | | | | | | | | | | | | | |
| ケーブルクランプ部の引っ張り強度 | | <テスト 1> 重量を吊り下げ力を加える。ケーブル(1分間 7N) or | | | | | <テスト 1> ① ケーブルの抜けや断線がないこと。 ② クランプ部の破損がないこと。 | | | | | X | - | |
| | | <テスト 2> プーリングテスターを使用してケーブルを軸引き 10mm/minの速度で強度を記録する。 ケーブルまたはコネクタが切れる場合 | | | | | <テスト 2> 3) 7N 以上。 | | | | | | | |
| 備考 RoHS指令適合品 | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛フリー対象品。ルビゲルフリー対象品。 試験規格の記載のない試験方法はIEC60512 (対応規格JISC 5402)を適用している。 | | | | | 製図 | | 担当 | | 検図 | | 承認 | | 出図 | |
| | | | | | W.Y.AHN 19.07.03 | | W.Y.AHN 19.07.03 | | H.S.KIM 19.07.03 | | H.S.KIM 19.07.03 | |  | |
| 注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 X: 適用項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| HIROSE KOREA CO.,LTD | | | | 製品規格表 | | | | 製品名 KFL2-2LP-04H1T-A-100 (800) | | | | | | |
| 製品コード (旧式) | | | 図番 | | | 製品コード | | | | | | | | |
| CL | | | JLC4-632766-80 | | | CL 6345-0148-7-800 | | | 1/1 | | | | | |