




Automotive



High-Speed



Shield

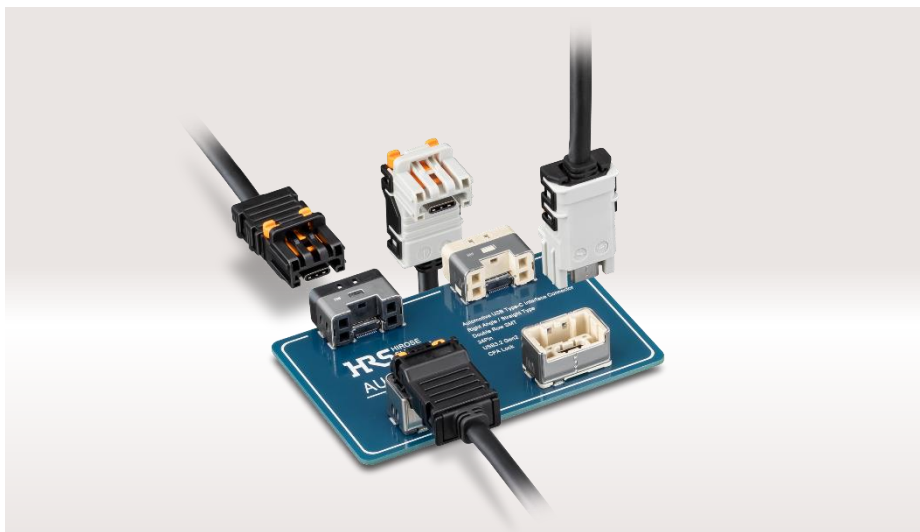


特征


- 1 内部结构采用了我司有市场实绩的CX系列 (USB Type-C)
- 2 满足耐振性、耐热性等严格车载要求的高可靠性连接器
- 符合USCAR-2、USCAR-30标准
- 3 通过CPA (连接器位置保证结构) 实现可靠的嵌合
- 4 提供2种嵌合键位构造
- 标准、A键
- 5 支持各种传输标准
- USB、Display Port、HDMI、等

车载用 USB Type-C 连接器

◆ 卧式插座 & 直插插头

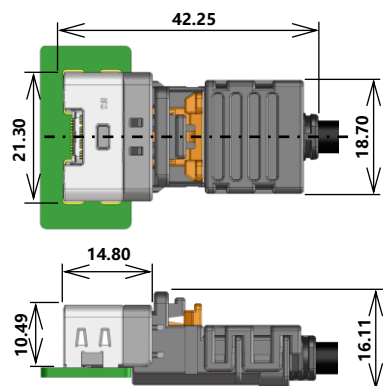

◆ 立式插座 & 弯角插头 (开发中)

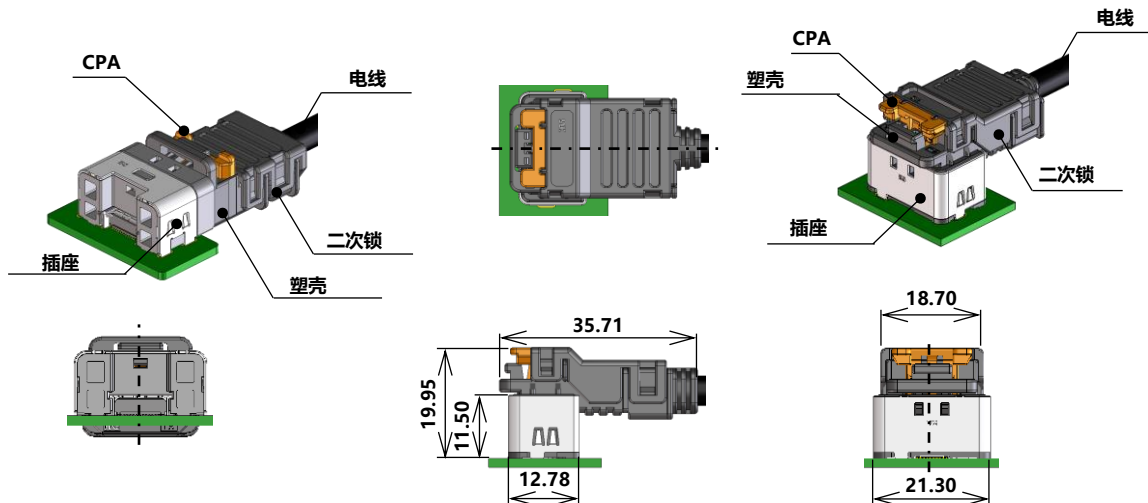

规格

额定电流	1.25A Max. (电源用) (A1、A4、A9、A12、B1、B4、B5、B9、B12) 0.25A (其他)
额定电压	20V AC/DC
使用温度范围	-40 ~ +105°C*
接触电阻	初始 : 40mΩ 以下 试验后: 50mΩ 以下
耐电压	100V AC 1分钟
绝缘电阻	100MΩ 以上 (500V DC)
插拔次数	10次

- 符合RoHS2标准
- 24芯

*包含通电时的温升。